

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Sortimentsübersicht 2021/2022



Akku-Maschinen**Winkelschleifer,
Flachkopf-Winkelschleifer,
Nasspolierer**

Akku-Klasse 12 Volt (Schiebesitz-Akku)	18	Flachkopf-Winkelschleifer	82
Akku-Klasse 12 Volt (Stecksitz-Akku)	24	Winkelschleifer 850 - 1.100 Watt	83
Akku-Klasse 14,4 Volt	25	Winkelschleifer 1.300 - 1.550 Watt	86
Akku-Klasse 18 Volt	26	Winkelschleifer 1.700 - 1.900 Watt	89
Pick+Mix	26	Winkelschleifer 2.200 - 2.600 Watt	95

**Edelstahlbearbeitung**

Akku-Blindnietpistole	40	Bandfeilen	99
Akku-Hämmer	41	Kehlnahtschleifer	99
Akku-Trockenbauschrauber	44	Satiniermaschinen	99
Akku-Exzenterorschleifer NEU	45	Rohrbandschleifer	100
Akku-Rührwerk	45		
Akku-Multitool	47		
Akku-Winkelschleifer	48		
Akku-Flachkopf-Winkelschleifer	50		
Akku-Inox-Programm	51		
Akku-Geradschleifer	52		
Akku-Kantenfräsen	53		
Akku-Nibbler	54		
Akku-Blechscheren	54		
Akku-Tauchkreissäge NEU	54		
Akku-Handkreissägen	55		
Akku-Säbelsägen	56		
Akku-Stichsägen	58		
Akku-Kappsäge	59		
Akku-Hobel	59		
Akku-Tischkreissäge	60		
Akku-Sauger	60		
Akku-Kompressor	61		
Akku-Gebläse	61		
Akku-Ventilator	62		
Akku-Heißluftgebläse	62		
Akku-Rasenmäher NEU	64		
Akku-Laubbläser NEU	64		
Akku-Freischneider NEU	64		
Akku-Strauch- und Grasschere NEU	65		
Akku-Rückensprühgerät NEU	66		
Akku-Heckenscheren	66		
Akku-Kartuschenpistolen	67		
Akku-Baustellenradios	67		
Akku-Adapter	68		
Akku-Lampen und Baustrahler	68		
Akku-Heizjacke	69		
Akku-Kühlbox NEU	69		
Akku-Combo-Sets	70		
Akku-Klasse 36 Volt	71		
CordlessControl NEU	72		
metaBOX NEU	74		
Werkzeugsicherung NEU	76		

Metallbearbeitung

Geradschleifer	101	Doppelschleifmaschinen	102
Bandschleifmaschine	104	Trocken-Nass-Schleifmaschine	104
Metalltrennschleifer	104	Kantenfräse	105

Bohren, Schrauben, Meißeln

Bohrhammer/Multihämmer	110	Kombihämmer	111
Kombihämmer SDS-max	113	Meißelhämmer SDS-max	115
Schlagbohrmaschinen	116	Bohrmaschinen	118
Magnetkernbohrmaschinen	122	Trockenbauschrauber	122
Schlagschrauber	124		

Bestseller Zubehör**Schleifen, Fräsen, Hobeln**

Exzenterschleifer	124	Dreieckschleifer	126
Sander	127	Bandschleifer	129
Langhalsschleifer	129	Winkelpolierer	131
Lackfräse	132	Hobel	132
Oberfräsen	133	Fräs- und Schleifmotoren	133
Multitool	134		

Sägen

Handkreissägen	134	Säbelsägen	136
Stichsägen	137		

**Beton-, Stein- und
Putzbearbeitung**

Renovierungsschleifer	140	Renovierungsfräse	141
Diamant-Trennsysteme	141	Mauernutfräsen	142

Messtechnik

Lasermessgeräte	143
-----------------	-----

Weitere Elektrowerkzeuge

Klebe pistole	145	Heißluftgebläse	145
---------------	-----	-----------------	-----

Saugen und Absaugen

Allessauger	148	Späneabsauganlagen	152
-------------	-----	--------------------	-----

**Halbstationäre
Holzbearbeitung**

Kappsägen	156	Tischkreissägen	160
Hobelmaschinen/Dickenhobel	163	Baukreissägen	164
Bandsägen	165		

Druckluft-Technik

Kompressoren	168	Druckluft-Werkzeuge	173
--------------	-----	---------------------	-----

Wasser- und Pumpentechnik

Tauchpumpen	192	Kombi-Tauchpumpen	194
Schmutzwasser-Tauchpumpen	195	Baustellenpumpen	196
Gartenpumpen	197	Hauswasserwerke	199
Hauswasserautomaten	202	Tiefbrunnenpumpen	203

Heckenscheren


Heckenscheren	204
---------------	-----

Bestseller Zubehör

Made in Germany:

Innovation hat bei uns Tradition.

In jeder Metabo Maschine steckt deutsche Ingenieurskunst in bester Tradition. Seit 1924 entwickeln wir in unserem Werk in Nürtingen innovative Ideen und setzen sie direkt vor Ort in zukunftsweisende Maschinen sowie perfektes Zubehör für professionelle Anwender um. Auch unser auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteter Service macht uns zu einem starken Partner.

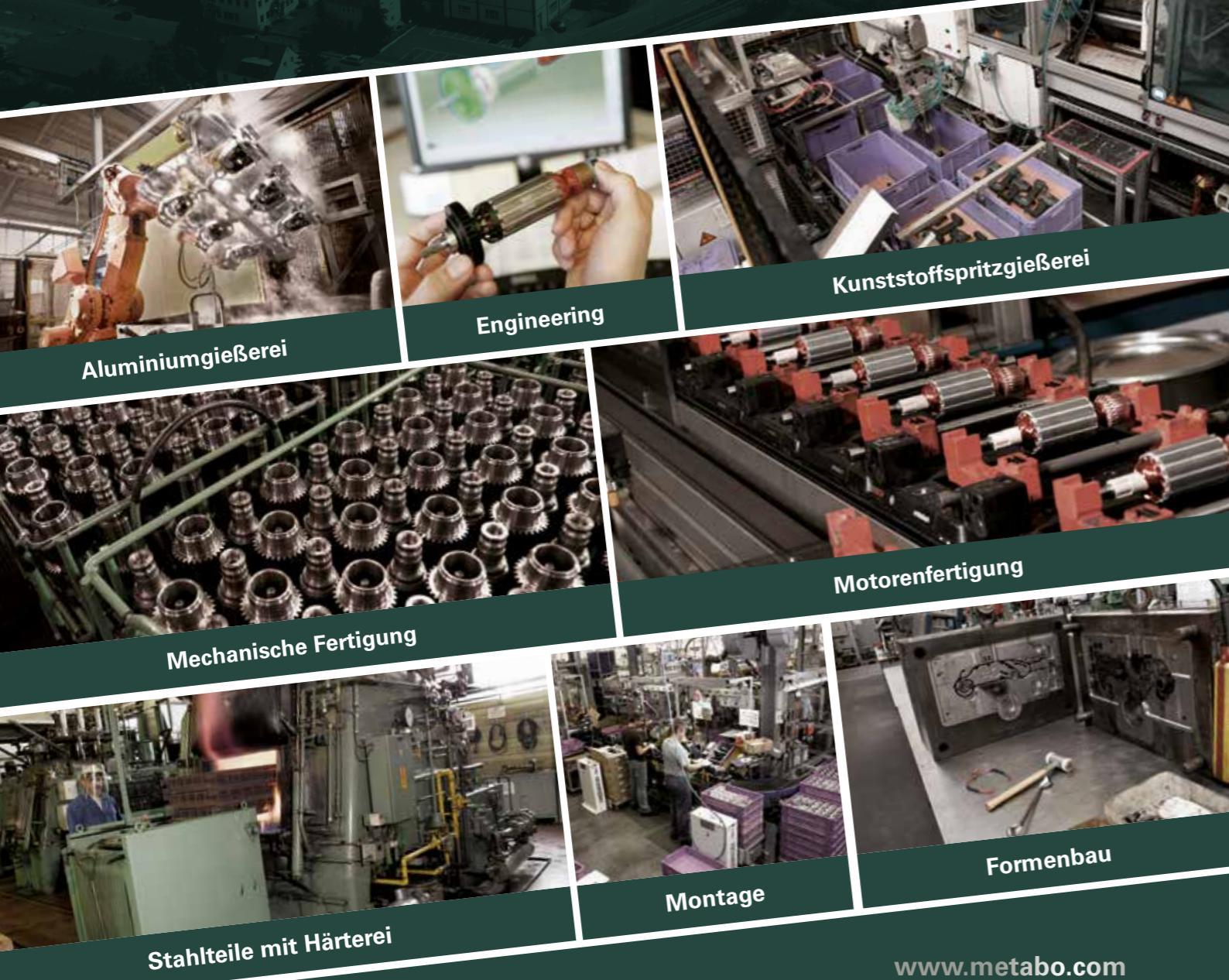

Diese Symbole finden Sie bei den einzelnen Maschinen:

	Metabo Quick Werkzeugwechsel ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher		Metabo Scheibenbremse stoppt die auslaufende Scheibe in 2 Sekunden für eine reduzierte Unfallgefahr
	M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter		Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
	Metabo Quick Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten		Patentierter mechanischer Messerschnellstopp in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit
	Flachkopfwinkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°		Schnelles Bremssystem stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell
	Autobalancer für minimalste Hand-Arm-Vibrationen und lange Standzeit von Schleifscheiben und Maschine		Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für hohen Anwenderschutz
	Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen		Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
	Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer		Precision Stop elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
	Metabo S-automatic Sicherheitskupplung minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs		AutoClean Plus Kosten- und Zeitsparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung
	Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs		PressClean manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger
	Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen		SelfClean halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
	Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung		Ölfreier Kompressor ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand
	Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung		Metabo Pump Protection automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
	Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben		Symmetrisch verstellbares Anschlagsystem für schnelles und präzises Sägen von Gehrungen
	Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben		Schlag- und Drehstopp Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät
	Optimaler Staubschutz für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt		

Metabo Services: einfach, sicher, fair.

Mehr als Sie erwarten: Echte Partnerschaft beginnt für uns immer mit Zuhören. Daher haben wir zusammen mit Fachhandelspartnern und Industrieunternehmen unser Servicekonzept weiterentwickelt und ausgebaut. Neben Reparaturen zum bewährten fairen Festpreis, bieten wir nun auch Full Service Pakete mit Rundum-sorglos-Schutz an – für noch mehr Planungs- und Kostensicherheit.



- ✓ Reparaturen nach der Garantiezeit und Verschleißreparaturen werden durch Festpreise abgedeckt
- ✓ Reparatur in der Regel innerhalb eines Tages
- ✓ 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine, nicht nur auf die Reparatur



- ✓ Schnelle und unkomplizierte Abwicklung
- ✓ Flexible Laufzeiten: 36, 48 und 60 Monate
- ✓ Separat oder in Verbindung mit anderen Services möglich

3-Jahre-XXL-Garantie auf alle Maschinen



Metabo vertraut der eigenen Qualität und bietet statt der üblichen 1 bis 2 Jahre eine kostenlose 3-Jahre-XXL-Garantie an – eine einfache Registrierung genügt.



Egal ob LiHD- oder Lithium-Ionen-Akkupacks von Metabo: Wir gewähren 3 Jahre Garantie gratis – ohne Beschränkung der Ladezyklen.

3 Jahre Garantie auf alle Akkupacks

metabo SERVICES	SMART SERVICE	FULL* SERVICE	INDIVIDUAL SERVICE
	faire Festpreise statt Kostenvoranschläge	faire Pauschale, 3 Jahre keine Kosten	flexibler Rundum-Schutz nach Maß
Garantiezeiten**			
3 Jahre Garantie mit XXL-Registrierung	✓	✓	✓
3 Jahre Akku-Garantie	✓	✓	✓
6 Monate Neugarantie nach Reparatur	✓		
Reparaturen und Vertragslaufzeiten			
kostenlose Verschleißreparaturen		3 Jahre	individuelle Regelung
Vertragslaufzeit		3 Jahre	1/2/3 Jahre
Festpreise auf Verschleißreparaturen	✓		
Festpreise auf Reparatur nach Garantie/Vertragszeit	✓	✓	✓
Reparatur in der Regel < 24 h	✓	✓	✓
Weitere Leistungen			
individuelle Beratung			✓
Vertragsgestaltung nach Kundenbedarf			✓
integrierter RFID-Chip zur Geräteidentifizierung			✓
Ersatzgerät bei Gerätedefekt***		✓	individuelle Regelung
Absicherung bei Diebstahl		✓	individuelle Regelung
Metabo trägt Transportkosten und -risiko (in Garantie/Vertragszeit)	✓	✓	✓
Dokumentation im Serviceportal bei Registrierung/Vertrag	✓	✓	✓
mind. 8 Jahre ET-Versorgung	✓	✓	✓
verfügbar für Netz- und Akkugeräte	✓	✓	✓

* Bei LiHD Partnern für Akku-Maschinen kostenlos erhältlich.

** Der Garantienehmer hat unbeschadet dieser Garantien die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere Gewährleistungsrechte oder Produkthaftung. Nähere Informationen finden Sie in unseren Garantieerklärungen unter metabo.com/garantieerklarung

*** Auf Anforderung.

Weitere Informationen zu unseren Services finden Sie unter:
www.metabo.com/services

Komplettabsicherung für volle Kostenkontrolle.

Dieses Full Service Paket bietet einen Rundum-Schutz durch fair kalkulierte Servicepauschalen. Alle Reparaturkosten innerhalb von 3 Jahren sind damit komplett abgedeckt, selbst Verschleißreparaturen. Abgeschlossen wird der Full Service Vertrag gleich beim Kauf der Metabo Maschine. Reparierte Full Service Maschinen verlassen noch am selben Arbeitstag den Metabo Reparaturservice.



Die Vorteile

- ✓ Kostenlose Verschleißreparaturen
- ✓ Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit*
- ✓ Kostenlose Diebstahlsicherung
- ✓ Komplette Kostentransparenz



Full Service: höchste Priorität bei der Reparatur

Defekte Full Service Maschinen erhalten bereits beim Eingang des Reparaturauftrags einen „Express“-Status. Das heißt, die Mitarbeiter im Servicecenter sind bereits über alle Details informiert, wenn die Maschine eintrifft und behandeln sie mit höchster Priorität. So wird sichergestellt, dass Full Service Maschinen noch am selben Arbeitstag den Reparaturservice verlassen.

Unsere Full Service Pauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag wird gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen. Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien. Die jeweilige Full Service Preisgruppe finden Sie in unserer Sortimentsübersicht unter den entsprechenden Maschinen.

Full Service Preisgruppe Bestell-Nr.	FS 1 144207090	FS 2 144207100	FS 3 144207110	FS 4 144207120
Maschine	z. B. Akkuschrauber PowerMaxx BS 12, Schwingschleifer FMS 200 Intec	z. B. Kreissäge KS 55 FS, Bohrmaschine BE 500-10	z. B. Akku Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick, Bohrhammer KHE 2644	z. B. Akkuschrauber BS 18 LTX BI QI, Stichsäge STE 140 Plus
Kosten pro Monat	€ 1,08**	€ 1,64**	€ 2,19**	€ 2,75**
Einmalige Kosten für 36 Monate	€ 39,00**	€ 59,00**	€ 79,00**	€ 99,00**

** UVP ohne MwSt.


CAS

Cordless Alliance System

100 % Kompatibilität für über 230 Maschinen in der 18 V-Klasse!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie **unabhängig von der Steckdose!** Sie können jetzt **Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte** unterschiedlichster Hersteller **problemlos miteinander kombinieren**. Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.

- Alles für das Bauhandwerk
- Alles für das Metallhandwerk und die Industrie
- Alles für **Installateure, Heizungsbauer und Kälte-Klimatechniker**
- Weitere Akku-Hochleistungsgeräte wie **Handkehrmaschinen, Heißklebepistolen, Heißgebläse** und vieles mehr.

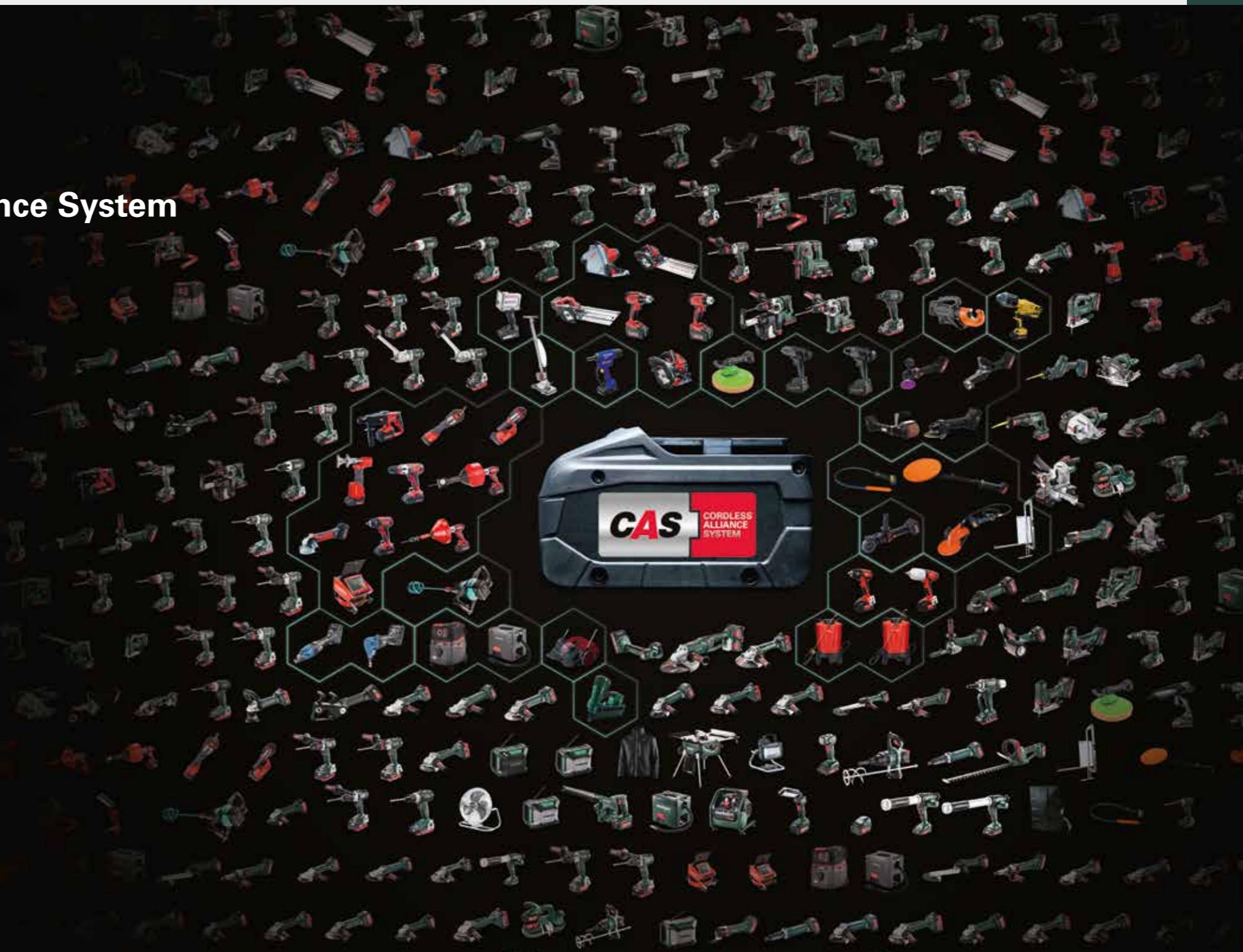

100 % Anwendervorteil

Komplette Kompatibilität

Alles passt zu allem: Maschinen, Akkupacks und Ladegerät aller Marken.

Ihr Vorteil: Klare Kostenvorteile durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus.

Egal ob Li-Ion oder LiHD Technologie, egal ob 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 5.5 Ah, 8.0 Ah oder 10.0 Ah.

Doppelte Freiheit

Kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller nutzen.

Ihr Vorteil: Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringeres Unfallrisiko.

Kein lästiges Zusammensuchen der passenden Akkus und Ladegeräte, bevor es auf die Baustelle geht.

Führende Akku-Technologie

Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo.

Ihr Vorteil: Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit eines garantierter zukunftsfähigen Systems.

230 Maschinen – 23 Marken – 1 Akku



Der Akku fürs Handwerk.

LiHD Höchstleistung braucht kein Kabel.

Die leistungsstarken Zellen der Metabo LiHD Akkupacks liefern genug Power, um selbst die härtesten Anwendungen kabelfrei zu erledigen. Dank der LiHD Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit die gesamte Leistungsbreite bis 3.200 Watt ab. **Maximale Leistung, die extrem lange zur Verfügung steht - für jede Anwendung.**



EIN Ladegerät – ein System.

Aufladen denkbar leicht gemacht:
Ein Ladegerät für alle Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 36 Volt.



DREI Jahre Garantie

3 Jahre Akkupack-Garantie auf alle Li-Power und LiHD Akkupacks ohne Beschränkung der Ladezyklen.



Führend – die Technologie.



Mehr Leistung

durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack

- Hochstromfähige Stromschienen und vergrößerte Kontakte
- 3-fach bessere Leitfähigkeit durch Zellenverbinder aus einer speziellen Kupferlegierung



Mehr Lebensdauer

und extreme Robustheit:

- Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
- Schonung der Zellen durch Gummipuffer
- Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenergie
- Außengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren, rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz




100 % Kompatibilität
mit allen Metabo Akku-Maschinen
gestern, heute und in Zukunft.
In der jeweiligen Voltklasse.



Sichern Sie sich bis zu
€ 400,- BG Bau-Förderprämie!

Der Schutz Ihrer Gesundheit ist uns wichtig.

Die BG BAU fördert mit einer Arbeitsschutzprämie unfallverhütende Produkte und gesundheitserhaltende Maßnahmen von Metabo.

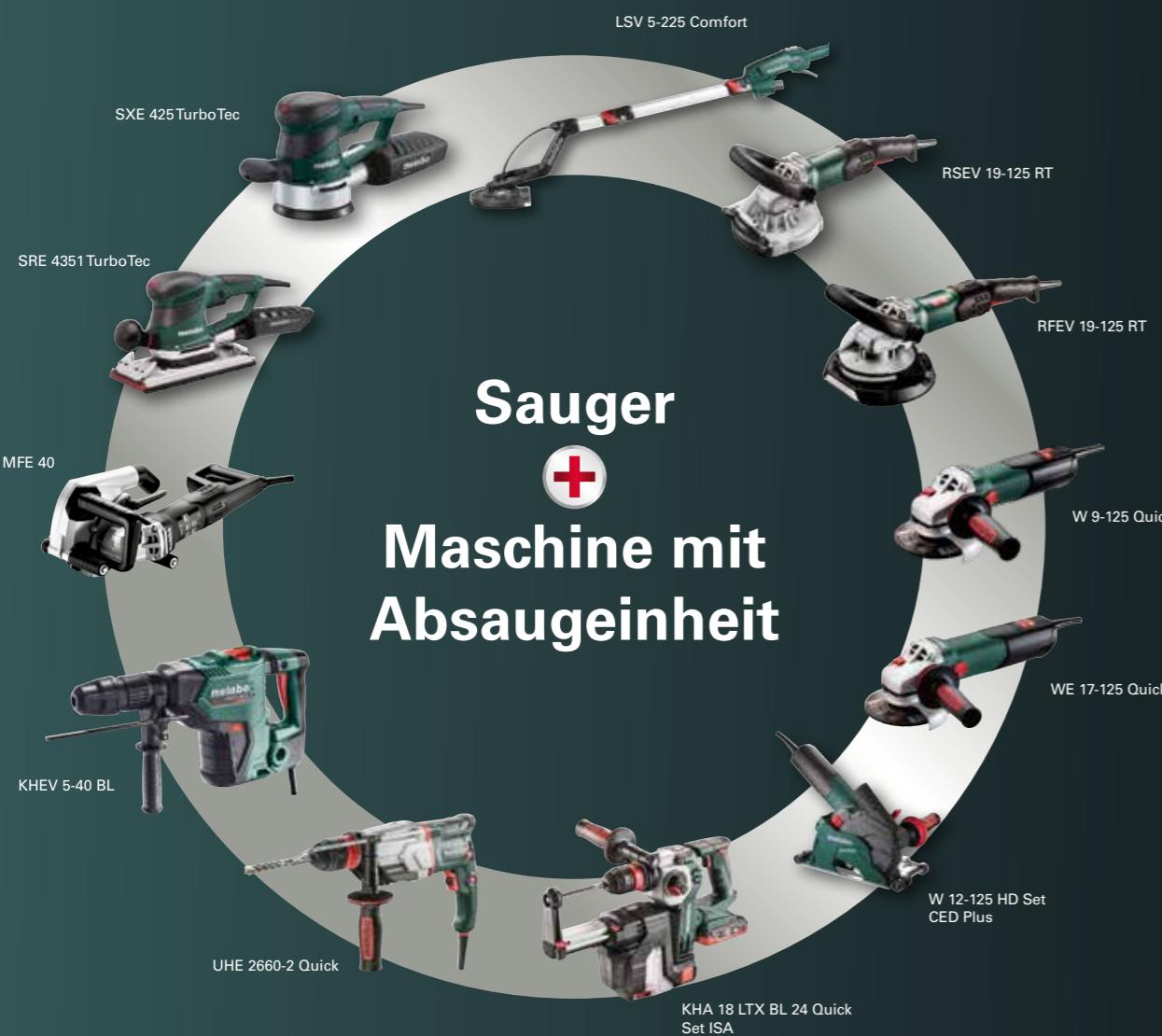

Informationen zum Förderantrag sowie alle geförderten Produkte finden Sie unter metabo.com/bgbau oder unter bgbau.de

M+ System

Optimierte Leistungskraft mit dem richtigen System für Maschinen und Zubehör.

Maschinen und Zubehör werden bei Metabo bereits bei der Entwicklung optimal aufeinander abgestimmt und gemeinsam getestet. Ihr Mehrwert: Maximale Leistung beim Schrauben, Bohren, Schleifen, Trennen oder Sägen durch Metabo+ System Effekt. Für maximale Produktivität und optimale Arbeitsergebnisse.



Verbrauchs- und Systemzubehör



Weitere Informationen finden Sie unter: www.metabo.com/mplus

Akku-Bohrschrauber & -Schlagbohrschrauber

Welche Maschine für welche Anwendung?

Metabo bietet Ihnen ein auf jede Anwendung optimal abgestimmtes Produktsortiment an Akku-Bohrschraubern und Akku-Schlagbohrschraubern. Ob vom kleinsten bis zum größten Bohrdurchmesser oder von der kleinsten bis zur größten Schraube. Egal bei welchem Material. Bei Metabo finden Sie immer die optimale Maschine für Ihre Anwendung.



Akku-Bohrschrauber/-Schlagbohrschrauber	PowerMaxx BS 12 PowerMaxx BS 12 Q PowerMaxx BS 12 BL PowerMaxx BS 12 BL Q PowerMaxx SB 12 BS 18 Q SB 18	BS 18 L BS 18 L Q BS 18 L BL BS 18 L BL Q SB 18 L SB 18 L BL	BS 18 LT BS 18 LT Q BS 18 LT BL BS 18 LT BL Q SB 18 LT	BS 18 LTX Q BS 18 LTX Q I BS 18 LTX BL I BS 18 LTX BL Q I BS 18 LTX-3 BL I BS 18 LTX-3 BL Q I	SBE 18 LTX
---	---	---	--	--	------------


Holz-Ø in mm

Spiralbohrer	
bis Ø 10	
Ø 10	
Ø 20	
Ø 30	
Schlangenbohrer	
bis Ø 10	
Ø 10	
Ø 20	
Ø 30	
Ø 40	
Ø 50	
Forstnerbohrer/Kunstbohrer	
bis Ø 10	
Ø 10	
Ø 20	
Ø 30	
Ø 40	
Ø 50	
Ø 68	
Ø 80	
Ø 90	
Ø 105	
Ø 130	

Lochsägen	
bis Ø 10	
Ø 10	
Ø 20	
Ø 30	
Ø 40	
Ø 50	
Ø 68	
Ø 80	
Ø 90	
Ø 105	
Ø 130	
Ø 140	
Ø 210	

Metall-Ø in mm	
Ø 5	
Ø 10	
Ø 13	

Mauerwerk-Ø* in mm	
Ø 5	
Ø 10	
Ø 13	
Ø 16	
Ø 20	

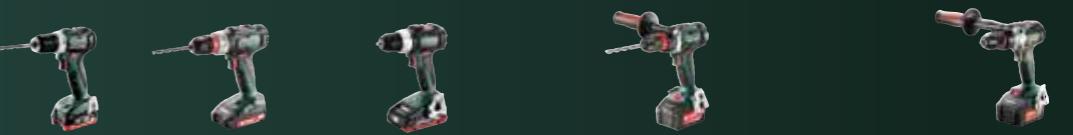

Akku-Bohrschrauber/-Schlagbohrschrauber	PowerMaxx BS PowerMaxx BS Q PowerMaxx SB BS 18 SB 18	BS 18 L BS 18 L Q BS 18 L BL BS 18 L BL Q SB 18 L SB 18 L BL	BS 18 LT BS 18 LT Q BS 18 LT BL BS 18 LT BL Q SB 18 LT SB 18 LT BL	BS 18 LTX Q BS 18 LTX Q I BS 18 LTX BL I BS 18 LTX BL Q I BS 18 LTX-3 BL I BS 18 LTX-3 BL Q I	+ PowerX3		BS 18 LTX BL I BS 18 LTX BL Q I BS 18 LTX-3 BL I BS 18 LTX-3 BL Q I
					Vollgewindeschrauben mm	Länge in mm	
Ø 3	bis 35						
Ø 3,5	bis 40						
Ø 4,5	bis 60						
	60						
Ø 5	60						
	80						
	100						
Ø 6	100						
	120						
	140						
	160						
Ø 8	180						
	200						
	240						
	280						
	300						
Ø 10	100						
	120						
	140						
	180						
	200						
	220						
	240						
	260						
	280						
	300						
	350						
	400						
	450						
	500						
	550						
	600						
Ø 12	140						
	180						
	200						
	220						
	240						
	260						
	280						
	300						
	350						
	400						
	450						
	500						
	550						
	600						
Ø 13	200						
	220						
	240						
	260						
	280						
	300						
	350						
	400						
	450						
	500						
	550						
	600						
	400						
	500						
	600						
	700						
	800						
	1000						

12V Die Kompaktklasse.

Die 12-Volt-Akkumaschinen von Metabo erleichtern Ihre tägliche Arbeit. Sie sind nicht nur leicht, sondern liegen auch ergonomisch gut in der Hand. Klein und kompakt – aber mit voller Power.

Weniger Gewicht. Mehr Leistung.

Die kleinen Kraftpakete ...

- **Schlanker und handlicher Griff** für ein optimales Handling
- **Geringes Gewicht** ermöglicht längeres Arbeiten, auch über Kopf
- **Kurze Bauweise** erleichtert den Einsatz in engen Platzverhältnissen
- **Besonders kompakt** mit dem Li-Power-Akkupack



... mit viel Power.

- Einzigartiger **Brushless-Motor** für höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Noch mehr Leistung dank der **Metabo LiHD Akku-Technologie**

Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber 12 Volt



- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	17 Nm / 40 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601037840	601037500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	125,00 €	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	148,75 €	201,11 €

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	17 / 40 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601036840	601036500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	95,00 €	139,00 €
UVP (mit MwSt.)	113,05 €	165,41 €

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	18 / 45 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.650 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601038840	601038500	601038800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✗	✓	✗
Ladegerät SC 30	✗	✓	✗
2 LiHD Akkupacks (12 V / 4,0 Ah) LiHD	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✗	✓
metaBOX	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	135,00 €	179,00 €	229,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €	213,01 €	272,51 €

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL



BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	18 / 45 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.650 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601038840	601038500	601038800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✗	✓	✗
Ladegerät SC 30	✗	✓	✗
2 LiHD Akkupacks (12 V / 4,0 Ah) LiHD	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✗	✓
metaBOX	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	FS2	FS2	FS2
UVP (mit MwSt.)	160,65 €	213,01 €	272,51 €

**12-Volt-Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS 12 BL Q**



BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart 45 / 18 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 500 / 0 - 1.650 /min

Bohrfutterspannweite 1,5- 10 mm

Gewicht (mit Akkupack) 1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601039840	601039500	601039800
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✗	✓	✗
Ladegerät SC 30	✗	✓	✗
2 LiHD Akkupacks (12 V / 4,0 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✗	✓
metaBOX	✓	✓	✓

**12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
PowerMaxx SB 12**



- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart 17 / 40 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 360 / 0 - 1.400 /min

Bohrfutterspannweite 1,5- 10 mm

Gewicht (mit Akkupack) 1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601076840	601076500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✓
2 LiHD Akkupacks (12 V / 4,0 Ah)	✗	✓
metaBOX	✓	✓

**Gemeinsame Merkmale
Akku-Schlagschrauber 12 Volt**



- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

**12 Volt-Akku-Schlagschrauber
PowerMaxx SSD 12**



- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

Technische Daten

Max. Drehmoment 115 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0- 2.500 /min

Max. Schlagzahl 3.500 /min

Gewicht (mit Akkupack) 1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601114840
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

**12 Volt-Akku-Schlagschrauber
PowerMaxx SSD 12 BL**



BRUSHLESS

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

Technische Daten

Max. Drehmoment 140 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0- 2.500 /min


Max. Schlagzahl 4.000 /min

Gewicht (mit Akkupack) 1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601115840	601115500
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✓
metaBOX	✓	✓

- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

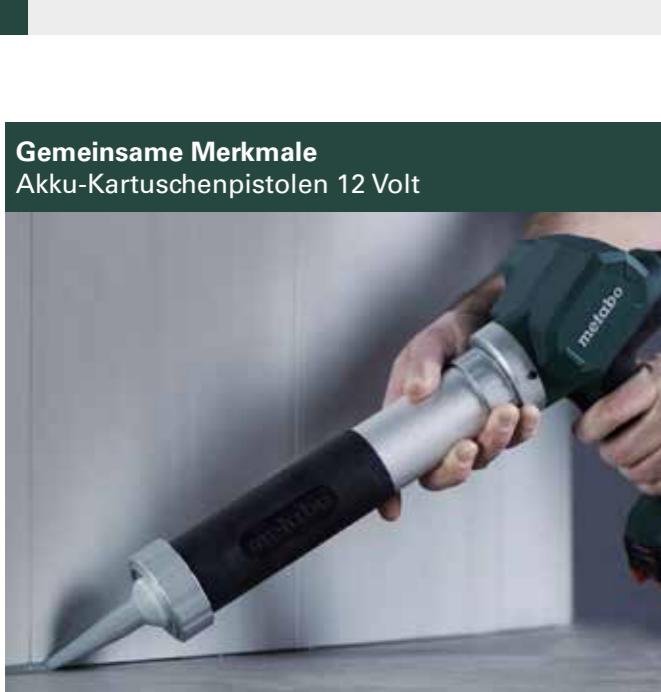

- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln
- Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
- Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

12-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 12 400



- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten

Technische Daten

Auspressdruck	4.400 N
Aufnahmegröße	400 ml
Vorschubgeschwindigkeit Leerlauf	1,5- 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601217850	601217600
400 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
Kartuschenträger	✓	✓
Li-Power Akkupack (12 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	285,00 €	335,00 €
UVP (mit MwSt.)	339,15 €	398,65 €

12-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 12 600



- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten

Technische Daten

Auspressdruck	4.400 N
Aufnahmegröße	600 ml
Vorschubgeschwindigkeit Leerlauf	1,5- 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601218850	601218800
600 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
LiHD Akkupack (12 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	279,00 €	359,00 €
UVP (mit MwSt.)	332,01 €	427,21 €

Akku-Power-Adapter PowerMaxx PA 12 LED-USB 12 V Anschluss + 5 V USB + LED-Licht



- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Schneller USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)

Technische Daten

--	--

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600298000
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	29,90 €
UVP (mit MwSt.)	35,58 €

12-Volt-Akku-Säbelsäge PowerMaxx SSE 12 BL



BRUSHLESS

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsäge- und Stichsägeblätter

Technische Daten

Hubzahl bei Leerlauf	0- 3.000 /min
Sägeblattlhub	16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602322840	602322500
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	189,00 €
UVP (mit MwSt.)	224,91 €

Full Service Preisgruppe

FS1	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	89,00 €	99,00 €
UVP (mit MwSt.)	105,91 €	117,81 €

12 Volt

Akku-Winkelschleifer

PowerMaxx CC 12 BL



12 Volt Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL

BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz



NEU

12-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q

Strauchmesser Schnittlänge /-stärke	20 cm / 8 mm
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601608850	601608840	601608500
Strauchmesser	✓	✓	✓
Grasmesser	✓	✓	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✗	✓
metaBOX	✗	✓	✗
Werkzeugtasche	✗	✗	✓

Full Service Preisgruppe

FS1	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	89,00 €	99,00 €
UVP (mit MwSt.)	105,91 €	117,81 €

12-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere**PowerMaxx SGS 12 Q**

- 2 in 1: Strauchscher für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamant-geschliffene Messer

**NEU****Technische Daten**

Strauchmesser Schnittlänge / -stärke 20 cm / 8 mm

Grasmesser Schnittbreite 11,5 cm

Schnitzzahl bei Leerlauf 2.300 /min

Gewicht (mit Akkupack) 1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 691193000

Strauchmesser ✓

Grasmesser ✓

Aufbewahrungsschuber ✓

Teleskopstab ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 125,00 €

UVP (mit MwSt.) 148,75 €

Zubehör**Akku 12 Volt**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Akkupack Li-Power (12 V / 2,0 Ah)	625406000	40,80 €	48,55 €
Akkupack LiHD (12V / 4,0 Ah)	625349000	71,00 €	84,49 €
Ladegerät ASC 55	627044000	42,60 €	50,69 €
PowerMaxx 12 V Adapter	625225000	26,40 €	31,42 €
Exzenteraufsatz PowerMaxx / BS	627234000	63,00 €	74,97 €
Teleskopstab NEU	628426000	48,70 €	57,95 €
Basic-Set 12V 2x 2,0 Ah 2 Li-Power Akkupack 12V / 2,0 Ah, Ladegerät SC 30	685300000	89,00 €	105,91 €
Basic-Set 12V 2x 4,0 Ah 2 LiHD Akkupack 12V / 4,0 Ah, Ladegerät ASC 55	685301000	139,00 €	165,41 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

12-Volt-Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS (Stecksitz-Akku)

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart 17 / 34 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0- 360 / 0- 1.400 /min

Bohrfutterspannweite 1- 10 mm

Gewicht (mit Akkupack) 0,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600079500

Schnellspannbohrfutter ✓

Gürtelhaken ✓

Li-Power Akkupack (12V / 2,0 Ah) ✓

Ladegerät LC 40 ✓

Werkzeugtasche ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 119,00 €

UVP (mit MwSt.) 141,61 €

12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
PowerMaxx SB Basic (Stecksitz-Akku)

- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart 17 / 34 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0- 360 / 0- 1.400 /min

Bohrfutterspannweite 1.5- 10 mm

Gewicht (mit Akkupack) 1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600385500

Schnellspannbohrfutter ✓

Gürtelhaken ✓

2 Li-Power Akkupacks (12V / 2,0 Ah) ✓

Ladegerät LC 40 ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 165,00 €

UVP (mit MwSt.) 196,35 €

14,4-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 14.4

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart 20 / 40 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0- 400 / 0- 1.500 /min

Bohrfutterspannweite 1- 10 mm

Gewicht (mit Akkupack) 1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602206530

Schnellspannbohrfutter ✓

Gürtelhaken ✓

2 Li-Power Akkupacks (14,4V / 2,0 Ah) ✓

Ladegerät SC 30 ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 185,00 €

UVP (mit MwSt.) 220,15 €

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic Set Mobile Werkstatt (Stecksitz-Akku)

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart 17 / 34 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0- 360 / 0- 1.400 /min

Bohrfutterspannweite 1- 10 mm

Gewicht (mit Akkupack) 0,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600080500 600080880

Schnellspannbohrfutter ✓ ✓

Gürtelhaken ✓ ✓

2 Li-Power Akkupacks (12V / 2,0 Ah) ✓ ✓

Ladegerät LC 40 ✓ ✓

Kunststoffkoffer ✓ ✓

Zubehör-Set ✕ ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 115,00 €

UVP (mit MwSt.) 136,85 €

Zubehör
Akku 12 Volt (Stecksitz-Akku)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Akkupack (12 V / 2,0 Ah)	625438000	31,50 €	37,49 €
Akkupack (12 V / 4,0 Ah)	625585000	65,00 €	77,35 €
Ladegerät LC 40	627064000	32,70 €	38,91 €
Schnellwechsel-Winkeladapter Quick (für PowerMaxx BS Quick und BS 18 Quick)	627261000	26,50 €	31,54 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm 1/2" UNF-Quick (nur für PowerMaxx BS Q)	627259000	25,50 €	30,35 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm 1/2" UNF-Quick (nur für PowerMaxx BS)	636219000	17,10 €	20,35 €
Staubsaugeradapter DDE 14 (für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm)	630829000	24,00 €	28,56 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Zubehör
Akku 14,4 Volt

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Akkupack (14,4V / 2,0 Ah)	625595000	42,40 €	50,46 €
Ladegerät ASC 55	627044000	42,60 €	50,69 €
Staubsaugeradapter DDE 14 (für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm)	630829000	24,00 €	28,56 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

PICK+MIX 18V

Einfach clever kombiniert.



230 Maschinen – 23 Marken – 1 Akku

1. Basis-Set oder Akku und Ladegerät auswählen

Basis-Sets	Preis ohne MwSt.	Preis mit MwSt.
Basis-Set Li-Power 2x 5.2 Ah 1x Schnellladegerät ASC 145 Bestell-Nr. 685051000	€ 269,00	€ 320,11
Basis-Set LiHD 3x 5.5 Ah 1x Schnellladegerät ASC 145 Bestell-Nr. 685074000	€ 429,00	€ 510,51
Basis-Set LiHD 4.0 Ah + 5.5 Ah 1x Ladegerät ASC 55 Bestell-Nr. 685160000	€ 215,00	€ 255,85
Basis-Set LiHD 2x 10.0 Ah 1x Schnellladegerät ASC 145 metaBOX 215 Bestell-Nr. 685142000	€ 359,00	€ 427,21

Akkupacks

	Preis ohne MwSt.	Preis mit MwSt.
18 V/Li-Power 5.2 Ah Bestell-Nr. 625592000	€ 137,00	€ 163,03
18 V/LiHD 4.0 Ah Bestell-Nr. 625367000	€ 105,00	€ 124,95
18 V/LiHD 5.5 Ah Bestell-Nr. 625368000	€ 168,00	€ 199,92
18 V/LiHD 8.0 Ah Bestell-Nr. 625369000	€ 189,00	€ 224,91
18 V/LiHD 10.0 Ah Bestell-Nr. 625549000	€ 209,00	€ 248,71

Ladegeräte

	Preis ohne MwSt.	Preis mit MwSt.
Ladegerät ASC 55 Bestell-Nr. 627044000	€ 42,60	€ 50,69
Ladegerät ASC 145 Bestell-Nr. 627378000	€ 92,50	€ 110,08
Universal-Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO Bestell-Nr. 627495000	€ 145,00	€ 172,55

2. Maschine auswählen

Akku-Ventilator
AV 18
1.8 / 2.8 / 3.8 m/s / 1.300 / min
Bestell-Nr. 606176850
€ 105,00*
mit MwSt. € 124,95



BRUSHLESS Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL 25 - 60 Nm / 550-1.850 / min Bestell-Nr. 602326840 € 139,00* mit MwSt. € 165,41	BRUSHLESS Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q 34 - 75 Nm / 0 - 600 / 0 - 2.100 / min Bestell-Nr. 602334840 € 245,00* mit MwSt. € 291,55	NEU BRUSHLESS Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I 65-130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 / min Bestell-Nr. 602359840 € 255,00* mit MwSt. € 303,45	NEU BRUSHLESS Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I 65 - 130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 / min Bestell-Nr. 602360840 € 225,00* mit MwSt. € 267,75	NEU BRUSHLESS Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I 65 - 130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 / min Bestell-Nr. 602362840 € 335,00* mit MwSt. € 398,65
BRUSHLESS Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA 2,2 J / 4.500 / min Bestell-Nr. 600211900 € 401,00* mit MwSt. € 477,19	BRUSHLESS Akku-Aku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40 8,6 J / 3.200 / min Bestell-Nr. 600752840 € 549,00* mit MwSt. € 653,31	NEU BRUSHLESS Akku-Schlagschrauber 1/2" SSW 18 LTX 400 BL 400 Nm / 0 - 2.150 / min Bestell-Nr. 602205840 € 285,00* mit MwSt. € 339,15	BRUSHLESS Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL 0 - 66 mm / 0 + 46 ° Bestell-Nr. 611866850 € 319,00* mit MwSt. € 379,61	BRUSHLESS Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL 0 - 66 mm / 2.250 - 5.000/min Bestell-Nr. 601866840 € 449,00* mit MwSt. € 534,31
BRUSHLESS Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216 Ø 216 mm / 4.200 / min Bestell-Nr. 619001850 € 399,00* mit MwSt. € 474,81	BRUSHLESS Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL 32 mm / 2.700 / min Bestell-Nr. 602267840 € 239,00* mit MwSt. € 284,41	BRUSHLESS Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140 140 mm / 1.000 - 3.000 / min Bestell-Nr. 601405840 € 255,00* mit MwSt. € 303,45	BRUSHLESS Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL 1,6° / 8.000 - 20.000 / min Bestell-Nr. 613088840 € 209,00* mit MwSt. € 248,71	BRUSHLESS Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 125 BL 125 mm / 2 mm Bestell-Nr. 600146840 € 229,00* mit MwSt. € 272,51
BRUSHLESS Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL Ø 76 mm / 20.000 / min Bestell-Nr. 600349840 € 149,00* mit MwSt. € 177,31	BRUSHLESS Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Ø 125 mm / 8.000 / min Bestell-Nr. 602174840 € 205,00* mit MwSt. € 243,95	BRUSHLESS Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick Ø 125 mm / 9.000 / min Bestell-Nr. 613077840 € 289,00* mit MwSt. € 343,91	BRUSHLESS Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT digitaler DAB+ Empfang Bestell-Nr. 600778850 € 119,00* mit MwSt. € 141,61	BRUSHLESS Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF 60 l/min / 8 bar Bestell-Nr. 601521850 € 299,00* mit MwSt. € 355,81
BRUSHLESS Akku-Sauger AS 18 L PC Compact 6 l / 120 mbar Bestell-Nr. 602028850 € 129,00* mit MwSt. € 153,51	BRUSHLESS Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL 650 m³/h / 0-20.300 / min Bestell-Nr. 601607850 € 159,00* mit MwSt. € 189,21	NEU BRUSHLESS Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q 2.300 / min / 20 cm / 8 mm Bestell-Nr. 601609840 € 109,00* mit MwSt. € 129,71	BRUSHLESS Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 Zweihandgriff / 40 cm / 2 mm Bestell-Nr. 601611850 € 299,00* mit MwSt. € 355,81	BRUSHLESS Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46 25-80 mm / 55 l Bestell-Nr. 601606850 € 429,00* mit MwSt. € 510,51

Weitere Akku-Maschinen unter metabo.com

Jetzt Maschinen unserer CAS Partner entdecken. 100 % Kompatibel.



Weitere Infos beim Händler oder unter cordless-alliance-system.de

3. Transportlösung auswählen

Transportlösungen	Preis ohne MwSt.	Preis mit MwSt.
metaBOX Rollbrett Bestell-Nr. 626894000	€ 59,00	€ 70,21

Die Zukunft gehört der 18 Volt-Schnittstelle, die große Leistung und eine enorme Bandbreite an Lösungen ermöglicht.

100 % Kompatibel. Selbstverständlich.



System mit Zukunft:

Das umfangreiche Metabo 18-Volt-Sortiment.

Zubehör Akku Basis-Sets 18 Volt

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
2x Li-Power Akkupack 18 V / 5,2 Ah Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX	685065000	279,00 €	332,01 €
2x Li-Power Akkupack 18 V / 4,0 Ah Ladegerät ASC 55	685050000	179,00 €	213,01 €
2x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah HD Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX	685130000	225,00 €	267,75 €
3x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah HD Ladegerät ASC 55 + metaBOX	685133000	265,00 €	315,35 €
1x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah HD 1x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah HD Ladegerät ASC 55 + metaBOX	685136000	229,00 €	272,51 €
2x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah HD Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX	685077000	295,00 €	351,05 €
3x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah HD Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX	685069000	439,00 €	522,41 €
4x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah HD Schnellladegerät ASC 145 Duo + metaBOX	685180000	529,00 €	629,51 €
2x LiHD Akkupack 18 V / 8,0 Ah HD Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX	685131000	319,00 €	379,61 €
4x LiHD Akkupack 18 V / 8,0 Ah HD Schnellladegerät ASC 145 DUO + metaBOX	685135000	599,00 €	712,81 €
2x LiHD Akkupack 18 V / 10,0 Ah HD Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX NEU	685142000	359,00 €	427,21 €
4x LiHD Akkupack 18 V / 10,0 Ah HD Schnellladegerät ASC 145 DUO + metaBOX NEU	685143000	679,00 €	808,01 €

Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 (Set Mobile Werkstatt)



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang


Bestell-Nr.	602207560	602207880
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 30	✓	✓
metaBOX	✓	✗
Kunststoffkoffer	✗	✓
Zubehör-Set	✗	✓

Akku-Ladegeräte 12-36 Volt

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ladegerät ASC 55, 12 - 36 V	627044000	42,60 €	50,69 €
Ladegerät ASC 145 12 - 36 V	627378000	92,50 €	110,08 €
Ladegerät ASC 145 DUO 12-36 V	627495000	145,00 €	172,55 €

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	155,00 €	175,00 €
UVP (mit MwSt.)	184,45 €	208,25 €

Akku-Bohrschrauber – Unsere 3 Leistungsklassen.

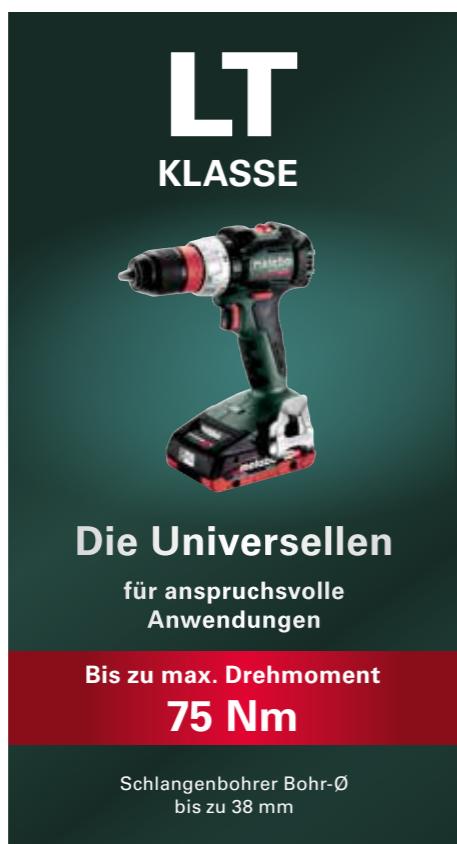

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick



- Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602320500
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q



BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602327890	602327840	602327500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓	✓
metaBOX	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	159,00 €
UVP (mit MwSt.)	189,21 €

FS2

FS2

FS2

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick



- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602217840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

FS2

UVP (ohne MwSt.)	119,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L



- Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunction für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602321500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓

FS2

UVP (ohne MwSt.)	189,00 €
UVP (mit MwSt.)	224,91 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL



BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunction für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602326840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	x
Ladegerät SC 30	x
metaBOX	✓


FS2

UVP (ohne MwSt.)	139,00 €
UVP (mit MwSt.)	165,41 €

FS2

FS2

Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber LT-Klasse 18 Volt

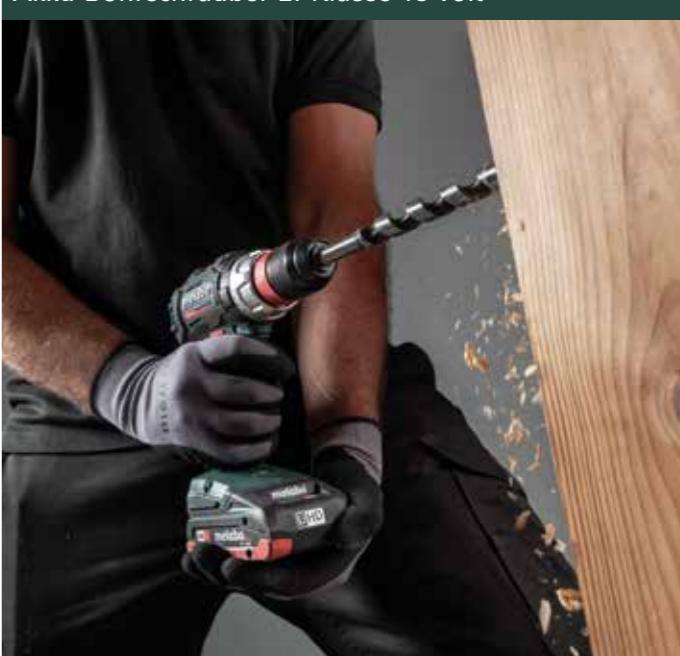

- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit prakt

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT**



- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602102840	602102800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	165,00 €	365,00 €
UVP (mit MwSt.)	196,35 €	434,35 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT Compact**



- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602102530
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	259,00 €
UVP (mit MwSt.)	308,21 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT Quick**



- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602104840
Schnellwechselbohrfutter	✓
Schnellwechselbithalter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	199,00 €
UVP (mit MwSt.)	236,81 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT BL Q**



BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602334890	602334840	602334800
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✗	✓
metaBOX	✗	✓	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	235,00 €	245,00 €	445,00 €
UVP (mit MwSt.)	279,65 €	291,55 €	529,55 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber

BS 18 LTX Impuls



- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602191840
Schnellspannbohrfutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT BL**



BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX-3 BL Q I**



BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart 60 / 120 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 13 / 65 mm

Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm

Gewicht (mit Akkupack) 2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602355840 602355660

Schnellwechselbohrfutter ✓ ✓

Schnellwechselbithalter ✓ ✓

Zusatztangenzahnräder ✓ ✓

Gürtelhaken und Bitdepot ✓ ✓

2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah) HD × ✓

Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED" × ✓

metaBOX ✓ ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 285,00 €

UVP (mit MwSt.) 339,15 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL I**



BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen fest sitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart 65 / 130 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 550 / 0 - 2.000 /min

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 13 / 68 mm

Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm

Gewicht (mit Akkupack) 2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602358850 602358840 602358500

Schnellspannbohrfutter ✓ ✓ ✓

Bithalter ✓ ✓ ✓

Zusatztangenzahnräder ✓ ✓ ✓

Gürtelhaken und Bitdepot ✓ ✓ ✓

2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah) × × ✓

Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED" × × ✓

metaBOX × ✓ ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 215,00 €

UVP (mit MwSt.) 255,85 €

FS3

599,00 €

464,10 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Q I**



BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen fest sitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart 65 / 130 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 550 / 0 - 2.000 /min

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 13 / 68 mm

Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm

Gewicht (mit Akkupack) 2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602359840 602359660 602359770

Schnellwechselbohrfutter ✓ ✓ ✓

Schnellwechselbithalter ✓ ✓ ✓

Zusatztangenzahnräder ✓ ✓ ✓

Gürtelhaken und Bitdepot ✓ ✓ ✓

2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah) HD × ×

Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED" × × ✓

Drehmomentvorsatz Power X3 × × ✓

metaBOX ✓ ✓ ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 255,00 €

UVP (mit MwSt.) 303,45 €

FS4

605,00 €

815,15 €

**18-Volt-Akku-Bohrmaschine
BE 18 LTX 6**



Technische Daten

Max. Drehmoment 4 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 4.000 /min

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 6 / 12 mm

Bohrfutterspannweite 1-10 mm



Lieferumfang

Bestell-Nr. 600261840

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus ✓

Maulschlüssel ✓


metaBOX* ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 205,00 €

UVP (mit MwSt.) 243,95 €

**Gemeinsame Merkmale
Akku-Schlagbohrschrauber 18 Volt**

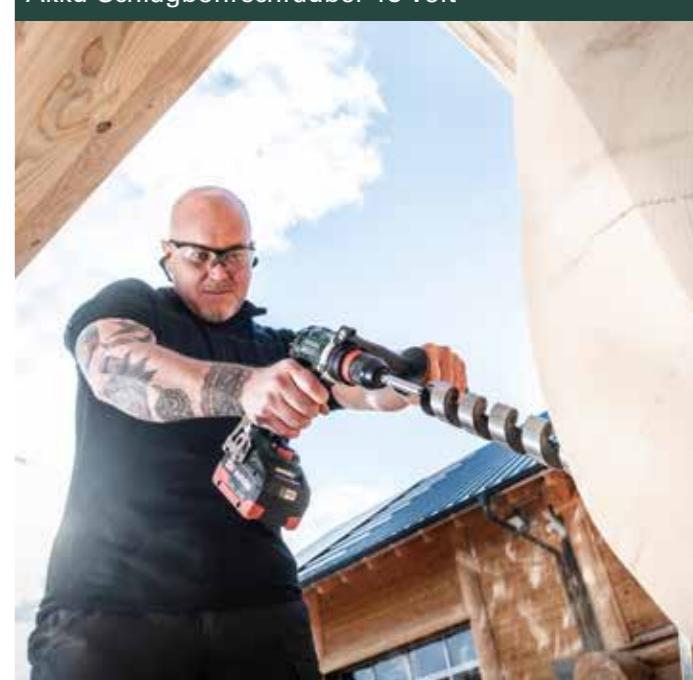

- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL I**



BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen fest sitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart 65 / 130 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 550 / 0 - 2.000 /min

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 13 / 68 mm

Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm

Gewicht (mit Akkupack) 2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602358850 602358840 602358500

Schnellspannbohrfutter ✓ ✓ ✓

Bithalter ✓ ✓ ✓

Zusatztangenzahnräder ✓ ✓ ✓

Gürtelhaken und Bitdepot ✓ ✓ ✓

2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah) × × ✓

Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED" × × ✓

metaBOX × ✓ ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 215,00 €

UVP (mit MwSt.) 255,85 €

FS3

599,00 €

464,10 €

**Zubehör
Akku-Bohrschrauber LT- und LTX-Klasse**



Bezeichnung

Bestell-Nr. 636517000

UVP o. MwSt. 53,50 €

UVP m. MwSt. 63,67 €

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L

Bestell-Nr. 636621000

UVP o. MwSt. 66,00 €

UVP m. MwSt. 78,54 €

Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L

Bestell-Nr. 627240000

UVP o. MwSt. 69,00 €

UVP m. MwSt. 82,11 €

Schnellwechselbithalter "Quick"

Bestell-Nr. 627241000

UVP o. MwSt. 33,50 €

UVP m. MwSt. 39,87 €

Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LT-Klasse)

Bestell-Nr. 627077000

UVP o. MwSt. 50,50 €

UVP m. MwSt. 60,10 €

Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LTX-Klasse)

Bestell-Nr. 627242000

UVP o. MwSt. 71,50 €

UVP m. MwSt. 85,09 €

Drehmomentvorsatz PowerX3 (passend für BS 18 LTX Quick und BS 18 LTX BL Quick)

Bestell-Nr. 627256000

UVP o. MwSt. 164,00 €

UVP m. MwSt. 195,16 €

Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer Ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche Ø

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Set Mobile Werkstatt



BRUSHLESS

- Kraftvoller, kompakter Schlagbohrschrauber mit kurzer Bauform
- Schlagbohrfunktion zum Bohren und Schrauben
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602317500	602317870
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 30	✓	✓
metaBOX	✓	✗
Kunststoffkoffer	✗	✓
Zubehör-Set	✗	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	199,00 €	229,00 €
UVP (mit MwSt.)	236,81 €	272,51 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT



BRUSHLESS

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602103840	
Schnellspannbohrfutter	✓	
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	
metaBOX	✓	

Full Service Preisgruppe	FS3	
UVP (ohne MwSt.)	165,00 €	
UVP (mit MwSt.)	196,35 €	

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL



BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602316840	602316800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX*	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	199,00 €	399,00 €
UVP (mit MwSt.)	236,81 €	474,81 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls



BRUSHLESS

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602192840	
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓	
Zusatzhandgriff	✓	
Gürtelhaken	✓	
metaBOX	✓	

Full Service Preisgruppe	FS3	
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €	
UVP (mit MwSt.)	255,85 €	

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL



BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602331840	602331500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	149,00 €	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	177,31 €	248,71 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT Compact



BRUSHLESS

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602103510	
Schnellspannbohrfutter	✓	
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓	
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓	
metaBOX	✓	

Full Service Preisgruppe	FS3	
UVP (ohne MwSt.)	275,00 €	
UVP (mit MwSt.)	327,25 €	

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SBE 18 LTX



BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber zum kraftvollen Bohren in Mauerwerk wie mit einem Netzgerät
- Metabo S-automatic Sicherheitskopplung

Technische Daten

Max. Drehmoment weich	24 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600845840	
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓	
Zusatzhandgriff	✓	
Bohrtiefenanschlag	✓	
metaBOX	✓	

Full Service Preisgruppe	FS3	
UVP (ohne MwSt.)	205,00 €	
UVP (mit MwSt.)	243,95 €	

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Quick



BRUSHLESS

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602200840	
Schnellwechselbohrfutter	✓	
Schnellwechselbithalter	✓	
Zusatzhandgriff	✓	
Gürtelhaken	✓	
metaBOX	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4	
UVP (ohne MwSt.)	255,00 €	
UVP (mit MwSt.)	303,45 €	



**18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX-3 BL Q I**

BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602357840	602357660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓
Zusatztangenzahnen	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18V / 5,5 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	305,00 €	615,00 €
UVP (mit MwSt.)	362,95 €	731,85 €

**18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX-3 BL I**



BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit max. Leistung für schwerste Anwendungen
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 3.800 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang


Bestell-Nr.	602356650
Schnellspannbohrfutter Future Plus	✓
Zusatztangenzahnen	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18V / 5,2 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	529,00 €
UVP (mit MwSt.)	629,51 €

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX BL I**

BRUSHLESS

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

NEU

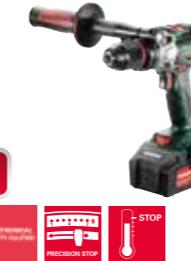

Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602360840	602360500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Zusatztangenzahnen	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	225,00 €	390,00 €
UVP (mit MwSt.)	267,75 €	464,10 €

**Zubehör
Akku-Schlagbohrschrauber**



Bezeichnung

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L

Bohrersortiment 18-teilig

Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer Ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche Ø 32 - 42 mm

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**Gemeinsame Merkmale
Akku-Schlagschrauber 18 Volt**



- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



**18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 300 BL**

BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz



Technische Daten

Max. Drehmoment	300 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 2.650 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602395890	602395840	602395800
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18V / 4,0 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✗	✓
metaBOX	✗	✓	✓

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL**

BRUSHLESS

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Technische Daten

Max. Drehmoment	400 Nm
Leeraufdrehzahlen	0 - 2.150 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602205840	602205800
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	285,00 €	489,00 €
UVP (mit MwSt.)	339,15 €	581,91 €

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 600**



**Zubehör
Akku-Schlagschrauber**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sechskantschlüsseleinsatz 8 mm	628843000	7,30 €	8,69 €
Sechskantschlüsseleinsatz 10 mm	628845000	8,30 €	9,88 €
Sechskantschlüsseleinsatz 13 mm	628847000	9,35 €	11,13 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Technische Daten

Max. Drehmoment 600 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 1.600 /min

Drehzahl-/Drehmoment-Stufen 1

Gewicht (mit Akkupack) 3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602198840 602198650

Gürtelhaken ✓ ✓

2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah) ✘ ✓

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" ✘ ✓

metaBOX ✓ ✓

Full Service Preisgruppe FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 335,00 € 609,00 €

UVP (mit MwSt.) 398,65 € 724,71 €

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSD 18 LTX 200 BL**



**18-Volt-Akku-Blindnietpistole
NP 18 LTX BL 5.0**



BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz



Technische Daten

Max. Drehmoment 200 Nm

Leerlaufdrehzahl 2.900 /min

Drehzahl-/Drehmoment-Stufen 12

Gewicht (mit Akkupack) 1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602396890 602396840 602396800

Gürtelhaken ✓ ✓ ✓

2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah) ✘ ✘ ✘

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" ✘ ✘ ✘


metaBOX ✘ ✓ ✓

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 215,00 € 225,00 € 429,00 €

UVP (mit MwSt.) 255,85 € 267,75 € 510,51 €

**Gemeinsame Merkmale
Akku-Hämmer mit SDS-plus 18 Volt**

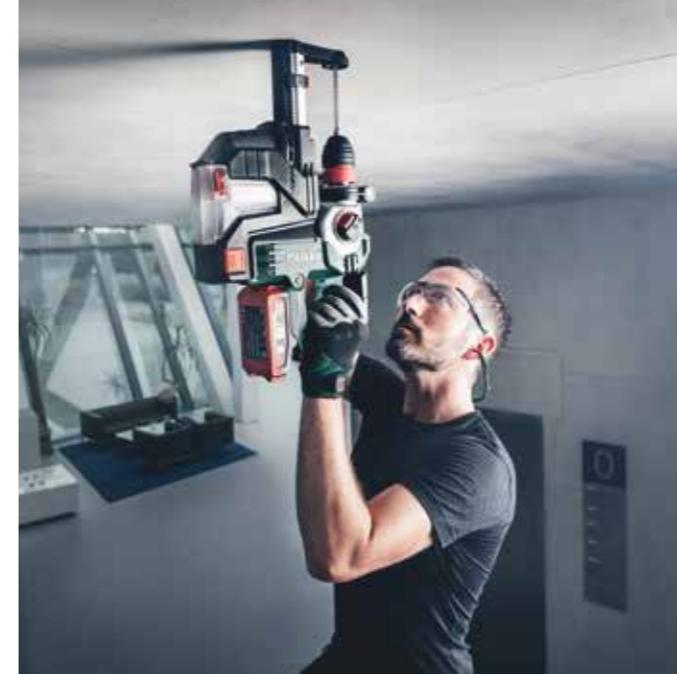

- Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

**18-Volt-Akku-Kombihammer
KHA 18 LTX**



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 2,2 J

Max. Schlagzahl 4.000 /min

Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz 24 / 13 / 25 mm

Gewicht (mit Akkupack) 2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600210890 600210840

Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende ✓ ✓

gummierter Zusatzhandgriff ✓ ✓

Bohrtiefenanschlag ✓ ✓

Tragegurt ✓ ✓

metaBOX ✘ ✓

Full Service Preisgruppe FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 239,00 € 249,00 €

UVP (mit MwSt.) 284,41 € 296,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 € 449,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 € 534,31 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4

UVP (ohne MwSt.) 209,00 € 279,00 € 369,00 €

UVP (mit MwSt.) 248,71 € 332,01 € 439,11 €

Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4



Kompakt, leicht und staubfrei.

Akku-Hammer mit Staubabsaugung

Mit dem Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 und der integrierten Staubabsaugung ISA 18 LTX 24, gehört der lästige Staub beim Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk ab sofort der Vergangenheit an. Der HEPA-Filter fängt auch kleinste Staubpartikel ab und ermöglicht gesundheitsschonendes, staubfreies Bohren.



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
Doppelt sicher durch elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrers



Metabo Quick
Schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern



Integrierte Staubabsaugung
für staubfreies Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk



Maximale Bohreistung, Effizienz und Lebensdauer
durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk



Vario-Constamatic (VC)-Elektronik
zum Bohren mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



Metabo VibraTech (MVT)
gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten, auch im Dauereinsatz



Kombihammer mit 3 Funktionen
Hammerbohren, Bohren und Meißeln



Extrem leichte + kompakte Staubabsaugung
Ideal zum Arbeiten über Kopf oder in staub sensiblen Bereichen



Gesundheitsschonendes Arbeiten
durch HEPA-Filter für kleinste Staubpartikel

18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick mit Metabo-Quick-Wechseltutter

BRUSHLESS

- Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugchnittsstelle
- Maximale Bohreistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 25 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600211840	600211540
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
LiHD Akkupack (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓
LiHD Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	300,00 €	529,00 €
UVP (mit MwSt.)	357,00 €	629,51 €

18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA mit integrierter Staubabsaugung

BRUSHLESS

- Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugchnittsstelle
- Maximale Bohreistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 25 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600211900	600211930
Integr. Staubabsaugung ISA 18 LTX 24	✓	✓
Austausch-Absaugkopf	✓	✓
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
LiHD Akkupack (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓
LiHD Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 145	✗	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	401,00 €	629,00 €
UVP (mit MwSt.)	477,19 €	748,51 €

*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.

2x 18-Volt-Akku-Kombihammer

KHA 36-18 LTX 32



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600796840	600796810
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Metabo VibraTech-Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	✗	✓
Schnellladegerät ASC 145 DUO	✗	✓
metaBOX*	✓	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	399,00 €	999,00 €
UVP (mit MwSt.)	474,81 €	1.188,81 €

18-Volt-Akku-Kombihammer

KHA 18 LTX BL 40



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J
Max. Schlagzahl	3.200 /min
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	40 / 105 mm
Gewicht (mit Akkupack)	7,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600752840
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	549,00 €
UVP (mit MwSt.)	653,31 €

Zubehör
Akku-Hämmer



Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm 630829000 24,00 € 28,56 €

Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allessauger 631343000 67,00 € 79,73 €

ISA 18 LTX 24 integrierte Staubabsaugung für KHA 18 LTX BL 24 Quick 631341840 159,00 € 189,21 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber
SE 18 LTX 2500



- Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfasersplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion

Technische Daten

Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

Max. Drehmoment weich 9 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 2.500 /min

Gewicht (mit Akkupack) 1,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 620047840

Tiefenanschlag ✓

Magnetischer Bithalter 1/4" ✓

Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm ✓

Gürtelhaken ✓

metaBOX ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 205,00 €

UVP (mit MwSt.) 243,95 €

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber
SE 18 LTX 6000



- Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung

Technische Daten

Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

Max. Drehmoment weich 5 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 6.000 /min

Gewicht (mit Akkupack) 1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 620049840 620049500

Tiefenanschlag ✓ ✓

Magnetischer Bithalter 1/4" ✓ ✓

Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm ✓ ✓

Gürtelhaken ✓ ✓

2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah) ✗ ✓

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" ✗ ✓

metaBOX ✓ ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 205,00 € 325,00 €

UVP (mit MwSt.) 243,95 € 386,75 €

18-Volt-Akku-Exzenterschleifer
SXA 18 LTX 125 BL



BRUSHLESS

- Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten



Gemeinsame Merkmale
Akku-Trockenbauschrauber



18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber
SE 18 LTX 4000



- Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfasersplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion

Technische Daten

Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

Max. Drehmoment weich 7 Nm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 4.000 /min

Gewicht (mit Akkupack) 1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 620048840 620048500

Tiefenanschlag ✓ ✓

Magnetischer Bithalter 1/4" ✓ ✓

Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm ✓ ✓

Gürtelhaken ✓ ✓

2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah) ✗ ✓

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" ✗ ✓

metaBOX ✓ ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 205,00 € 325,00 €

UVP (mit MwSt.) 243,95 € 386,75 €

Zubehör
Akku-Trockenbauschrauber



Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

Schrauber-Magazin SM 5-55
passend für die gängigsten Schraubersysteme, die am Markt erhältlich sind (mit einer Länge von 25 und 55 mm). Max. Schraubenkopf ø 9,5 mm, max. Schraubenschaft ø 5 mm 631618000 155,00 € 184,45 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

18-Volt-Akku-Rührwerk
RW 18 LTX 120



- Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen 0 - 750 /min

Max. Rührkorb-Durchmesser 120 mm

Max. empfohlene Mischmenge 40 l

Gewicht (mit Akkupack) 4,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601163850

Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 339,00 €

UVP (mit MwSt.) 403,41 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf Seite 131

Maximale Produktivität mit dem richtigen ZUBEHÖR!



Zubehör für Rührwerke

Rührstäbe Typ RS-R3 Rechtswendeln – Mischwirkung von unten nach oben

- Ideal für schwere und zähflüssige Materialien
- Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, Fliesenkleber, usw. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-R3	120	590	M 14	15-25	626734000	33,90 €	40,34 €
RS-R3	140	590	M 14	25-40	626735000	37,70 €	44,86 €
RS-R3	160	590	M 14	30-60	626736000	42,30 €	50,34 €

Rührstäbe Typ RS-R2 Rechtswendeln – Mischwirkung von unten nach oben

- Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien
- Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, usw. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-R2	100	590	13 mm Bohrfutter	10-15	626737000	16,10 €	19,16 €
RS-R2	120	590	M 14	10-15	626738000	26,50 €	31,54 €
RS-R2	140	590	M 14	15-30	626739000	28,80 €	34,27 €

Rührbesen Typ RB 4 Rührflügel

- Rührflügel verhindern das Einmischen von Luft
- Ideal für alle zum Klumpen neigenden und zähen Materialien
- Besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- und Nivelliermassen, Epoxidharzbeschichtungen, usw. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RB 4	120	590	M 14	15-25	626741000	23,60 €	28,08 €

Scheibenräher Typ SR 12 Rührflügel – Mischwirkung von oben nach unten

- Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien
- Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
SR 12	120	590	M 14	20-40	626742000	26,50 €	31,54 €
SR 12	150	590	M 14	40-65	626743000	32,10 €	38,20 €

Rührstab Typ RS-L2 Linkswendeln – Mischwirkung von oben nach unten

- Rührkorb Geometrie und Wendelung optimiert für spritzfreies Arbeiten bei dünnflüssigen Materialien
- Besonders geeignet für dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-L2	120	590	M 14	20-30	626745000	23,20 €	27,61 €



Gemeinsame Merkmale Akku-Multitool



- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
- Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

18-Volt-Multitool MT 18 LTX Compact



Technische Daten

Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613021510
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 120	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	325,00 €
UVP (mit MwSt.)	386,75 €

18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX



- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät

Technische Daten

Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613021890	613021840	613021800
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓	✓	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✗	✗	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓	✓	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 / 120	✓	✓	✓
Schabermesser starr 52 mm / HCS	✗	✗	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✗	✓
metaBOX*	✗	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	189,00 €	199,00 €	399,00 €
UVP (mit MwSt.)	224,91 €	236,81 €	474,81 €

*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.

Zubehör
Akku-Multitool



Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

Dreieck-Schleifplatte 93 mm mit Kletthaftung 626421000 9,50 € 11,31 €

Fliesen-Set, bestehend aus 1x Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen), 1x Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen), 1x Schaber starr 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)


Innenausbau-Set, bestehend aus 1x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1x Schaber starr 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)

Tauchsägeblatt StarlockPlus MetCarb. 50x32 mm 626948000 20,20 € 24,04 €

Dual Sägeblatt StarlockPlus Holz Carb. 53 x 40 mm 626949000 19,50 € 23,21 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Gemeinsame Merkmale
Akku-Winkelschleifer 18 Volt

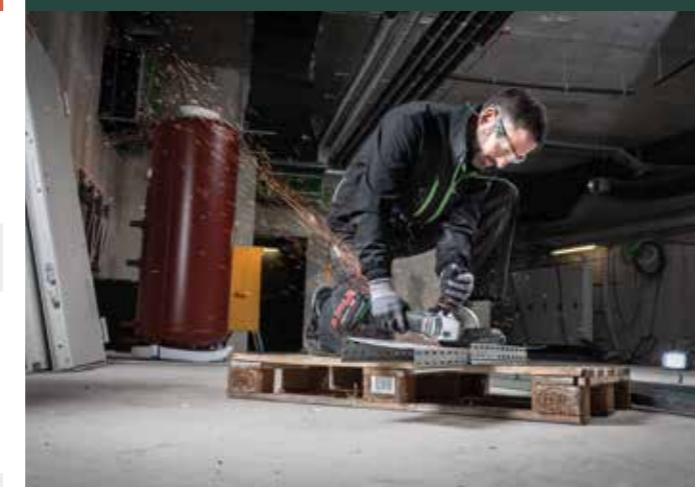

- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

18 Volt Akku-Winkelschleifer
CC 18 LTX BL



BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 76 mm
Leerlaufdrehzahl 20.000 /min
Spindelgewinde M 5
Gewicht (mit Akkupack) 1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600349840

Trennschutzauben-Clip	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal	✓
Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox	✓
Innensechkantschlüssel	✓
metaBOX*	✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 149,00 €

UVP (mit MwSt.) 177,31 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 125



- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 8.000 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht (mit Akkupack) 2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600165840
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatztasche	✓
Zweilochschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 149,00 €

UVP (mit MwSt.) 177,31 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 125 Quick



- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 8.000 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht (mit Akkupack) 2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602174890	602174840	602174650
Schutzhülle	✓	✓	✓
Stützflansch	✓	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓	✓
Zusatztasche	✓	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✗	✓
metaBOX	✗	✓	✓

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WB 18 LTX BL 125 Quick



BRUSHLESS

- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 9.000 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht (mit Akkupack) 2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613077840	613077660
Schutzhülle	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatztasche	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 289,00 €

UVP (mit MwSt.) 343,91 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WPB 18 LTX BL 125 Quick



BRUSHLESS

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 9.000 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht (mit Akkupack) 2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613075840
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztasche	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 150 Quick



BRUSHLESS

- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 150 mm
Leerlaufdrehzahl 8.000 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht (mit Akkupack) 2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600404840	600404650
Trennschutzauben-Clip	✓	✓
Schutzhülle + Staubschutzfilter	✓	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Inox	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatztasche	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 205,00 €

UVP (mit MwSt.) 243,95 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WB 18 LTX BL 150 Quick**
BRUSHLESS

- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 613078840

Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztangenz	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	299,00 €
UVP (mit MwSt.)	355,81 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WB 18 LTX BL 180**
BRUSHLESS

- Gleiche Trenntiefe wie ein großer Netz-Winkelschleifer mit Ø 230 mm; ideal für Trennarbeiten auf dem Dach
- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 613087840

Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatztangenz	✓
Staubschutzfilter	✓
Zweilochschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €
UVP (mit MwSt.)	391,51 €

**2x 18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WPB 36-18 LTX BL 230**
BRUSHLESS

- Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akku-Betrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	6,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613102840	613102810
Schutzhülle	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zusatztangenz Metabo VibraTech	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18V / 8,0 Ah)	HD	✗
Schnellladegerät ASC 145 DUO	✗	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	599,00 €
UVP (mit MwSt.)	712,81 €

**18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer
WF 18 LTX 125 Quick**
BRUSHLESS

- Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Ermüdungssarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601306840	601306660
1 Lamellenleiteller Flexiamant	✓	✓
Schutzhülle	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatztangenz	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18V / 5,5 Ah)	HD	✗
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	295,00 €
UVP (mit MwSt.)	351,05 €

**Zubehör
Akku-Winkelschleifer**


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzaubens-Clip 125 mm	630352000	10,10 €	12,02 €
Trennschutzaubens-Clip 150 mm	630353000	10,10 €	12,02 €
Trennschleif-Schutzaube 180 mm	630356000	26,60 €	31,65 €
Trennschleif-Schutzaube 230 mm	630357000	27,50 €	32,73 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**18 Volt-Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 125 Quick**


- Exakt für die Edelstahlbearbeitung angepasste Drehzahl und Drehmomente für kühlen Schliff mit perfektem Finish
- Schlanke Bauform für ermüdungssarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600174850

Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztangenz	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	239,00 €
UVP (mit MwSt.)	284,41 €

18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150



- Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen
- Robuster Motor für lange Lebensdauer

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 3.800 /min

Scheibendurchmesser 150 mm

Spindelgewinde M 14

Gewicht (mit Akkupack) 3,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600191850

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Zweilochmutter ✓

Zusatztürme ✓

Staubschutzfilter ✓

Zweilochschlüssel ✓

Sechskantschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 509,00 €

UVP (mit MwSt.) 605,71 €

18-Volt-Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115



- Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z. B. Edelstahl
- Robuster Motor für lange Lebensdauer

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 3.000 /min

Schleifkörperdurchmesser 100 - 200 mm

Spindelgewinde M 14

Gewicht (mit Akkupack) 3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600154850

Zusatztürme ✓

Staubschutzfilter ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 409,00 €

UVP (mit MwSt.) 486,71 €

18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60



- Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche

Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf 9,2 m/s

Schleifband-Abmessungen 30 x 533 mm

Max. Rohrdurchmesser 60 mm

Gewicht (mit Akkupack) 3,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600192850

Staubschutzfilter ✓

Staubschutzfilter ✓

Staubschutzfilter ✓

Staubschutzfilter ✓

Staubschutzfilter ✓

Staubschutzfilter ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 615,00 €

UVP (mit MwSt.) 731,85 €

18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX



- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 25.000 /min

Spannhalsdurchmesser 43 mm

Spannbohrung der Spannzange 6 mm

Gewicht (mit Akkupack) 2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600638840

Spannzange 6 mm ✓

Gummischutzkappe ✓

Staubschutzfilter ✓

Maulschlüssel ✓

metaBOX ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 289,00 €

UVP (mit MwSt.) 343,91 €

Zubehör Akku-Geradschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm m. Spannmutter	631945000	18,10 €	21,54 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	159,00 €	189,21 €
Biegewelle BWS 3	627609000	329,00 €	391,51 €
Biegewelle 30680	630980000	335,00 €	398,65 €

Zubehör Akku-Kantenfräse



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten Fase 45°	623560000	71,00 €	84,49 €
10 HM-Wendeplatten R2	623561000	102,00 €	121,38 €
10 HM-Wendeplatten R3	623562000	102,00 €	121,38 €

18-Volt-Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF



- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 6.000 /min

Spannhalsdurchmesser 43 mm

Spannbohrung der Spannzange 6 mm

Gewicht (mit Akkupack) 2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600639850

Spannzange 6 mm ✓

Gummischutzkappe ✓

Zusatztürme ✓

Staubschutzfilter ✓

Maulschlüssel ✓

metaBOX ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 389,00 €

UVP (mit MwSt.) 462,91 €

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 819,00 €

UVP (mit MwSt.) 974,61 €


Gemeinsame Merkmale Akku-Geradschleifer 18-Volt



- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung

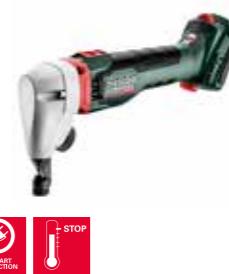

18-Volt-Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

- Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm

**Technische Daten**

Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Startlochdurchmesser	21 mm
Kleinster Kurvenradius	40 mm

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601614840
Stempel	✓
Matrize	✓
Spänefangsack	✓
Kombischlüssel	✓
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	475,00 €
UVP (mit MwSt.)	565,25 €

18-Volt-Akku-Blechscher SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

- Sehr handliche und wendige Akku-Blechscher zum griffreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
- Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm

**Technische Daten**

Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601615840
2 Wendemesser	✓
Führerlehre	✓
2 Sechskantschlüssel	✓
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	475,00 €
UVP (mit MwSt.)	565,25 €

*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.

Zubehör Akku-Nibbler



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
-------------	-------------	--------------	--------------

Matrize für NIV18 LTX BL 1.6 630247000 46,50 € 55,34 €

Stempel für NIV18 LTX BL 1.6 630243000 18,50 € 22,02 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Zubehör Akku-Blechscher



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
-------------	-------------	--------------	--------------

2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 800 N/mm² 630241000 35,90 € 42,72 €

2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 400 N/mm² 630239000 29,30 34,87 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Set 18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL mit Führungsschiene FS 160



- Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse

**Technische Daten**

Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	5,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	691172840
Sägeblatt "precision cut wood- classic"	✓
Staubsack	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.) 519,00 €
UVP (mit MwSt.) 617,61 €

Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 mit Kappschiene KFS 44



- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern

**Technische Daten**

Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	691195000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.) 335,00 €
UVP (mit MwSt.) 398,65 €

18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL



- Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
- Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien

**Technische Daten**

Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	5,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601866840	601866660
Sägeblatt "precision cut wood- classic"	✓	✓
Staubsack	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	449,00 €	699,00 €
UVP (mit MwSt.)	534,31 €	831,81 €

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57



- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern

**Technische Daten**

Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601857890	601857840

Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL mit Kapp- oder Führungsschiene



- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten

Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	691194000	691194840
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓	✗
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✗	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	435,00 €	389,00 €
UVP (mit MwSt.)	517,65 €	462,91 €

18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58



- Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen

Technische Daten

Schnitttiefe einstellbar	0 - 58 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600771840	600771700
Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschienenausstecker	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18V / 5,5 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €	559,00 €
UVP (mit MwSt.)	391,51 €	665,21 €

**Zubehör
Akku-Handkreissägen**



Bezeichnung **Bestell-Nr.** **UVP o. MwSt.** **UVP m. MwSt.**

Parallelanschlag für Tauchsäge	628029000	40,90 €	48,67 €
Führungsschiene FS 80	629010000	55,00 €	65,45 €
Führungsschiene FS 160	629011000	93,50 €	111,27 €
Führungsschiene FS 250	629013000	174,00 €	207,06 €
Führungsschiene FS 310	629014000	218,00 €	259,42 €
HM-Sägeblatt ø 160 Wechselzahn, 24 Z	628030000	63,00 €	74,97 €
Steel Cut Classic ø 165, 40 Z	628273000	26,90 €	32,01 €
Aluminium Cut Prof. ø 165, 48 Z	628276000	73,00 €	86,87 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX



- Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte

Technische Daten

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.700 /min
Sägeblatthub	30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602269850
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	205,00 €
UVP (mit MwSt.)	243,95 €

Full Service Preisgruppe

FS4
205,00 €
243,95 €

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact



BRUSHLESS

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz

Technische Daten

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblatthub	16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602366840	602366500
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS3
199,00 €
279,00 €

Full Service Preisgruppe

FS3
236,81 €
332,01 €

18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €	559,00 €
UVP (mit MwSt.)	391,51 €	665,21 €

**Gemeinsame Merkmale
Akku-Säbelsägen 18-Volt**



- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact



Technische Daten

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.100 /min

<tbl_r cells="2" ix="3" maxcspan="1" max

Gemeinsame Merkmale
Akku-Stichsägen 18-Volt


- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende Sägeblattführung
- Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Akkupack mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Metabo Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

18-Volt-Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 100


- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche

Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Hubzahlen bei Leerlauf	550 - 2.800 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601002890	601002840
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✗	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	195,00 €	205,00 €
UVP (mit MwSt.)	232,05 €	243,95 €

18-Volt-Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 140


- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche

Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Hubzahlen bei Leerlauf	1.000 - 3.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601405840
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	255,00 €
UVP (mit MwSt.)	303,45 €

Zubehör
Akku-Stichsäge


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Kreis- und Parallelführung	623591000	27,60 €	32,84 €
Spanreißschutz-Plättchen (3 Stk.)	631208000	3,90 €	4,64 €
Stichsägeblattsortiment 3, 10-teilig	623600000	16,80 €	19,99 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Zubehör
Kapp- und Gehrungssägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Maschinenständer KSU 100	629004000	131,00 €	155,89 €
Maschinenständer KSU 251	629005000	202,00 €	240,38 €
Maschinenständer KSU 251 Mobile	629007000	359,00 €	427,21 €
Werkstückauflage KSU 100	629009000	31,70 €	37,72 €
2 Maschinenträger KSU 100 / 251 / 401	629008000	56,00 €	66,64 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

18-Volt-Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 100


- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche

Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Hubzahlen bei Leerlauf	550 - 2.800 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601002890	601002840
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✗	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	195,00 €	205,00 €
UVP (mit MwSt.)	232,05 €	243,95 €

18-Volt-Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 140


- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche

Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Hubzahlen bei Leerlauf	1.000 - 3.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601405840
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	255,00 €
UVP (mit MwSt.)	303,45 €

18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216
mit Zugfunktion


- Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
- Bis zu 400 Schnitte in Laminat 195 x 8 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)

Technische Daten

Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 205 mm
Drehstellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht (mit Akkupack)	13,6 kg

2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

BRUSHLESS

- Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität
- Leistungsstarker Metabo Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine



Technische Daten

Schnitthöhe	0 - 87 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Sägeblatt	254 x 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	34,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613025850	613025810
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn	✓	✓
Untergestell + Gummireifen	✓	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung und-verbreiterung	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Staubzyklon + Textil-Stabsack	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18V / 8,0 Ah)	✗	✓
2 Schnellladegeräte ASC Ultra	✗	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	1.065,00 €	1.669,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.267,35 €	1.986,11 €

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC mit manueller Filterreinigung

- Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen



Technische Daten

Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	7,5 l
Schlauchlänge	3,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	7,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602021850	602021000
Saugschlauch (Ø 27 mm / 3,0 m)	✓	✓
Vliesfilterbeutel	✓	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓	✓
Fugendüse	✓	✓
Tragegurt	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18V / 5,2 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	199,00 €	449,00 €
UVP (mit MwSt.)	236,81 €	534,31 €

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact mit manueller Filterreinigung

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trocken-saugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten



Technische Daten

Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602028850
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5 - 2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Außen-Ø 35 mm	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	129,00 €
UVP (mit MwSt.)	153,51 €

1x36V/2x18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung



Technische Daten

Luftleistung max.	4.000 l/min
Behältervolumen	25,0 l
Schlauchlänge	4,0 m
Gewicht (mit Akkupack)	14,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602046850
Saugschlauch (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisch leitend)	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
1 Multiband	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
Vliesfilterbeutel	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Bodendüse (300 mm breit) + Fugendüse	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 40 mm / Außen-Ø 45 mm	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	849,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.010,31 €

18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

- Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innen-ausbau und auf Baustellen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



Technische Daten

Füllleistung	70 l/min
Max. Druck	8 bar
Abmessungen	340 x 315 x 380 mm
Gewicht (mit Akkupack)	9,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601521850
Universal-Schnellkupplung	✓
Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	299,00 €
UVP (mit MwSt.)	355,81 €

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact mit manueller Filterreinigung und HEPA Filter

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trocken-saugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten



Technische Daten

Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg



**18-Volt-Akku-Ventilator
AV 18**

- Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
- Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)

Technische Daten

Luftgeschwindigkeit 1,8 / 2,8 / 3,8 m / s

Max. Drehzahl 1.300 /min

Rotordurchmesser 355 mm

Gewicht (mit Akkupack) 4,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606176850

Full Service Preisgruppe FS1
UVP (ohne MwSt.) 105,00 €
UVP (mit MwSt.) 124,95 €

**18-Volt-Akku-Heißluftgebläse
HG 18 LTX 500**



- Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungstarke Hitze – schnell und überall
- Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°)

Technische Daten

Luftmenge 200 / 160 l/min

Lufttemperatur 300 / 500 °C

Anzahl Lufttemperaturstufen 2

Gewicht (mit Akkupack) 1,3 kg


Lieferumfang

Bestell-Nr. 610502840

Reflektordüse ✓
Reduzierdüse (9 mm) ✓
metaBOX ✓

Full Service Preisgruppe FS2
UVP (ohne MwSt.) 165,00 €
UVP (mit MwSt.) 196,35 €

Der Akku für den Garten.

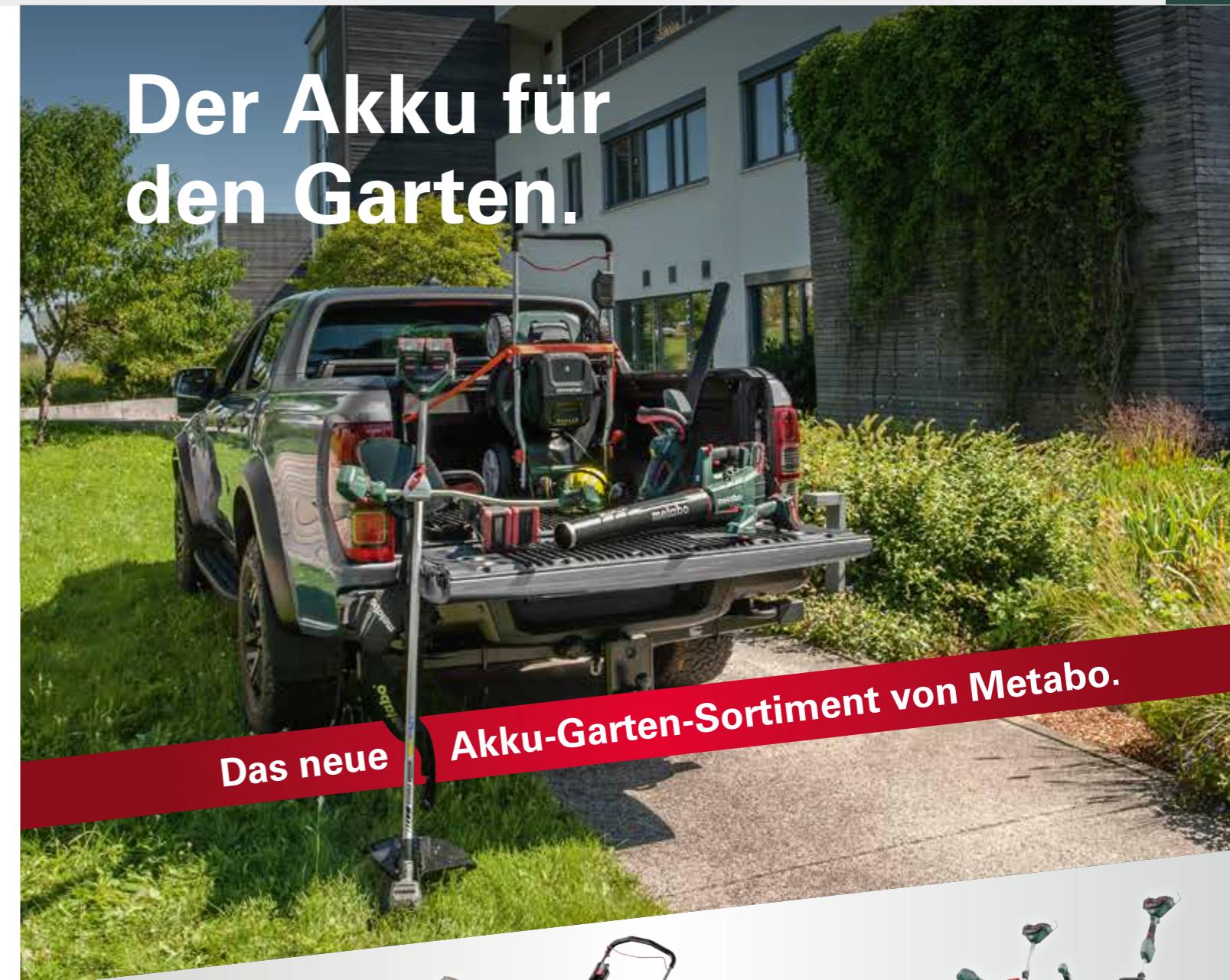

Das neue

Akku-Garten-Sortiment von Metabo.



Ob im Garten- und Landschaftsbau oder auch bei der Pflege von Grünanlagen und Parks – die Metabo Akku-Gartengeräte unterstützen Sie in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Vom Mähen, Schneiden, Trimmen und Pflegen bis hin zum Säubern.
Leistungsstark. Komfortabel. Kabelfrei.

Jetzt Maschinen unserer CAS Partner entdecken. 100 % Kompatibel.



2x18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

BRUSHLESS

- Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten



18-Volt-Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL

BRUSHLESS

- Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen
- Genaue Dosisierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit



NEU

Technische Daten

Schnittbreite / -höhe 46 cm / 25-80 mm

Fangsackvolumen 55 l

Leerlaufdrehzahl 2.800 /min

Gewicht (mit Akkupack) 25,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601606850 601606650

Fangsack ✓ ✓

Sichelmesser ✓ ✓

Mulchkeil ✓ ✓

Sicherheitsschlüssel ✓ ✓

2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah) × ✓

Ladegerät ASC 145 Duo × ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 429,00 €

UVP (mit MwSt.) 510,51 €

FS4

689,00 €

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 159,00 €

UVP (mit MwSt.) 189,21 €

FS2

369,00 €

439,11 €

Zubehör Akku-Rasenmäher



Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

Sichelmesser 46 cm NEU 628435000 16,90 € 20,11 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

2x18-Volt-Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40 mit Rundgriff

BRUSHLESS

- Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
- Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer (Zubehör) für Unterholz



NEU

Technische Daten

Schnittkreisdurchmesser 40 cm

Leerlaufdrehzahlen 0- 6.000 /min

Fadendurchmesser 2 mm

Gewicht (mit Akkupack) 4,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601610850

Rundgriff ✓

Schultergurt ✓

Schutzhülle ✓

Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)

Kombischlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 249,00 €

UVP (mit MwSt.) 296,31 €

2x18-Volt-Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 mit Zweihandgriff

BRUSHLESS

- Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens



NEU

Technische Daten

Schnittkreisdurchmesser 40 cm

Leerlaufdrehzahlen 0- 6.000 /min

Fadendurchmesser 2 mm

Gewicht (mit Akkupack) 4,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601611850

Zweihandgriff ✓

Rückentragegurt ✓

Schutzhülle ✓

Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)

3-flügeliges Dickichtmesser ✓

Adapter für Messer ✓

Kombischlüssel ✓

Arretierstift ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 299,00 €

UVP (mit MwSt.) 355,81 €

18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q



STOP
PARK BRAKE
ON/OFF

NEU

Technische Daten

Strauchmesser Schnittlänge /-stärke 20 cm / 8 mm

Grasmesser Schnittbreite 11,5 cm

Schnitzahl bei Leerlauf 2.300 /min

Gewicht (mit Akkupack) 1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601609850 601609840

Strauchmesser ✓ ✓

Grasmesser ✓ ✓

Aufbewahrungsschuber ✓ ✓

metaBOX × ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 99,00 €

UVP (mit MwSt.) 117,81 €



Zubehör Akku-Freihandschneider



Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

Ersatzspule mit Schnur NEU 628429000 16,50 € 19,64 €

Ersatzfaden 30 m Ø 2 mm NEU 628430000 4,90 € 5,83 €

Dickichtmesser 3-flügelig NEU 628432000 14,90 € 17,73 €

Grasmesser 4-flügelig NEU 628433000 16,90 € 20,11 €

Messeradapter NEU 628434000 7,90 € 9,40 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

Teleskopstab NEU 628426000 48,70 € 57,95 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.



**18-Volt-Akku-Rückensprühgerät
RSG 18 LTX 15**

- Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser

NEU

Technische Daten

Max. Füllvolumen 15 l

Arbeitsdruck 1- 3 bar

Durchflussmenge 0,3- 1,9 l /min

Gewicht (mit Akkupack) 4,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602038850

Handventil ✓

Schlauchleitung ✓

Sprührohr ✓

Regulierdüse (1,7 mm) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 355,00 €

UVP (mit MwSt.) 422,45 €

**18-Volt-Akku-Heckenschere
AHS 18-45 V**



- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

**metabo
BESTSELLER**

Technische Daten

Schnittstärke 18 mm

Schnittlänge 43 cm

Schnitzahl bei Leerlauf 2.700 /min

Gewicht (mit Akkupack) 3,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600466860

Li-Power Akkupack (18V / 2,0 Ah) ✓

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" ✓

Aufbewahrungsschuber ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 219,00 €

UVP (mit MwSt.) 260,61 €

**18-Volt-Akku-Heckenschere
AHS 18-55 V**



- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°



Technische Daten

Schnittstärke 18 mm

Schnittlänge 53 cm

Schnitzahl bei Leerlauf 2.700 /min

Gewicht (mit Akkupack) 3,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600463850 600463800

2 LiHD Akkupacks (18V / 4,0 Ah) ✓ x ✓

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" x ✓

Aufbewahrungsschuber ✓ ✓

Full Service Preisgruppe FS4
UVP (ohne MwSt.) 209,00 €
UVP (mit MwSt.) 248,71 €

Full Service Preisgruppe FS4
UVP (ohne MwSt.) 409,00 €
UVP (mit MwSt.) 486,71 €

**Zubehör
Akku-Heckenschere**



Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

Heckenscherenplegel-Spray 300 ml 630475000 15,70 € 18,68 €

Heckenscherenplegel-Spray 1 l 630474000 22,70 € 27,01 €

**Zubehör
Akku-Kartuschenpistole**

Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

400 ml Kartuschenrohr 630148000 46,80 € 55,69 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.



18-Volt-Akku-Kartuschenpistole

KPA 18 LTX 600

- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zählflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten

Technische Daten

Auspressdruck 7.259 N

Aufnahmegröße 600 ml

Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf 1- 10 mm /s

Gewicht (mit Akkupack) 3,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601207850 601207800

600 ml-Rohr ✓ ✓

Auspresssteller für Folienbeutel ✓ ✓

Auspresssteller für Kartuschen ✓ ✓

LiHD Akkupack (18V / 4,0 Ah) ✓ x ✓

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" x ✓

Full Service Preisgruppe FS4
UVP (ohne MwSt.) 339,00 €
UVP (mit MwSt.) 403,41 €

Full Service Preisgruppe FS4
UVP (ohne MwSt.) 545,00 €
UVP (mit MwSt.) 648,55 €

**18-Volt-Akku-Heckenschere
AHS 18-65 V**



- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

Technische Daten

Schnittstärke 18 mm

Schnittlänge 63 cm

Schnitzahl bei Leerlauf 2.700 /min

Gewicht (mit Akkupack) 4,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600467850

Aufbewahrungsschuber ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 215,00 €

UVP (mit MwSt.) 255,85 €

**18-Volt-Akku-Kartuschenpistole
KPA 18 LTX 400**



- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zählflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten

Technische Daten

Auspressdruck 7.259 N

Aufnahmegröße 400 ml

Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf 1- 10 mm /s

Gewicht (mit Akkupack) 2,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601206850 601206600

400 ml-Rohr ✓ ✓

Auspresssteller für Folienbeutel ✓ ✓

Auspresssteller für Kartuschen ✓ ✓

Kartuschenträger ✓ ✓

Li-Power Akkupack (18V / 2,0 Ah) x ✓

Ladegerät SC 30 x ✓

Technische Daten

Radiofrequenz AM 522- 1.620 kHz

Radiofrequenz FM 87,5- 108 MHz

Bluetooth Ja

Gewicht (ohne Akkupack) 1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600777850

Netzkabel ✓



**Akku-Baustellenradio
R 12-18 BT**

- Robustes und kompaktes AM / FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 99,00 €

UVP (mit MwSt.) 117,81 €

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+BT		Universal-Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED		Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED		Akku-Heizjacke HJA 14.4 - 18 Volt mit Power-Adapter PA 14.4-18 LED USB	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen ■ Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht ■ Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz ■ Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, das auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist. 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sechs Heizzonen können gleichzeitig oder selektiv in drei Heizstufen beheizt werden ■ Bis zu 12 Stunden angenehme Wärme auf Stufe 1 oder 5 Stunden die starke Wärme auf Stufe 3 ■ Wind- und wasserabweisend 	
Technische Daten		Technische Daten		Technische Daten		Technische Daten	
Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz	Max. Lichtstrom	280 lm	Max. Lichtstrom	2.600 lm	Full Service Preisgruppe	-
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz	Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg	Gewicht (ohne Akkupack)	2,5 kg	UVP (ohne MwSt.)	205,00 €
Bluetooth	Ja					UVP (mit MwSt.)	243,95 €
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg					Full Service Preisgruppe	-
Lieferumfang		Lieferumfang		Lieferumfang		Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600778850	Bestell-Nr.	600368000	Bestell-Nr.	602111850	Bestell-Nr.	657027000
Netzkabel	✓					PowerAdapter	✓
						Größe M	✓
						Größe L	✗
						Größe XL	✗
						Größe XXL	✗
Full Service Preisgruppe	FS1	Full Service Preisgruppe	FS1	Full Service Preisgruppe	FS2	Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €	UVP (ohne MwSt.)	50,90 €	UVP (ohne MwSt.)	165,00 €	UVP (ohne MwSt.)	205,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €	UVP (mit MwSt.)	60,57 €	UVP (mit MwSt.)	196,35 €	UVP (mit MwSt.)	243,95 €
Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB mit 12 V-Anschluss und LED-Licht		Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED		Zubehör Stativen		Akku-Kühlbox KB 18 BL	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe ■ Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht ■ Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz ■ Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar 		Bezeichnung Stativ für Akku-Baustrahler 85 - 173 cm Arbeitshöhe mit Teleskopbeinen mit	Bestell-Nr. 623729000 	UVP o. MwSt. 123,00 € UVP m. MwSt. 146,37 €	BRUSHLESS
Technische Daten		Technische Daten		Technische Daten		Technische Daten	
Max. Lichtstrom	440 lm	Max. Lichtstrom	440 lm	Max. Lichtstrom	202,00 €	Volumen	28,1 l
Gewicht (ohne Akkupack)	0,5 kg	Gewicht (ohne Akkupack)	0,5 kg	Gewicht (ohne Akkupack)	240,38 €	Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur	17 °C
Lieferumfang		Lieferumfang		Lieferumfang		Max. Heizleistung	65°C
Bestell-Nr.	600288000	Bestell-Nr.	600370000	Bestell-Nr.	628791000	Maße	425 x 325 x 490 mm
						Gewicht (ohne Akkupack)	6,3 kg
						Lieferumfang	
						Bestell-Nr.	600791850
						Netzkabel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	Full Service Preisgruppe	FS1	Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.		Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	29,90 €	UVP (ohne MwSt.)	59,90 €			UVP (ohne MwSt.)	99,00 €
UVP (mit MwSt.)	35,58 €	UVP (mit MwSt.)	71,28 €			UVP (mit MwSt.)	117,81 €

18 Volt Akku-Combo-Set 2.4.3
18 V BS 18 + W 18 LTX 125 Quick



■ Akku-Bohrschrauber BS 18:
Leichter Kompakt-Bohrschrauber
mit extrem kurzer Bauform
■ Akku-Winkelschleifer W 18 LTX
125 Quick: Schlanke Bauform für
ermüdungsarmes Arbeiten

metabo BESTSELLER

Technische Daten

BS 18	(siehe Seite 29)
W 18 LTX 125 Quick	(siehe Seite 49)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	685082000
Akku-Bohrschrauber BS 18	✓
Schnellspannbohrfutter + Gürtelhaken	✓
Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick	✓
Schutzhülle + Stützflansch	✓
Schnellspannmutter + Zusatzhandgriff	✓
Staubfilter	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	299,00 €
UVP (mit MwSt.)	355,81 €

18 Volt Akku-Combo-Set 3.1.1
BS 18 L BL + BH 18 LTX BL 16 +
CC 18 LTX BL



■ Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL:
Leichter Kompakt-Bohrschrauber
mit optimalem Leistungsfaktor
■ Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16:
Sehr leichter, kompakter
Akku-Hammer

metabo BESTSELLER

Technische Daten

BS 18 LT BL	(siehe Seite 32)
BH 18 LTX BL 16	(siehe Seite 41)
CC 18 LTX BL	(siehe Seite 48)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	691174000
Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL	✓
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16	✓
Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL	✓
2 Li-Power Akku-Pack (18 V / 4,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
Werkzeugtasche (klein)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	449,00 €
UVP (mit MwSt.)	534,31 €

36-Volt-Akku-Winkelschleifer
WPB 36 LTX BL 230

BRUSHLESS

- Weltweit erster großer Winkelschleifer (\varnothing 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe



Technische Daten

Schleifscheiben- \varnothing	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	6,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613101660
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech	✓
Zweilochschlüssel	✓
2 LiHD Akkupacks (36 V / 6,2 Ah)	✓
Schnellladegeräte ASC Ultra "AIR COOLED"	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.119,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.331,61 €

Zubehör
Akku-Hämmer



Bezeichnung **Bestell-Nr.** **UVP o. MwSt.** **UVP m. MwSt.**

Staubabsaugadapter	630829000	24,00 €	28,56 €
Staubabsaugadapter DDE 72	631343000	67,00 €	79,73 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

18 Volt Akku-Combo-Set 2.5.2
BS 18 LT BL + BH 18 LTX BL 16



■ Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
■ Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16: Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer

metabo BESTSELLER

Technische Daten

BS 18 LT BL	(siehe Seite 32)
BH 18 LTX BL 16	(siehe Seite 41)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	685182000
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16	✓
Zusatztasche	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	359,00 €
UVP (mit MwSt.)	427,21 €

18 Volt Akku-Combo-Set 2.6.1
18 V BS 18 + MT 18 LTX



■ Akku-Bohrschrauber BS 18:
Leichter Kompakt-Bohrschrauber
mit extrem kurzer Bauform
■ Akku-Multitool MT 18 LTX: Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance

metabo BESTSELLER

Technische Daten

BS 18	(siehe Seite 29)
MT 18 LTX	(siehe Seite 47)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	685081000
Akku-Bohrschrauber BS 18	✓
Schnellspannbohrfutter + Gürtelhaken	✓
Akku-Multitool MT 18 LTX	✓
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm mit Klettfixierung	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 + P 120	✓
Multiadapter + Absaugadapter	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	299,00 €
UVP (mit MwSt.)	355,81 €

36-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36 LTX mit Metabo-Quick-Wechseltutter



■ Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
■ Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz

metabo MVT **QUICK**

Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr- \varnothing Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600795650
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einstechende	✓
Schnellspannbohrfutter (zylindrischer Schaft)	✓
Metabo VibraTech (MVT)-Zusatztasche	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
2 Li-Power Akkupacks (36 V / 5,2 Ah)	✓
Schnellladegerät ASC Ultra "AIR COOLED"	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	799,00 €
UVP (mit MwSt.)	950,81 €

Zubehör
Akku 36 Volt



Bezeichnung **Bestell-Nr.** **UVP o. MwSt.** **UVP m. MwSt.**

Akkupack 36 V / 5,2 Ah	625529000	271,00 €	322,49 €
Akkupack 36 V / LiHD 6,2 Ah	625344000	322,00 €	383,18 €
Ladegerät ASC 55, 12-36 V	627044000	42,60 €	50,69 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.



Absaugen mit Start/Stopp-Automatik: jetzt auch für Akku-Maschinen möglich.

Bisher mussten Sie Ihren Netzsauger beim Einsatz mit einer Akku-Maschine separat ein- bzw. ausschalten.

Ab sofort übernimmt dies das neue Start/Stop-Set CordlessControl. Der Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.

Einfach nachrüstbar

Für alle Netzsauger aller Marken

Bei allen gängigen Saugschlauch-Durchmessern möglich

Für alle Akku-Maschinen aller Marken



**So funktioniert es:
Einfach. Sekundenschnell.**

1

Netzsauger mit der Empfängersteckdose einstecken.



2

Sender mit Multiband am Schlauch hinter der Muffe oder direkt an der Maschine befestigen.



3

Netzsauger auf »manuell« drehen oder einschalten. Akku-Maschine starten. Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.



Alternativ

Alternativ kann der Sauger über den Remote-Knopf am Sender gestartet werden, z. B. beim Reinigen.



Start/Stop-Set CordlessControl

bestehend aus Empfängersteckdose,
Sender, 3x Multiband, Batterie CR 2032

Bestell-Nr. 630231000

€ 89,-⁰⁰

mit MwSt.: € 105,91



Scannen und
CordlessControl
erleben

WELTNEUHEIT
Geeignet für alle Akku-Maschinen
und Netzsauger aller Marken.

X Vorteile. 1 System. metaBOX

Die Lösung für:

Werkstatt



Transport



Baustelle



Robust

- Belastbar bis 125 kg
- Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit IP43
- Stabile und ergonomische Handgriffe



Koppelbar

- Schnell. Mit einem Griff. In allen Systembreiten.
- Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln



Organisiert

- Ausreichend Platz für Maschine und Zubehör
- Sicher verstaut durch maschinenspezifische Einlagen



metaBOX 118 Organizer

- mit 12 Sortimo Einsatzboxen
- für Kleinteile und Zubehör



Bestell-Nr. 626897000 € 49,00*
mit MwSt. € 58,31

Passend

Systembreite 1 396 mm



metaBOX 118
396 x 296 x 118 mm
Bestell-Nr. 626882000 € 27,90*
mit MwSt. € 33,20



metaBOX 145
396 x 296 x 145 mm
Bestell-Nr. 626883000 € 28,90*
mit MwSt. € 34,39



metaBOX 215
396 x 296 x 215 mm
Bestell-Nr. 626887000 € 32,90*
mit MwSt. € 39,15



metaBOX 340
396 x 296 x 340 mm
Bestell-Nr. 626888000 € 38,90*
mit MwSt. € 46,29

Systembreite 2 496 mm



metaBOX 145 L
496 x 296 x 145 mm
Bestell-Nr. 626884000 € 29,90*
mit MwSt. € 35,58



metaBOX 165 L
496 x 296 x 165 mm
Bestell-Nr. 626889000 € 30,90*
mit MwSt. € 36,77



Schaumstoffeinlage 4-teilig für metaBOX 145
Bestell-Nr. 626898000 € 25,00*
mit MwSt. € 29,75



Schaumstoffeinlage 4-teilig für metaBOX 145 L
Bestell-Nr. 626899000 € 29,00*
mit MwSt. € 34,51

NEUER
SYSTEM-KOFFER

Gut geschützt: Die neuen Werkzeugsicherungen.



Auf der Baustelle muss nicht nur der Arbeiter gesichert werden, sondern auch das Werkzeug. Denn herabfallende Werkzeuge können auch schon aus geringen Höhen erheblichen Schaden anrichten. Mit den Werkzeugsicherungen von Metabo ist sicheres Arbeiten garantiert.

Schnelle und einfache Handhabung

**Zur Aufprallvermeidung oder -dämpfung
beim Absturz des gesicherten Werkzeugs
und Akkupacks**

**Sicherer Twist-Lock-Karabiner verhindert
ungewolltes Öffnen**

**Hohe Bewegungsfreiheit dank integriertem
Drehgelenk**



Werkzeugsicherungsgurt
DS bis 5 kg

Bestell-Nr. 628969000 € 21,90*
mit MwSt. € 26,06



Werkzeugsicherungsgurt
Quick-Connect DS bis 5 kg

Bestell-Nr. 628970000 € 27,90*
mit MwSt. € 33,20




Sicherungsbänder mit D-Ring
Inhalt 10 Stück

Bestell-Nr. 628963000 € 27,00*
mit MwSt. € 32,13



Werkzeugsicherungsgurt
DS bis 20 kg

Bestell-Nr. 628971000 € 25,90*
mit MwSt. € 30,82

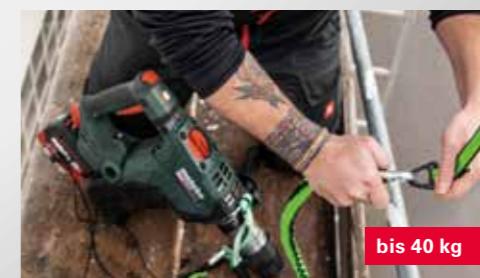

Verankerungsgurt
bis 40 kg für Werkzeugsicherungen

Bestell-Nr. 628968000 € 21,90*
mit MwSt. € 26,06



Sicherungstape
selbsthaftend bis 5 kg
Länge 2,8 m

Bestell-Nr. 628964000 € 29,90*
mit MwSt. € 35,58

Zertifiziert nach internationalem
Sicherheitsstandard ANSI/ISEA 121-2018

Sicherheit auch beim Akkupack.

Die neuen Akkupacks mit Absturzsicherungsbügel: einfache und sichere
Befestigung mit den speziellen Sicherungsverbindungen.



Akkupack DS LiHD 18 V - 4.0 Ah

Bestell-Nr. 624989000 € 115,00*
mit MwSt.: € 136,85




Sicherungsverbindung für Akku DS, 30 cm

Bestell-Nr. 628965000 € 15,90*
mit MwSt. € 18,92

Akkupack DS LiHD 18 V - 5.5 Ah

Bestell-Nr. 624990000 € 178,00*
mit MwSt.: € 211,82

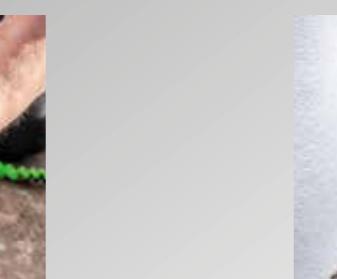

Akkupack DS LiHD 18 V - 10.0 Ah

Bestell-Nr. 624991000 € 219,00*
mit MwSt.: € 260,61



 
Sicherungsverbindung für Akku DS, 60 cm

Bestell-Nr. 628966000 € 16,90*
mit MwSt. € 20,11

18 V

Winkelschleifer

Produktvorteile im Überblick

MODELL	Nennaufnahmleistung	Ø100 mm Ø115 mm Ø125 mm Ø150 mm	BESONDERE PRODUKTVORTEILE		MODELL	AUSSTATTUNG							
			Marathon Motor	S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back									
750 W - 850 W - Der professionelle Einstieg					W 750-1....								
	W 750-1....	■ ■	750 W		W 850-1....								
	W 850-1....	■ ■	850 W		WEV 850-1....	■	850 W						
	WP 850-1....	■	850 W		WP 850-1....								
900 W - 1.100 W - die Handlichen					W 9-1....	■ ■ ■	900 W	Besonders handlich	W 9-1....	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
       	W 9-1....	■ ■ ■	900 W	Besonders handlich	W 9-1....	■ ■ ■	900 W	Besonders handlich	W 9-1....	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	W 9-1.... Quick	■ ■ ■	900 W	Besonders handlich	W 11-125 Quick	■ ■ ■	1.100 W	Besonders handlich	W 11-125 Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	W 11-125 Quick	■ ■ ■	1.100 W	Besonders handlich	WP 11-1.... Quick	■ ■ ■	1.100 W	Besonders handlich	WP 11-1.... Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WP 11-1.... Quick	■ ■ ■	1.100 W	Besonders handlich	WEA 11-125 Quick	■ ■ ■	1.100 W	Niedrigste Vibrationen, besonders handlich	WEA 11-125 Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WEA 11-125 Quick	■ ■ ■	1.100 W	Niedrigste Vibrationen, besonders handlich	WEV 11-125 Quick	■ ■ ■	1.100 W	Verstellbare Drehzahl, besonders handlich	WEV 11-125 Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WEV 11-125 Quick	■ ■ ■	1.100 W	Verstellbare Drehzahl, besonders handlich	W 1100-125	■ ■ ■	1.100 W		W 1100-125	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	W 1100-125	■ ■ ■	1.100 W		WQ 1100-125	■ ■ ■	1.100 W		WQ 1100-125	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
1.300 W - 1.400 W - Die Allrounder					W 13-1.... Quick	■ ■ ■	1.350 W		W 13-1.... Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
    	W 13-1.... Quick	■ ■ ■	1.350 W		WP 13-125 Quick	■ ■ ■	1.350 W		WP 13-125 Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WP 13-125 Quick	■ ■ ■	1.350 W		WPB 13-125 Quick	■ ■ ■	1.300 W	Hoher Anwenderschutz	WPB 13-125 Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WPB 13-125 Quick	■ ■ ■	1.300 W	Hoher Anwenderschutz	WA 13-125 Quick	■ ■ ■	1.350 W	Niedrigste Vibrationen	WA 13-125 Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WA 13-125 Quick	■ ■ ■	1.350 W	Niedrigste Vibrationen	WEQ 1400-125	■ ■ ■	1.400 W		WEQ 1400	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
1.500 - Die Kraftpakete					WE 1500-1.... RT	■ ■ ■	1.500 W	Ergonomischer Soft-Handgriff	WE 1500-1.... RT	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
      	WE 1500-1.... RT	■ ■ ■	1.500 W	Ergonomischer Soft-Handgriff	WEV 1500-125 RT	■ ■ ■	1.500 W		WEV 1500-125 RT	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WEV 1500-125 RT	■ ■ ■	1.500 W		WEV 1500-125 Quick RT	■ ■ ■	1.500 W		WEV 1500-125 Quick RT	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WEV 1500-125 Quick RT	■ ■ ■	1.500 W		WE 15-125 Quick	■ ■ ■	1.550 W		WE 15-125 Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WE 15-125 Quick	■ ■ ■	1.550 W		WEV 15-125 Quick	■ ■ ■	1.550 W	Verstellbare Drehzahl	WEV 15-125 Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WEV 15-125 Quick	■ ■ ■	1.550 W	Verstellbare Drehzahl	WEVA 15-125 Quick	■ ■ ■	1.550 W	Niedrigste Vibrationen	WEVA 15-125 Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WEVA 15-125 Quick	■ ■ ■	1.550 W	Niedrigste Vibrationen	WEV 15-125 Quick HT	■ ■ ■	1.550 W	Hohes Drehmoment für die Steinbearbeitung	WEV 15-125 Quick HT	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
1.700 W - Die Dauerläufer					WE 17-1.... Quick RT	■ ■ ■	1.750 W		WE 17-1.... Quick RT	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
   	WE 17-1.... Quick RT	■ ■ ■	1.750 W		WE 17-1.... Quick	■ ■ ■	1.700 W		WE 17-1.... Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WE 17-1.... Quick	■ ■ ■	1.700 W		WEV 17-125 Quick RT	■ ■ ■	1.750 W	Verstellbare Drehzahl	WEV 17-125 Quick RT	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WEV 17-125 Quick RT	■ ■ ■	1.750 W	Verstellbare Drehzahl	WEV 17-125 Quick Inox RT	■ ■ ■	1.750 W	Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung	WEV 17-125 Quick Inox RT	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WEV 17-125 Quick Inox RT	■ ■ ■	1.750 W	Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung	WEV 17-1.... Quick	■ ■ ■	1.700 W	Verstellbare Drehzahl	WEV 17-1.... Quick	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	WEV 17-1.... Quick	■ ■ ■	1.700 W	Verstellbare Drehzahl	WEV 17-125 Quick Inox	■ ■ ■	1.700 W	Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung	WEV 17-125 Quick Inox	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

Winkelschleifer

Produktvorteile im Überblick

MODELL	BESONDERE PRODUKTVORTEILE	Nennaufnahmleistung	1.700 W – Die Dauerschleifer			1.900 W – Die produktivsten Leichtgewichte			2.200 W – Die kraftvollen Einsteiger			2.400 W – Die zuverlässigen Arbeitstiere			2.600 W – Die durchzugsstärksten Langläufer			
			Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø180 mm	Ø230 mm	Ø180 mm	Ø230 mm	Ø180 mm	Ø230 mm	Ø180 mm	Ø230 mm	Ø180 mm	
WEP 17.... Quick		1.700 W				WEP 17.... Quick							MVT Zusatzhandgriff					
WEA 17-1.... Quick		1.700 W	Niedrigste Vibrationen			WEA 17-1.... Quick							Konstant Elektronik					
WEBA 17-125 Quick		1.700 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen			WEBA 17-125 Quick							Sanftanlauf					
WEPBA 17-1.... Quick RT		1.750 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen			WEPBA 17-1.... Quick RT							Wiederanlaufschutz					
WEPBA 17-1.... Quick		1.700 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen			WEPBA 17-1.... Quick							Überlastschutz					
WEPBA 17-125 Quick DS		1.700 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen			WEPBA 17-125 Quick DS							Verstellbare Drehzahl					
WE 19-180 Quick RT		1.900 W				WE 19-180 Quick RT							Integrierter Autobalancer					
WEA 19-180 Quick RT		1.900 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen			WEA 19-180 Quick RT							Scheibenbremse					
WEPBA 19-180 Quick RT		1.900 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen			WEPBA 19-180 Quick RT							Schalter mit Totmannfunktion					
WE 22.... MVT		2.200 W				WE 22.... MVT							Absturzsicherung					
WE 24.... MVT		2.400 W				WE 24.... MVT												
WE 24.... MVT Quick		2.400 W				WE 24.... MVT Quick												
WEA 24.... MVT Quick		2.400 W	Niedrigste Vibrationen			WEA 24.... MVT Quick												
WEPBA 24.... MVT Quick		2.400 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen			WEPBA 24.... MVT Quick												
WE 26.... MVT Quick		2.600 W				WE 26.... MVT Quick												
WEA 26.... MVT Quick		2.600 W	Niedrigste Vibrationen			WEA 26.... MVT Quick												
WEPBA 26.... MVT Quick		2.600 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen			WEPBA 26.... MVT Quick												

Gemeinsame Merkmale
Flachkopf-Winkelschleifer

- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhülle; verdrehbar fixierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

 **Wiederanlaufschutz**
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

 **Metabo Marathon-Motor**
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

 **Metabo Quick Werkzeugwechsel**
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

 **Elektronische Sicherheitsabschaltung**
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs

 **Elektronischer Sanftanlauf**
für ruckfreies Anlaufen

1.000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer
WEVF 10-125 Quick Inox

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z. B. von Stacheln


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613080000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztastgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

UVP (ohne MwSt.)

321,00 €

UVP (mit MwSt.)

381,99 €

910-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer
WEF 9-125 Quick

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613060000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztastgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

UVP (ohne MwSt.)

253,00 €

UVP (mit MwSt.)

301,07 €

1.000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer
WEVF 10-125 Quick Inox Set

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z. B. von Stacheln


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613080500
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztastgriff	✓
5 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
2 Kombi-Lamellenschleifteller	✓
2 Vlies-Kompaktschleifscheiben "Unitized" grob	✓
2 Vlies-Kompaktschleifscheiben "Unitized" mittel	✓
1 Profilierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

UVP (ohne MwSt.)

478,00 €

UVP (mit MwSt.)

568,82 €

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer
WEF 15-125 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613082000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztastgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

UVP (ohne MwSt.)

315,00 €

UVP (mit MwSt.)

374,85 €

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer
WEPBF 15-150 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613085000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztastgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

UVP (ohne MwSt.)

341,00 €

UVP (mit MwSt.)

405,79 €

850-Winkelschleifer
W 850-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Verdrehsichere Schutzhülle


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 900 - 1.100 Watt


- Kompakte Winkelschleifer in ergonomischer Perfektion mit geringstem Griffumfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und Schrupperarbeiten sowie zum Entgraten.
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo S-automatic Sicherheitskopplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

900-Watt-Winkelschleifer
W 9-115


- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600354000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatztürklinge	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	111,00 €
UVP (mit MwSt.)	132,09 €

900-Watt-Winkelschleifer
W 9-115 Quick


- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600371000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztürklinge	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	121,00 €
UVP (mit MwSt.)	143,99 €

1.100-Watt-Winkelschleifer
W 1100-125


- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Verdrehsichere Schutzhülle
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603614000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatztürklinge	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	77,00 €
UVP (mit MwSt.)	91,63 €

1.100-Watt-Winkelschleifer
W 11-125 Quick


- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie



NEU

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603623000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztürklinge	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	132,00 €
UVP (mit MwSt.)	157,08 €

900-Watt-Winkelschleifer
W 9-125 Quick


- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600374000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztürklinge	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	121,00 €
UVP (mit MwSt.)	143,99 €

1.100-Watt-Winkelschleifer
WQ 1100-125


- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	610035000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztürklinge	✓


1.100-Watt-Winkelschleifer
WEV 11-125 Quick

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie

**NEU****Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 2.800 - 10.500 /min

Drehmoment 3,0 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 603625000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 142,00 €

UVP (mit MwSt.) 168,98 €

1.300-Watt-Winkelschleifer
WPB 13-125 Quick


- Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt

**NEU****Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.000 /min

Drehmoment 3,4 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 603631000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.300-1.500 Watt


- Hohe Lebensdauer – auch in Extremarwendungen: leistungsstarke und robuste Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhülle; verdrehfeste fixierbar
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion

MARATHON

Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-QUICK

M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

MVT

Metabo VibraTech (MVT) Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

S-AUTOMATIC

Metabo S-automatic Sicherheitskopplung minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs
1.350-Watt-Winkelschleifer
WP 13-125 Quick

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment

**NEU****Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.000 /min

Drehmoment 3,4 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 603629000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 183,00 €

UVP (mit MwSt.) 217,77 €


1.400-Watt-Winkelschleifer
WEQ 1400-125

- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.500 /min

Drehmoment 3,3 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600347000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 109,00 €

UVP (mit MwSt.) 129,71 €


1.350-Watt-Winkelschleifer
WA 13-125 Quick

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment

**NEU****Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.000 /min

Drehmoment 3,4 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 603627000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS3
UVP (ohne MwSt.) 172,00 €
UVP (mit MwSt.) 204,68 €
1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer
WE 1500-125 RT


- Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungssarmes Arbeiten besonders über Kopf
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.000 /min

Drehmoment 4,2 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601241000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Zweilochmutter ✓

Zusatztasche ✓

Zweilochschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS3
UVP (ohne MwSt.) 183,00 €
UVP (mit MwSt.) 217,77 €Full Service Preisgruppe FS4
UVP (ohne MwSt.) 198,00 €
UVP (mit MwSt.) 235,62 €

**1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer
WEV 1500-125 Quick RT**



- Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungssarmes Arbeiten besonders über Kopf



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601243500
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Quick-Spannmutter	✓
Zusatztasche	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	231,00 €
UVP (mit MwSt.)	274,89 €

**1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer
WE 1500-150 RT**



- Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungssarmes Arbeiten besonders über Kopf

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601242000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatztasche	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	210,00 €
UVP (mit MwSt.)	249,90 €

Full Service Preisgruppe

FS4

UVP (ohne MwSt.)

210,00 €

UVP (mit MwSt.)

249,90 €

**Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.550-Watt**

- Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt - auch in Extremarwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhülle; verdrehbarer fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



**1.550-Watt-Winkelschleifer
WEV 15-125 Quick**

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600468000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €

**1.550-Watt-Winkelschleifer
WEV 15-125 Quick HT**

- Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeunterstützung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 9.600 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600562000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €

**1.550-Watt-Winkelschleifer
WE 15-125 Quick**



- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600448000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	199,00 €
UVP (mit MwSt.)	236,81 €

Full Service Preisgruppe

FS4

UVP (ohne MwSt.)

199,00 €

UVP (mit MwSt.)

236,81 €

**1.550-Watt-Winkelschleifer
WEVA 15-125 Quick**



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600496000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT)	✓

1.700-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick



- Maximale Produktivität:
1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.000 /min

Drehmoment 3,7 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600515000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 213,00 €

UVP (mit MwSt.) 253,47 €

1.700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox



- Perfekte Edelstahlbearbeitung:
robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeunterersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff



NEU

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 2.000 - 7.600 /min

Drehmoment 5,0 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600517000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

 
UVP (ohne MwSt.) 295,00 €

UVP (mit MwSt.) 351,05 €

1.700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-150 Quick



- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellen-Elektronik
- Bestes Anti-Vibrationssystem:
integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 150 mm

Leerlaufdrehzahl 9.600 /min

Drehmoment 4,3 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600535000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 234,00 €

UVP (mit MwSt.) 278,46 €



1.700-Watt-Winkelschleifer WEPBA 17-150 Quick

- Schnellstes Bremssystem
- Bestes Anti-Vibrationssystem
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 150 mm

Leerlaufdrehzahl 9.600 /min

Drehmoment 4,3 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600552000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 264,00 €

UVP (mit MwSt.) 314,16 €

1.700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-125 Quick



- Maximale Produktivität:
1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.000 /min

Drehmoment 3,7 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600534000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 223,00 €

UVP (mit MwSt.) 265,37 €

1.700-Watt-Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick



- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.000 /min

Drehmoment 3,7 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600548000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 244,00 €

UVP (mit MwSt.) 290,36 €

1.700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-150 Quick



- Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt



NEU

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 150 mm

Leerlaufdrehzahl 2.800 - 10.000 /min

Drehmoment 4,3 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600473000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

M-Quick-Spannmutter ✓

Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 244,00 €

UVP (mit MwSt.) 290,36 €

Gemeinsame Merkmale Winkelschleifer 1.750-Watt

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhülle; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

MARATHON MOTOR mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT) Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskopplung minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen

**1.750-Watt-Winkelschleifer
WE 17-125 Quick RT**



- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601086000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	233,00 €
UVP (mit MwSt.)	273,27 €

**1.750-Watt-Winkelschleifer
WEV 17-125 Quick RT**



- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601089000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	243,00 €
UVP (mit MwSt.)	289,17 €

**1.750-Watt-Winkelschleifer
WEV 17-125 Quick Inox RT**



- Der Spezialist mit hohem Drehmoment und Drehzahlregelung für die Edelstahlbearbeitung und zum Arbeiten mit aggressiven Fiberscheiben



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601092000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztasche Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	301,00 €
UVP (mit MwSt.)	358,19 €



WEPBA 19-180
Quick RT

Der Leistungsstärkste.

1.900-Watt-Winkelschleifer

Der Leistungsstärkste: Mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtvorbereitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer, bei nur halbem Gewicht. Durch die perfekte Ergonomie und dem schlanken Griffbereich liegt er optimal in der Hand, bietet maximale Kontrolle und gewährt leichtes Arbeiten über Kopf.



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
Doppelt sicher durch elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrrers



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



Metabo Scheibenbremse
Stoppt die auslaufende Scheibe in 2 Sekunden für eine reduzierte Unfallgefahr



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Metabo VibraTech (MVT)
gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten, auch im Dauereinsatz



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Autobalancer
Für minimalste Hand-Arm-Vibrationen und lange Standzeit von Schleifscheiben und Maschine



Perfekte Ergonomie
durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf



Werkzeugloser Scheibenwechsel
auf Knopfdruck



Werkzeuglos verstellbare Schutzhülle
verdrehsicher und fixierbar

Zubehör Winkelschleifer
ø 115 / 125 / 150 mm


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzauben-Clip 115 mm	630351000	10,10 €	12,02 €
Trennschutzauben-Clip 125 mm	630352000	10,10 €	12,02 €
Trennschutzauben-Clip 150 mm	630353000	10,10 €	12,02 €
Spannmutter M 14	630706000	8,40 €	10,00 €
Quick-Spannmutter M 14 für alle kleinen Winkelschleifer mit rotem M-Quick-Spindelkopf	630802000	13,00 €	15,47 €
Multipositionsbügel für Zusatzhandgriff	627362000	9,85 €	11,72 €
MVT-Handgriff M 14	627360000	13,90 €	16,54 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

1.900-Watt-Winkelschleifer
WE 19-180 Quick RT

- Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	
601088000	
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztisch Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	275,00 €
UVP (mit MwSt.)	327,25 €

1.900-Watt-Winkelschleifer
WEA 19-180 Quick RT

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	
601095000	
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztisch Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	291,00 €
UVP (mit MwSt.)	346,29 €

1.900-Watt-Winkelschleifer
WEPBA 19-180 Quick RT

- Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstop in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Bestes Anti-Vibrationssystem


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	
601099000	
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztisch Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	311,00 €
UVP (mit MwSt.)	370,09 €

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer ø 180 / 230 mm

- Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz: Verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine
- Verdrehstabile Schutzhülle, sekundenschwach einstellbar ohne Werkzeug
- Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
- Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum Trennen und Schruppen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Metabo VibraTech (MVT)

Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Elektronische Sicherheitsabschaltung

reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs

Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.900-Watt

- Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhülle; verdrehstabil
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

MARATHON MOTOR
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeugloses Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

METABO VIBRATECH (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

METABO S-automatic Sicherheitskopplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.900-Watt-Winkelschleifer
WEA 19-180 Quick RT

- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Zusatztisch an drei Positionen montierbar


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	
601095000	
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatztisch Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	291,00 €
UVP (mit MwSt.)	346,29 €

2.200-Watt-Winkelschleifer
WE 22-180-230

- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Zusatztisch an drei Positionen montierbar


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	23

**2.200-Watt-Winkelschleifer
WE 22-230 MVT**



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 230 mm

Leerlaufdrehzahl 6.600 /min

Drehmoment 14 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 5,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606464000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Zweilochmutter ✓

Zusatztangenzahnräder Metabo VibraTech (MVT) ✓

Zweilochschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 225,00 €

UVP (mit MwSt.) 267,75 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer
WE 24-180 MVT**



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 180 mm

Leerlaufdrehzahl 8.500 /min

Drehmoment 14 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 5,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606468000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Zweilochmutter ✓

Zusatztangenzahnräder Metabo VibraTech (MVT) ✓

Zweilochschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 245,00 €

UVP (mit MwSt.) 291,55 €

2.400-Watt-Winkelschleifer WEPBA 24-180 MVT Quick mit mechanischer Scheibenbremse



- mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 180 mm

Leerlaufdrehzahl 8.450 /min

Drehmoment 14 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 6,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606480000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Schnellspannmutter ✓

Zusatztangenzahnräder Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 379,00 €

UVP (mit MwSt.) 451,01 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer
WE 24-230 MVT**



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 230 mm

Leerlaufdrehzahl 6.600 /min

Drehmoment 17 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 5,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606469000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Zweilochmutter ✓

Zusatztangenzahnräder Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 245,00 €

UVP (mit MwSt.) 291,55 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer
WEA 24-230 MVT Quick**



- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 230 mm

Leerlaufdrehzahl 6.600 /min

Drehmoment 17 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 5,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606472000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Schnellspannmutter ✓

Zusatztangenzahnräder Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 285,00 €

UVP (mit MwSt.) 339,15 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer
WE 24-180 MVT**



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 180 mm

Leerlaufdrehzahl 8.500 /min

Drehmoment 14 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 5,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606468000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Zweilochmutter ✓

Zusatztangenzahnräder Metabo VibraTech (MVT) ✓

Zweilochschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 245,00 €

UVP (mit MwSt.) 291,55 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer
WE 2400-230**



- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 230 mm

Spindelgewinde M 14

Kabellänge 4 m

Gewicht (ohne Netzkabel) 6,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606484000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Zweilochmutter ✓

Zusatztangenzahnräder Metabo VibraTech (MVT) ✓

Zweilochschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 152,00 €

UVP (mit MwSt.) 180,88 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer
WE 24-230 MVT Quick**



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 230 mm

Leerlaufdrehzahl 6.600 /min

Drehmoment 17 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 5,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606470000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Schnellspannmutter ✓

Zusatztangenzahnräder Metabo VibraTech (MVT) ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 260,00 €

UVP (mit MwSt.) 309,40 €

2.400-Watt-Winkelschleifer WEPBA 24-230 MVT Quick mit mechanischer Scheibenbremse



- Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø 230 mm

Leerlaufdrehzahl 6.600 /min

Drehmoment 17 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 6,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606481000

Schutzhülle ✓

Stützflansch ✓

Schnellspannmutter ✓

Zusatztangenzahnrä

**2.600-Watt-Winkelschleifer
WE 26-230 MVT Quick**


- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Stabschutz für lange Lebensdauer


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606475000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztangenzapfen Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	290,00 €
UVP (mit MwSt.)	345,10 €

**2.600-Watt-Winkelschleifer
WEA 26-230 MVT Quick**


- Reduzierte Vibrationen für ermüdungssicheres Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606476000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztangenzapfen Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	280,00 €
UVP (mit MwSt.)	333,20 €

**2.600-Watt-Winkelschleifer
WEPBA 26-230 MVT Quick**


- Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibentopf in 2,5 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606482000
Schutzhülle	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatztangenzapfen Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	399,00 €
UVP (mit MwSt.)	474,81 €

**950-Watt-Elektronik-Bandfeile
BFE 9-20 Set**


- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Stabschutz für lange Lebensdauer


Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9 - 20 m/s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602244500
Zusatztangenzapfen	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓
Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P120)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P120)	✓
2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel)	✓
2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	652,00 €
UVP (mit MwSt.)	775,88 €

**950-Watt-Elektronik-Kehlnahschleifer
KNSE 9-150 Set**


- Sehr flacher Kehlnahschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen
- Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach unterstütztes Getriebe


Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	900 - 3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602265500
Schutzhülle + Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatztangenzapfen	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; sehr fein)	✓
2 Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	719,00 €
UVP (mit MwSt.)	855,61 €

**Zubehör
Winkelschleifer ø 180 / 230 mm**


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennständler 230	635000000	267,00 €	317,73 €
Kunststofftragkasten gr. WS	625451000	54,50 €	64,86 €
Trennschleif-Schutzhülle 180 mm	630370000	35,10 €	41,77 €
Trennschleif-Schutzhülle 230 mm	630371000	39,40 €	46,89 €
Spannmutter M 14	630706000	8,40 €	10,00 €
Quick-Spannmutter M 14	630800000	36,30 €	43,20 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**950-Watt-Elektronik-Bandfeile
BFE 9-20**


- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Stabschutz für lange Lebensdauer


Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9 - 20 m/s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602244000

<tbl

1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT Set



- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen 800 - 3.000 /min

Schleifkörperdurchmesser 100 - 200 mm

Spindelgewinde M 14

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602259500

Zusatztangenz



1 Expansionswalze (Ø 90 x 100 mm)



3 Schleifbänder (Ø 90 x 100 mm; P80)



1 Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P280)



1 Lammellen-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P80)



1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P180)



Stahlblech-Tragkasten



Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 642,00 €

UVP (mit MwSt.) 763,98 €

900-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set



- Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche



Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf 8 - 14 m /s

Schleifband-Abmessungen 30 x 533 mm

Max. Rohrdurchmesser 60 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602183510

10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P80)



2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P280 / A65)



2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P400 / A45)



2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P600 / A30)



2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P1200 / A16)



3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel)



Stahlblech-Tragkasten



Gemeinsame Merkmale Rohrbandschleifer



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Gemeinsame Merkmale Geradschleifer



- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- Wiederanlaufschutz
- Sehr schlankes und leichtes Design
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges zum sicheren Arbeiten

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Vario-Constamatic (VC) - Vollwellenelektronik
Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.550-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set



- Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt

Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf 8,4 - 28 m /s

Schleifband-Abmessungen 40 x 760 mm

Max. Rohrdurchmesser 180 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 3,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602243500

Zusatztangenz



10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P80)



2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P280 / A65)



2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P400 / A45)



2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P600 / A30)



2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P1200 / A16)



3 Vliesbänder (40 x 760 mm mittel)



Stahlblech-Tragkasten



Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 1.192,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.418,48 €

400-Watt-Geradschleifer G 400



- Motor robust und verschleißfest
- Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz

NEU

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 25.000 /min

Drehzahl bei Nennlast 11.700 /min

Spannhalsdurchmesser 43 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600427000

Spannzange 6 mm



Gummischutzkappe



2 Maulschlüssel



Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 129,00 €

UVP (mit MwSt.) 153,51 €

710-Watt-Geradschleifer GE 710 Compact



- Besonders handlich durch kurze Bauform
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz

Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen 13.000 - 34.000 /min

Drehzahl bei Nennlast 24.000 /min

Spannhalsdurchmesser 43 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 1,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600615000

Spannzange 6 mm



2 Maulschlüssel



Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 250,00 €

UVP (mit MwSt.) 297,50 €

710-Watt-Geradschleifer GE 710 Plus



- Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen 10.000 - 30.500 /min

Drehzahl bei Nennlast 24.000 /min

Spannhalsdurchmesser 43 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600616000

Spannzange 6 mm



Gummischutzkappe



1 Maulschlüssel



Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 355,00 €

**950-Watt-Geradschleifer
GE 950 G Plus**


- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten

Leeraufdrehzahlen 2.500 - 8.700 /min

Drehzahl bei Nennlast 7.200 /min

Spannhalsdurchmesser 43 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600618000

Spannzange 6 mm ✓

Gummischutzkappe ✓

Zusatzhandgriff ✓

1 Maulschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 399,00 €

UVP (mit MwSt.) 474,81 €

Zubehör
Geradschleifer
**Bezeichnung****Bestell-Nr.****UVP o. MwSt.****UVP m. MwSt.**

Spannzange 6 mm 631945000 18,10 € 21,54 €

Spannrahmen für Geradschleifer 628329000 159,00 € 189,21 €

Biegewelle BWS 3 627609000 329,00 € 391,51 €

Biegewelle 30980 630980000 335,00 € 398,65 €

Satz Schleifstifte 628335000 21,70 € 25,82 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**200-Watt-Doppelschleifmaschine
DS 125**


- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung) 125 x 20 x 20 mm

Leeraufdrehzahl 2.980 /min

Gewicht (ohne Netzkabel) 7,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 619125000

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N ✓

Funkenschutzgläser ✓

Werkstückauflage ✓

Sechskantschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 138,00 €

UVP (mit MwSt.) 164,22 €

**350-Watt-Doppelschleifmaschine
DS 150**


- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung) 150 x 20 x 20 mm

Leeraufdrehzahl 2.980 /min

Gewicht (ohne Netzkabel) 9,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 619150000

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N ✓

Funkenschutzgläser ✓

Werkstückauflage ✓

Sechskantschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 199,00 €

UVP (mit MwSt.) 236,81 €

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 301,00 €

UVP (mit MwSt.) 358,19 €

**500-Watt-Doppelschleifmaschine
DS 175**


- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratierarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor

Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung) 175 x 25 x 32 mm

Leeraufdrehzahl 2.980 /min

Gewicht (ohne Netzkabel) 14,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 619175000

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N ✓

Funkenschutzgläser ✓

Werkstückauflage ✓

Sechskantschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 199,00 €

UVP (mit MwSt.) 236,81 €

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 301,00 €

UVP (mit MwSt.) 358,19 €

**750-Watt-Doppelschleifmaschine
DSD 200**


- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment

Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung) 200 x 25 x 32 mm

Leeraufdrehzahl 2.980 /min

Gewicht (ohne Netzkabel) 17,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 619201000

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N ✓

Funkenschutzgläser ✓

Werkstückauflage ✓

Sechskantschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 301,00 €

UVP (mit MwSt.) 358,19 €

**600-Watt-Doppelschleifmaschine
DS 200**


- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung) 200 x 25 x 32 mm

Leeraufdrehzahl 2.980 /min

Gewicht (ohne Netzkabel) 16,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 619200000

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N ✓

Funkenschutzgläser ✓

Werkstückauflage ✓

Sechskantschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 245,00 €

UVP (mit MwSt.) 291,55 €

- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**Technische Daten**

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung) 250 x 40 x 51 mm

Leeraufdrehzahl 1.490 /min

Gewicht (ohne Netzkabel) 33,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 619250000

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N ✓

Funkenschutzgläser ✓

Werkstückauflage ✓

Sechskantschlüssel ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 423,00 €

UVP (mit MwSt.) 503,37 €

**500-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine
BS 175**

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm zum Bearbeiten von Holz- und Metallwerkstücken

**Zubehör
Schleifmaschinen**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ständer für Doppelschleifmaschinen	623867000	131,00 €	155,89 €
Wandkonsole für Doppelschleifmaschine	623862000	62,00 €	73,78 €
Abrichtstein 100 x 20 x 20 mm SIC für Schleifscheiben	629099000	16,50 €	19,64 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	14,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601750000
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Gewebeschleifband K 60	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

**500-Watt-Kombi-Trocken-Nass-Schleifmaschine
TNS 175**

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Vielfältiger Einsatz durch Kombination von Nass- und Trockenschleifscheiben

**2.300-Watt-Metalltrennschleifer CS 23-355 Set
mit Trennscheibe Flexiamant Super**

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen

Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602335850
Maul-Ringschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe "Flexiamant Super"	✓

Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 x 25 x 32 mm
Nass-Schleifscheibe (Ø x D x B)	200 x 40 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.980 / 132 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	15,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	611750000
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Nassschleifscheibe	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Korrosionsfester Wasserbadbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	281,00 €
UVP (mit MwSt.)	334,39 €

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	414,00 €
UVP (mit MwSt.)	492,66 €

**5x schneller am Ziel.
Metall-Kantenfräse**

Eine schnelle und saubere Schweißnahtvorbereitung fällt vor allem bei großen Bauteilen ins Gewicht, denn eine gut vorbereitete Fase bedeutet eine stabile Schweißnaht und reduziert den Aufwand an Nachbearbeitung. Die KFM 16-15 F lässt Sie 5x mehr Kanten fräsen, als ein 2.600-Watt-Winkelschleifer und das im gleichen Zeitraum. Es entsteht dabei keine Hitzeentwicklung und Blaufärbung am Material, zudem werden die Kosten reduziert, da Sie nur einen Fräskopf bei allen Fasenwinkeln benötigen.

**MARATHON
MOTOR**

Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung



Optimale Vorbereitung
auch für automatisierte Schweißprozesse
durch homogene Fasenoberfläche



Reduzierte Betriebskosten
durch die Verwendung von nur einem Fräskopf
für alle Fasenwinkel stufenlos von 0-90°



Schnelle, präzise und verstellfreie
Frästiefeneinstellung durch 0,1 mm Raster-
punkte im patentierten One-touch-Controller

Gemeinsame Merkmale
 Kantenfräsen


- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

900-Watt-Kantenfräse
KFM 9-3 RF


- Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen

Technische Daten

Leeraufdrehzahlen	4.500 - 11.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	6 / 4 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601751700
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3	✓
Führungsanschlag	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Bügelgriff	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	842,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.001,98 €

1.500-Watt-Kantenfräse
KFM 15-10 F

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung


Technische Daten

Leeraufdrehzahlen	7.800 - 12.200 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	14 / 10 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	75 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601752500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Zusatzhandgriff	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.851,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.202,69 €

1.600-Watt-Kantenfräse
KFM 16-15 F

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten


Technische Daten

Leeraufdrehzahl	12.000 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	21 / 15 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601753500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	2.284,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.717,96 €

1.550-Watt-Kantenfräse
KFMPB 15-10 F

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung mit maximalem Anwenderschutz durch Totmannschalter und Bremssystem


Technische Daten

Leeraufdrehzahl	12.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	14 / 10 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	75 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601755500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Zusatzhandgriff	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	2.008,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.389,52 €

Zubehör
 Kantenfräsen


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten 45° Fase für KFM 18, KFM 9	623560000	71,00 €	84,49 €
10 HM-Wendeplatten Radius R2 für KFM 18, KFM 9	623561000	102,00 €	121,38 €
10 HM-Wendeplatten Radius R3 für KFM 18, KFM 9	623562000	102,00 €	121,38 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Die Metabo Hämmer.

Mögliche Funktionsausstattungen:



4 Funktionen:
Hammerbohren
Bohren in 2 Gängen
Meißeln



3 Funktionen:
Hammerbohren
Bohren
Meißeln



2 Funktionen:
Hammerbohren
Bohren



2 Funktionen:
Hammerbohren
Meißeln



1 Funktion:
Meißeln

	Hammerbohren in Beton (Ø mm)	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie*	Akku-Spannung / Nennaufnahmleistung	Wechseltutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Integrierte Staubabsaugung						
--	------------------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Kombihämmer SDS-plus

	KHE 2444	24 mm	■	-	2,3 J	800 W									
	KHE 2660 Quick	26 mm	■■	-	3,0 J	850 W	●								
	KHE 2860 Quick	28 mm	■■	-	3,2 J	880 W	●								
	KHE 3251	32 mm	■■■	■	3,1 J	800 W	● / -								●



Akku-Hämmer SDS-plus

	KHA 18 LTX	24 mm	■	-	2,2 J	18 V									
	BH 18 LTX BL 16	16 mm	■	-	1,3 J	12/18 V	●	●							
	KHA 18 LTX BL 24 Quick	24 mm	■	-	2,2 J	18 V	●	●	●	●					
	KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA	24 mm	■	-	2,2 J	18 V	●	●	●	●					
	KHA 36-18 LTX 32	32 mm	■■■	■	3,1 J	2x 18 V	●		●						
	KHA 36 LTX	32 mm	■■■	■	3,1 J	36 V	●		●						



Bohrhämmers SDS-plus

	BHE 2644	26 mm	-	-	2,3 J	800 W									
--	----------	-------	---	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2-Gang-Multihämmer SDS-plus

	UHE 2660-2 Quick	26 mm	■	-	2,8 J	800 W	●								
	UHEV 2860-2 Quick	28 mm	■■	■	3,4 J	1.100 W	●	●							



Meißelhämmers SDS-max

	MHEV 5 BL		■■	■■	8,7 J	1.150 W									
	MHEV 11 BL		■	■■■	18 J	1.500 W									

* nach EPTA 05/2009

** in Kombination mit ISA 18 LTX 24 (Zubehör)

Anwendung: ■ geeignet ■■ gut geeignet ■■■ optimal Ausstattung: ● vorhanden

880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2860 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter



- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,2 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600878500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	270,00 €
UVP (mit MwSt.)	321,30 €

800-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 3251 mit Metabo-Quick-Wechselfutter



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln




Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.470 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	32 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600659000
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	398,00 €
UVP (mit MwSt.)	473,62 €

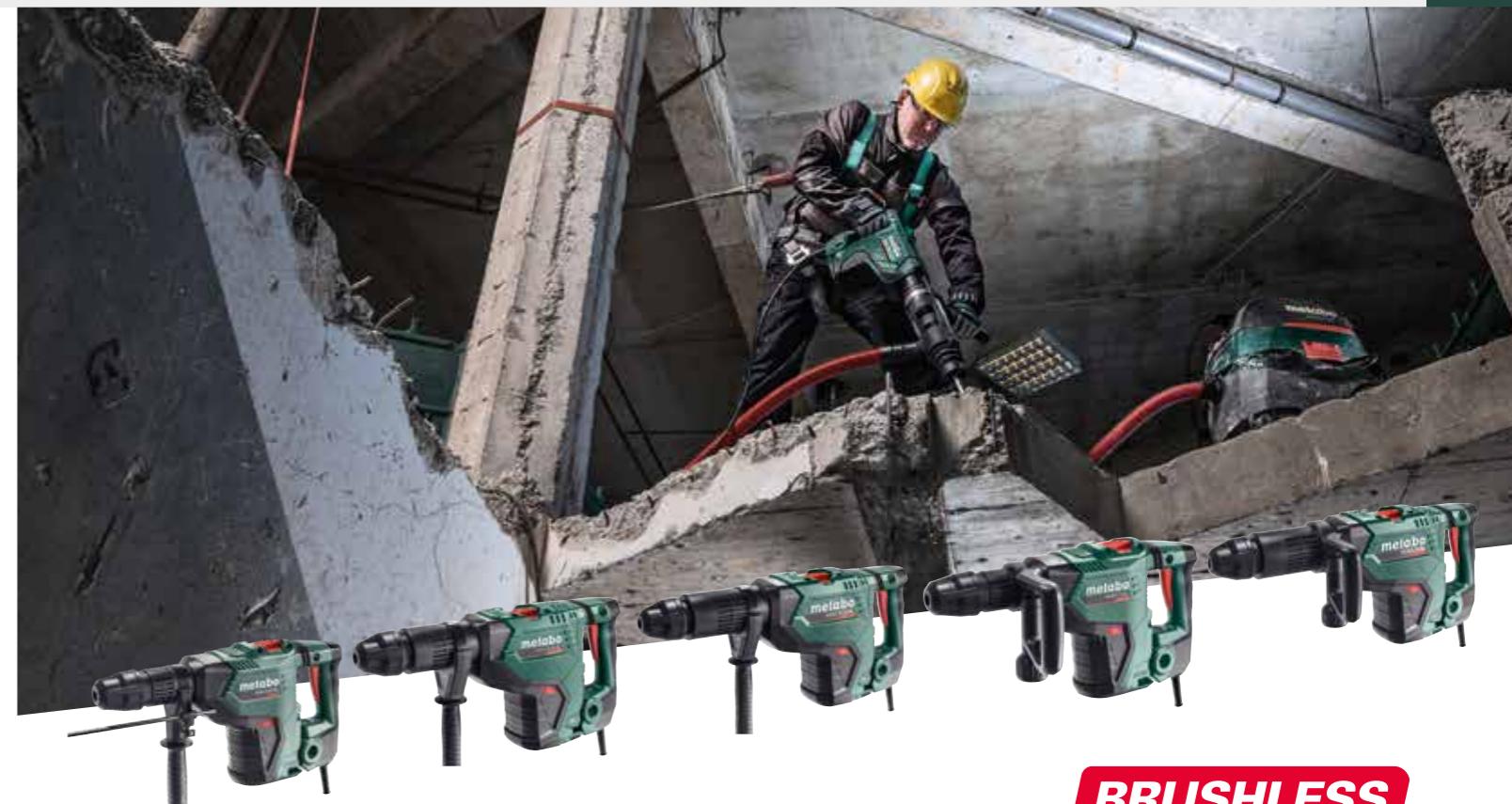

BRUSHLESS

Stark. Robust. Brushless. Die SDS-max Hämmer

Der Durchbruch bei den SDS-max Hämmern. Mit den drei neuen SDS-max Kombihämmern und den zwei neuen SDS-max Meißelhämmern in den 5, 8 und 11-Kilo-Klassen, bieten wir extreme Lebensdauer und höchste Bohrleistung durch unsere Brushless-Technologie.



Schlag- und Drehstop
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik
Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung




Metabo VibraTech (MVT)
gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten, auch im Dauereinsatz



Extreme Lebensdauer
Wartungsfrei durch Brushless-Motor; robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse schützt Motor und Getriebe



Höchste Bohrleistung
Schnellste Bohrgeschwindigkeit und höchste Abbruchleistung

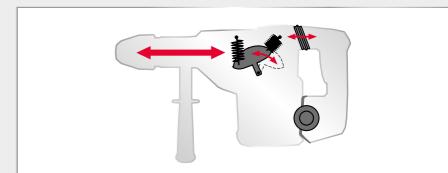

Doppelter Vibrationsschutz
Zweifach-effektives Antivibrationssystem

Gemeinsame Merkmale Kombihämmer mit SDS-max

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit Vielkeil-Einsteckende oder Ratio-Gewinde
- Drehstopp zum Meißeln
- Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubar
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
Für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.150-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS



- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600765500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	662,00 €
UVP (mit MwSt.)	787,78 €

1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 8-45 BL

BRUSHLESS



- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten


Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	12,2 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	45 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600766500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	804,00 €
UVP (mit MwSt.)	956,76 €

Gemeinsame Merkmale Meißelhämmere mit SDS-max

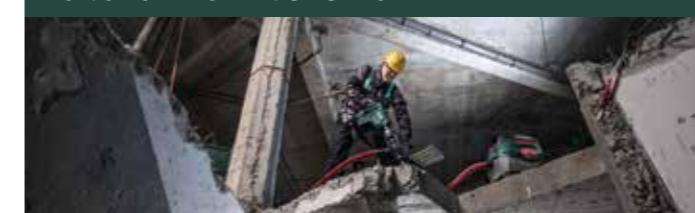

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Keine Drehfunktion, nicht zum Bohren geeignet
- Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

1.500-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 11 BL

BRUSHLESS



- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18 J
Max. Schlagzahl	2.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600770500
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	814,00 €
UVP (mit MwSt.)	968,66 €

1.150-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS



- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600765500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	662,00 €
UVP (mit MwSt.)	787,78 €

1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 11-52 BL

BRUSHLESS



- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18,8 J
Max. Schlagzahl	2.360 /min
Bohr-Ø Beton	52 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,4 kg

Lieferumfang


Bestell-Nr.	600767500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	916,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.090,04 €

1.150-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 5 BL

BRUSHLESS



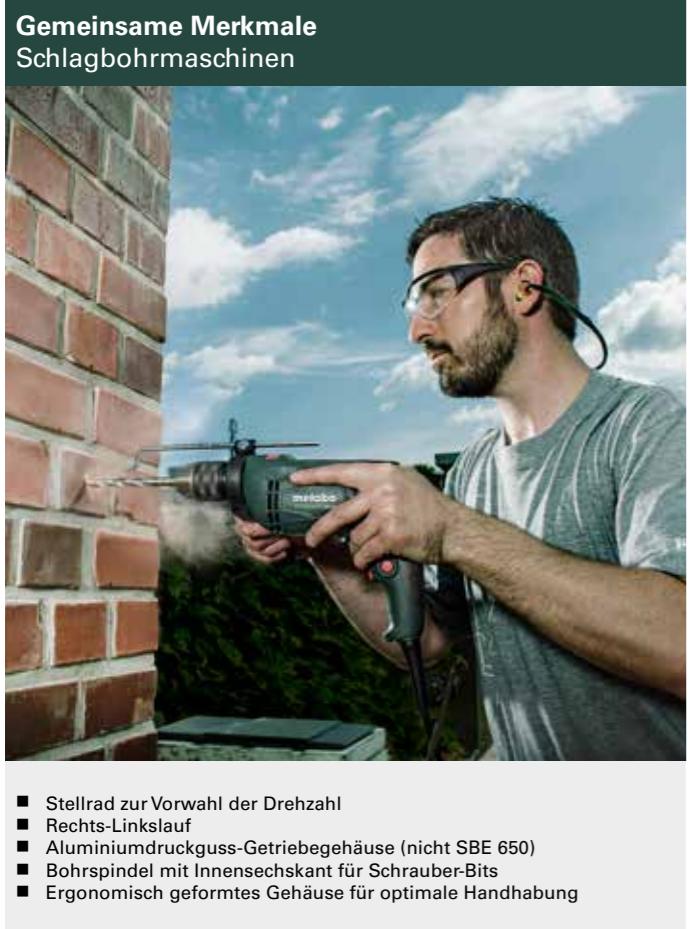

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Set Mobile Werkstatt



NEU

Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600742870
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatztandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	99,00 €
UVP (mit MwSt.)	117,81 €

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650



NEU

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600742500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatztandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	75,00 €
UVP (mit MwSt.)	89,25 €

NEU

780-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 780-2



- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	32 / 13 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600781500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €

1.000-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2



Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	20 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Max. Drehmoment	40 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600783500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	210,00 €
UVP (mit MwSt.)	249,90 €

850-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 850-2 S



- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung



Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600787500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	203,00 €
UVP (mit MwSt.)	241,57 €

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600785500
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	274,00 €
UVP (mit MwSt.)	326,06 €

Zubehör Schlagbohrmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
-------------	-------------	--------------	--------------

Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Schlüssel	635304000	36,20 €	43,08 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	636602000	78,50 €	93,42 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S2	636619000	72,00 €	85,68 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 (für SBE 850 - 2 S u. 1100 - 2S)	636621000	66,00 €	78,54 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S




- Spindelstopf-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung

Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600786500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	280,00 €
UVP (mit MwSt.)	333,20 €

Gemeinsame Merkmale Bohrmaschinen BE 500 und BE 600

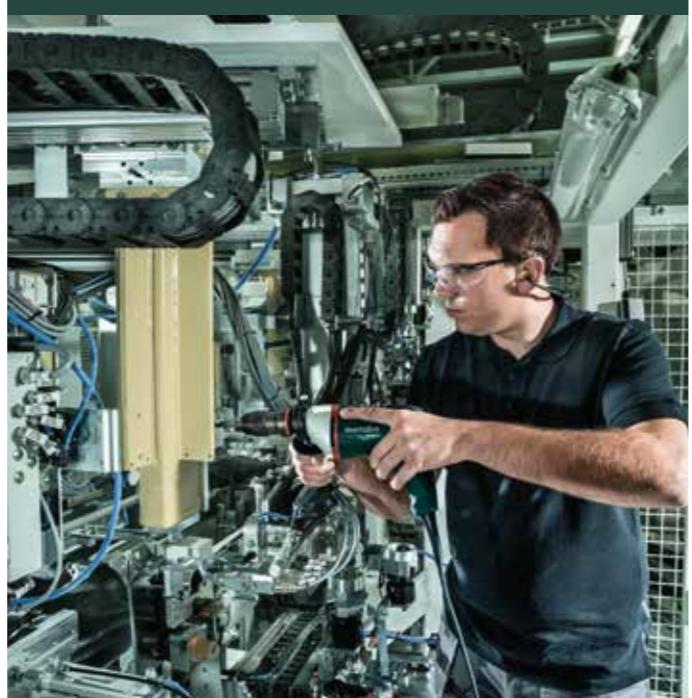

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

450-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 10



- Kleine, handliche Bohrmaschine
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Linkslauf
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Technische Daten

Max. Drehmoment	10 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm

Gewicht (ohne Netzkabel)

1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600133810
-------------	-----------

Schnellspannbohrfutter



500-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 500/10

- Kleine, handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Technische Daten

Max. Drehmoment	16 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 30 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm

Gewicht (ohne Netzkabel)

1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600353000
-------------	-----------

Schnellspannbohrfutter Futuro Top

Zusatzhandgriff

Maulschlüssel

600-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 600/13-2



- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich

Technische Daten

Max. Drehmoment	31 / 9 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 37 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 750 / 0 - 2.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm

Gewicht (ohne Netzkabel)

1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600383000
-------------	-----------

Schnellspannbohrfutter Futuro Top

Zusatzhandgriff

Maulschlüssel

Full Service Preisgruppe

FS4

UVP (ohne MwSt.)

342,00 €

UVP (mit MwSt.)

406,98 €

650-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 650



- Kleine, handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

NEU

Technische Daten

Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm

Gewicht (ohne Netzkabel)

1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600741850
-------------	-----------

Schnellspannbohrfutter

Zusatzhandgriff

Maulschlüssel

Full Service Preisgruppe

FS1

UVP (ohne MwSt.)

89,00 €

UVP (mit MwSt.)

105,91 €

**750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine
BE 75-16**


- Zum kraftvollen Bohren von großen Durchmessern und Röhren von dickflüssigen Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf
- Drehbare Kohlebürstenbrücke

Technische Daten

Max. Drehmoment 75 Nm

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 16 / 50 mm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 660 / min

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600580000

Zahnkranzbohrfutter ✓

Bohrfutterschlüssel ✓

langer Zusatzhandgriff ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 305,00 €

UVP (mit MwSt.) 362,95 €

**850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine
BE 850-2**


- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf

Technische Daten

Max. Drehmoment 36 / 14 Nm

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 13 / 40 mm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 1.100 / 0 - 3.100 / min

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600573000

Zahnkranzbohrfutter ✓

Bohrfutterschlüssel ✓

Zusatzhandgriff ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 240,00 €

UVP (mit MwSt.) 285,60 €

**1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine
BDE 1100**


- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Technische Daten

Max. Drehmoment 55 / 22 Nm

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 16 / 40 mm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 640 / 0 - 1.200 / min

Bohrfutterspannweite 3 - 16 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 4,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600806000

Zahnkranzbohrfutter ✓

Bohrfutterschlüssel ✓

langer Zusatzhandgriff ✓

Bohrtiefenanschlag ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 570,00 €

UVP (mit MwSt.) 678,30 €

**1.800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine
B 32/3**


- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadbeschaffung

**Technische Daten**

Max. Drehmoment 190 / 120 / 90 Nm

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 32 / 70 mm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 / min

Gewicht (ohne Netzkabel) 7,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600323000

Austreibkeil ✓

langer Zusatzhandgriff ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 1.141,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.357,79 €

**750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine
BE 75 Quick**


- Geeignet zum Bohren mit großen Durchmessern und für schwere Verschraubungen in Holz ohne Vorbohren
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug

**Technische Daten**

Max. Drehmoment 75 Nm

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 16 / 50 mm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 660 / min

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600585700

Zahnkranz-Schnellwechselbohrfutter ✓

Schnellwechselbithalter ✓

Schnellwechselwinkeladapter ✓

Bohrfutterschlüssel ✓

langer Zusatzhandgriff ✓

metaBOX ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 489,00 €

UVP (mit MwSt.) 581,91 €

**850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine
BE 850-2**


- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf

Technische Daten

Max. Drehmoment 36 / 14 Nm

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 13 / 40 mm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 1.100 / 0 - 3.100 / min

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600573810

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus ✓

Zusatzhandgriff ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 254,00 €

UVP (mit MwSt.) 302,26 €

**1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine
BEV 1300-2**


- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

**Technische Daten**

Max. Drehmoment 44 / 16 Nm

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 16 / 40 mm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 1.100 / 0 - 3.100 / min

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600574000

Zahnkranzbohrfutter ✓

Bohrfutterschlüssel ✓

Zusatzhandgriff ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 321,00 €

UVP (mit MwSt.) 381,99 €

**705-Watt-Elektronik-Winkelbohrmaschine
WBE 700**


- Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

**Technische Daten**

Max. Drehmoment 8 Nm

Bohr-Ø Stahl / Weichholz 10 / 25 mm

Leerlaufdrehzahlen 850 - 2.600 / min

Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600512000

Zahnkranzbohrfutter ✓

Bohrfutterschlüssel ✓

seitlicher Handgriff ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 489,00 €

UVP (mit MwSt.) 581,91 €

**650-Watt-Schlagschrauber
SSW 650**


- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Werkzeugaufnahme 1/2"

Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen 0 - 2.100 /min

Max. Schlagzahl 2.800 /min

Max. Drehmoment 600 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel) 3,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602204000

**350-Watt Elektronik-Exzenter schleifer
SXE 150-2.5 BL**
BRUSHLESS

- Extrem leichter und flacher Exzenter schleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
- Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität

**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahlen 4.000- 10.000 /min

Stützteller-Ø 150 mm

Schwingkreis 2,5 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 615025000 615025700

Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung ✓ ✓

Maulschlüssel ✓ ✓

metaBOX* x ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 439,00 €

UVP (mit MwSt.) 522,41 €

**Zubehör
Exzenter schleifer**
**Bezeichnung****Bestell-Nr.****UVP o. MwSt.****UVP m. MwSt.**

Stützteller 80 mm gelocht für SXE 400	624064000	11,90 €	14,16 €
Stützteller 125 mm für SXE 3125	624739000	14,40 €	17,14 €
Stützteller 125 mm mittel für SXE 425 TurboTec	631219000	15,00 €	17,85 €
Stützteller 150 mm für SXE 3150	624740000	20,20 €	24,04 €
Stützteller 150 mm mittel für SXE 450 TurboTec	631150000	32,70 €	38,91 €
25 Haftscheibenblätter 80 mm sortiert	624060000	12,50 €	14,88 €
25 Haftscheibenblätter 125 mm sortiert	631583000	20,90 €	24,87 €
25 Haftscheibenblätter 150 mm sortiert	624066000	23,70 €	28,20 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**240-Watt-Fäustlingsexzenter schleifer
FSX 200 Intec**

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten

**Technische Daten**

Durchmesser des Stütztellers 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.000 /min

Schwingkreis 2,7 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 609225500

Staubaufnahmekassette ✓

1 Faltenfilter ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 99,00 €

UVP (mit MwSt.) 117,81 €

**300-Watt-Elektronik-Dreieckschleifer
DSE 300 Intec**

- Zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten
- Patentierte, drehbare Schleifplatte für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers

**Technische Daten**

Schleifplatte, Maß Eck zu Eck 93 mm

Schwingzahlen bei Leerlauf 14.000- 22.000 /min

Schwingkreis 1,8 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600311500

Sechs kantschlüssel ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 148,00 €

UVP (mit MwSt.) 176,12 €

**Gemeinsame Merkmale
200-Watt-Sander**


- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

**200-Watt-Sander
SRE 3185**
**Technische Daten**

Schleifplatte 92 x 184 mm

Schwingzahlen bei Leerlauf 8.800- 22.300 /min

Schwingkreis 2 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600442000

Textil-Staubbeutel ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 148,00 €

UVP (mit MwSt.) 176,12 €

**200-Watt-Sander
SR 2185**
**Technische Daten**

Schleifplatte 92 x 184 mm

Schwingzahl bei Leerlauf 22.300 /min

Schwingkreis 2 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600441500

Textil-Staubbeutel ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 128,00 €

UVP (mit MwSt.) 152,32 €

**200-Watt-Fäustlingsander
FSR 200 Intec**
**Technische Daten**

Schleifplatte 114 x 102 mm

Schwingzahl bei Leerlauf 26.000 /min

Schwingkreis 1,4 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600066500

Lochstanze ✓

Staubaufnahmekassette ✓

1 Faltenfilter ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 107,00 €

UVP (mit MwSt.) 127,33 €

Gemeinsame Merkmale
Sander


- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Rifen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Schwingssystem mit doppelreihigem Schräkgugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor aggressiven Stäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

350-Watt-Sander
SRE 4351 TurboTec

 
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Rifen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung


Technische Daten

Schleifplatte	114 x 229 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400- 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	611351000	611351700
Schleifplatte mit Klethaftung	✓	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
10 Haftschleifblätter "professional"	✗	✓
Schleifvlies (mittel)	✗	✓
metaBOX	✗	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	311,00 €	352,00 €
UVP (mit MwSt.)	370,09 €	418,88 €

Zubehör
Sander


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifplatte 114 x 112 mm für FSR 200 Intec	625657000	10,10 €	12,02 €
Schleifplatte 93 x 185 mm für SRE 4350	624738000	14,80 €	17,61 €
Schleifplatte 92 x 184 mm für SR 2185, SRE 3185	624729000	14,20 €	16,90 €
Schleifplatte 112 x 230 mm für SRE 4351	624737000	17,00 €	20,23 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

350-Watt-Sander
SRE 4350 TurboTec


- Schwingssystem mit doppelreihigem Schräkgugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration

Technische Daten

Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400- 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	611350000	611350700
Schleifplatte mit Klethaftung	✓	✓
10 Haftschleifblätter "professional"	✗	✓
Schleifvlies (mittel)	✗	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
metaBOX	✗	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	295,00 €	321,00 €
UVP (mit MwSt.)	351,05 €	381,99 €

1.010-Watt-Elektronik-Bandschleifer
BAE 75 mit Maschinenständer

- Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
- Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel


Technische Daten

Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240- 450 m /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600375000
Staubsack	✓
Zusatzhandgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Absaugadapter	✓
Längsanschlag	✓
Maschinenständer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	320,00 €
UVP (mit MwSt.)	380,80 €

Gemeinsame Merkmale
Langhalsschleifer


- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Schleifkopf
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Randnahe Schleifen von Kanten und Übergängen - zeitsparend und effektiv
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken

Zubehör
Bandschleifer


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifbänder-Sortiment (3)	625928000	9,90 €	11,78 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer
LSV 5-225


- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf


Technische Daten

Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leeraufdrehzahlen	1.000- 1.650 /min
Mögliche Maschinenlänge	1,6 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600103000
Schleifsteller (sehr weich)	✓
4 Haftschleifblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	703,00 €
UVP (mit MwSt.)	836,57 €

Langhalsschleifer LSV 5-225 + Allessauger ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftschleifblättern P 120


- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung

Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225 (siehe Seite 129)

Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 151)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	690885000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse + Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.223,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.455,37 €

Langhalsschleifer LSV 5-225 + Allessauger ASR 35 M ACP Set mit 25 Haftschleifblättern 225 mm P 120


- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung

Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225 (siehe Seite 129)

Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 151)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	690939000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓
Antistatik-Saugschlauch + Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm + 2 Saugrohre Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse + Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.382,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.644,58 €

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort mit variabler Längenverstellung


- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen

Technische Daten

Durchmesser des Schleiftellers 225 mm

Leeraufdrehzahlen 1.000 - 1.650 /min

Mögliche Maschinenlänge 1,1 / 1,6 / 2,1 m

Gewicht (ohne Netzkabel) 4,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600136000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
4 Haftschleifblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Verlängerung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftschleifblättern P 120


- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung

Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort (siehe Seite 129)

Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 151)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	690886000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Allessauger ASR 35 L ACP	✓
Handgriff-Zwischenstück + PE-Filterbeutel	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Fugendüse + Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.382,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.644,58 €

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 M ACP Set mit 25 Haftschleifblättern 225 mm


- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung

Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort (siehe Seite 130)

Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 151)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	690940000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
ASR 35 M ACP	✓
Antistatik-Saugschlauch + Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41 / 48 mm + PE-Filterbeutel	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff + Fugendüse + Bodendüse	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.539,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.831,41 €

1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer

- Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen

**Technische Daten**

Für Stützeller bis max.

Leeraufdrehzahlen

Drehmoment

Gewicht (ohne Netzkabel)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	615200000
Zusatzhandgriff	✓

1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-25 Set


- Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerk balken und zum Strukturieren von Holz
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe

**Technische Daten**

Für Stützeller bis max.

Leeraufdrehzahlen

Drehmoment

Gewicht (ohne Netzkabel)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	615250500
Zusatzhandgriff	✓
Schutzbrille	✓
3 Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80)	✓
metaBOX*	✓

**710-Watt-Lackfräse
LF 724 S**


- Nur von Metabo: der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Bis zu 70 % Zeitsparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken.

Technische Daten

Drehmoment	2 Nm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Schneidenflugkreis	80 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600724000

4 Hartmetall-Wendemesser	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Vorstecher mit Griff	✓
Kombischlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
metaBOX	✗

Full Service Preisgruppe

FS4

UVP (ohne MwSt.)

377,00 €

UVP (mit MwSt.)

448,63 €

**Zubehör
Lackfräse**


Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

10 Hartmetall-Wendemesser	631660000	40,40 €	48,08 €
4 Hartmetall-Wendemesser	631720000	16,60 €	19,75 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**620-Watt-Hobel
HO 26-82**


- Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfassen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min
Hobeltiefe einstellbar	0- 2,6 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602682000	602682700
1 Satz Wende-Hobelmesser	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Einstillehre	✓	✓
Absaugverbindungsstück	✓	✓
Spanauswurfadapter	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX*	✗	✓

Full Service Preisgruppe FS4
UVP (ohne MwSt.) 183,00 €
UVP (mit MwSt.) 213,00 €Full Service Preisgruppe FS3
UVP (ohne MwSt.) 217,77 €
UVP (mit MwSt.) 253,47 €
**Zubehör
Hobel**


Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

2 Hartmetall-Wendehobelmesser	630282000	27,40 €	32,61 €
-------------------------------	-----------	---------	---------

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**Gemeinsame Merkmale
Oberfräse, Fräse- und Schleifmotor**


- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision*
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel*
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz
- Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers*
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

* entfällt bei FME 737

MARATHON MOTOR Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**710-Watt-Elektronik-Oberfräse
OFE 738**


- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision

**Technische Daten**

Max. Hubhöhe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	13.000- 34.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600738000
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe FS4
UVP (ohne MwSt.) 321,00 €
UVP (mit MwSt.) 381,99 €
**1.200-Watt-Elektronik-Oberfräse
OFE 1229 Signal**


- Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
- Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen

**Technische Daten**

Max. Hubhöhe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	5.000- 25.500 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601229000	601229700
Parallelanschlag mit Feineinstellung	✓	✓
Messuhr für Feineinstellung	✓	✓
Absaugverbindungsstück	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX*	✗	✓

Full Service Preisgruppe FS4
UVP (ohne MwSt.) 478,00 €
UVP (mit MwSt.) 568,82 €FS4 509,00 €
605,71 €
**710-Watt-Elektronik-Fräs- und Schleifmotor
FME 737**


- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahlen	13.000- 34.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600737000
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe FS3
UVP (ohne MwSt.) 270,00 €
UVP (mit MwSt.) 321,30 €

2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschine KFS 44

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



NEU

Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 85 / 65 mm

Sägeblatt-Ø x Bohrung 235 x 30 mm

Leerlaufdrehzahl 4.500 /min

Gewicht (ohne Netzkabel) 8,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 691149000 691197000

Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne) ✓ ✓

Aluminium-Parallelanschlag ✓ ✓

Sechskantschlüssel ✓ ✓

Führungsschiene FS 160 (160 cm) ✓ ✗

Kappschine KFS 44 (44 cm) ✗ ✓

Full Service Preisgruppe - -

UVP (ohne MwSt.) 361,00 € 409,00 €

UVP (mit MwSt.) 429,59 € 486,71 €

Zubehör
Handkreissägen


Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

Führungsschiene FS 80 629010000 55,00 65,45

Führungsschiene FS 160 629011000 93,50 € 111,27 €

Führungsschiene FS 250 629013000 174,00 € 207,06 €

Führungsschiene FS 310 629014000 218,00 € 259,42 €

Sägespäne-Auswurfstutzen für KSW 55 Plus 630924000 6,50 € 7,74 €

Saugschlauch, Ø 27 mm, Länge 3,5 m 631938000 70,50 € 83,90 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

1.100-Watt-Säbelsäge SSE 1100

- Schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung

**Technische Daten**

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 2.600 /min

Sägeblatthub 28 mm

Pendelhubstufen 0

Gewicht (ohne Netzkabel) 3,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606177500

Sägeblatt Holz + Metall ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS3

UVP (ohne MwSt.) 158,00 €

UVP (mit MwSt.) 188,02 €

Gemeinsame Merkmale Stichsägen


- Fremdabsaugung möglich
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion für freie Sicht auf Schnittstelle
- Depot für Sechskantschlüssel

570-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 70 Quick

- Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

**Technische Daten**

Schnitttiefe Holz / NE-Metall 70 / 20 mm

Schwenkbereich von / bis - 45 / + 45 °

Pendelhubstufen 4

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601040500

Absaugstutzen ✓

Schutzglas ✓

Spanreißschutz-Plättchen ✓

Sechskantschlüssel ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 147,00 €

UVP (mit MwSt.) 174,93 €

1.400-Watt-Pendelhub-Säbelsäge SSEP 1400 MVT

- Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material

**Technische Daten**

Hubzahlen bei Leerlauf 0 - 2.800 /min

Sägeblatthub 32 mm

Pendelhubstufen 3

Gewicht (ohne Netzkabel) 4,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606178500

Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 305,00 €

UVP (mit MwSt.) 362,95 €

450-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick

- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

**Technische Daten**

Schnitttiefe Holz / NE-Metall 65 / 18 mm

Schwenkbereich von / bis - 45 / + 45 °

Pendelhubstufen 4

Gewicht (ohne Netzkabel) 1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601030500

Schutzglas ✓

Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall ✓

Sechskantschlüssel ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 108,00 €

UVP (mit MwSt.) 128,52 €

590-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 80 Quick

- Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

**Technische Daten**

Schnitttiefe Holz / NE-Metall 80 / 25 mm

Schwenkbereich von / bis - 45 / + 45 °

Pendelhubstufen 4

Gewicht (ohne Netzkabel) 2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601041500

Absaugstutzen ✓

Schutzglas ✓

Spanreißschutz-Plättchen ✓

Sechskantschlüssel ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 168,00 €

UVP (mit MwSt.) 199,92 €

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick



- Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
 - Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführungen



750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 140 Plus



- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik
 - Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführungen



Technische Dat

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601100500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Stichsägeblatt Holz	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	161,00 €
UVP (mit MwSt.)	191,59 €

750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140 Plus



- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
 - Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



Zubehör
Stichsägen



– Ausserst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche				
Technische Daten				
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm			
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °			
Pendelhubstufen	4			
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg			
Lieferumfang				
Bestell-Nr.	601403500	601403700		
Absaugstutzen	✓	✓		
Schutzglas	✓	✓		
Schutzplatte Hartgewebeeinlage / Filz	✗	✓		
Schutzplatte Kunststoff	✓	✗		
Führungsschienen-Adapter	✗	✓		
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓		
Stichsägeblatt Holz "professional"	✗	✓		
Stichsägeblatt Universal "pionier"	✗	✓		
metaBOX	✓	✓		
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4		
UVP (ohne MwSt.)	291,00 €	311,00 €		
UVP (mit MwSt.)	346,29 €	370,09 €		

Welche Maschine mit welchem Einsatzwerkzeug und für welche Anwendung?

Anwendungsbereiche			für kleine Flächen bis ca.50 m ²			für mittlere Flächen bis ca.100 m ²			für mittlere Flächen bis ca. 100 m ²		für kleine Flächen bis ca.50 m ²		
Type			Renovierungsschleifer WE15-125 HD Set GED			Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT			Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT				
Einsatzwerkzeug			Diamant-topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Flachzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Fräskopf Spitzzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Diamant-topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm
			Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628219000	Bestell-Nr. 628218000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000
Beton	Frischbeton	■ Dicke Beton-schichten abschleifen ■ Bodenvorberei-tung	■■	■■■		■■	■■■			■■	■■	■■	■■
	Alter Beton/ sehr harter Beton > B35	■ Schlämmehäute und Schalungs-nähte entfernen ■ Beton nivellieren	■■■	■■		■■■	■■				■■	■■	■■
Kleber	Fliesenkleber	■ An- und ab-schleifen / Fräsen für weitere Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)	■■	■■■	■■	■■	■■■	■■	■■	■■■	■■	■■■	■■■
	Elastischer Kleber				■■■				■■■	■■			■■■
Estrich	Weich		■■	■■■		■■	■■■			■■■	■■■	■■	■■
		■ Nivellieren	■■■	■■		■■■	■■				■■	■■	■■
Putz		■ Harten Zementputz (und/oder) (Kalk-Zementputz) mit hohem Sandanteil abschleifen/abfräsen	■■■	■■	■■■	■■■	■■	■■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■
		■ Harten Zementputz anschleifen/abfräsen	■■■	■■	■■	■■■	■■	■■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■
		■ Harten Putz (Kalk-Zement-Oberputz) abschleifen/abfräsen	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■
		■ Kunstharzputz anschleifen/abfräsen	■■	■■	■■■	■■	■■	■■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■
		■ Kalk-, Gipsputz abschleifen/abfräsen	■■	■■■	■■	■■	■■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
		■ Gipsspachtel entfernen	■■	■■■	■■	■■	■■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Farbe/Beschichtung	Latexfarben und Ölfarben		■■		■■	■■		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	Elastische Schutz-anstriche (Beton-farbe)	■ An- und abschleifen/ fräsen für weitere Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)	■■		■■	■■		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	Bitumen				■■				■■■				■■■
	PU Polyurethan				■■				■■■	■■■	■■		■■■
	Epoxid		■■		■■	■■		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Naturstein/Keramik	Granit	■ Naturstein nivellieren ■ Natursteine, Granit und andre harte und sehr harte Materialien plan-schleifen	■■■	■■		■■■	■■				■■	■■	■■
	Keramik		■■■	■■		■■■	■■				■■	■■	■■
	Marmor	■ Sauberes Kan-tenbearbeiten ohne Ausbre-chchen	■■	■■■		■■	■■■				■■	■■	■■

Gemeinsame Merkmale Renovierungsschleifer

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Büstenkranz an der Schutzaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz

 **Metabo Marathon-Motor**
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

 **Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

 **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik**
für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

 **Elektronischer Sanftanlauf**
für ruckfreies Anlaufen

 **Wiederanlaufschutz**
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Beton "professional"

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamant-



Technische Daten

Schleifkopf Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahlen 3.800 - 8.200 /min

Drehmoment 5 Nm

Gewicht (ohne Netzteil) 3,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 603825710

Bügelgriff ✓

Stützflansch ✓

Zweilochmutter ✓

Diamantschleiftopf Beton "professional" ✓

Zweilochschlüssel ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 601,00 €

UVP (mit MwSt.) 715,19 €

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 M ACP Set

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse



Technische Daten

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT (siehe Seite 140)

Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 151)

Lieferumfang

Bestell-Nr. 691001000

Diamanttopfscheibe Beton "professional" ✓

Bügelgriff ✓

Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang) ✓

Handgriff-Zwischenstück ✓

Anschlussmuffe Ø 41/48 mm ✓

2 Saugrohre aus Kunststoff ✓

2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M) ✓

PE-Filterbeutel ✓

Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit) ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 1.223,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.455,37 €

Zubehör Renovierungsschleifer / Renovierungsfräsen



Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

Fräskopf Spitzzahn (komplett) 628218000 174,00 € 207,06 €

Frässterne Spitzzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung) 628270000 106,00 € 126,14 €

Fräskopf Flachzahn (komplett) 628219000 174,00 € 207,06 €

Frässterne Flachzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung) 628271000 106,00 € 126,14 €

Diamant-Topfscheibe Beton 628205000 132,00 € 157,08 €

Diamant-Topfscheibe Abrasiv 628206000 132,00 € 157,08 €

Diamantschleifkopf 125 mm Beton classic 628209000 82,00 € 97,58 €

PKD-Topfscheibe 628208000 209,00 € 248,71 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Abrasiv "professional"



Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 L ACP Set

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse



Technische Daten

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT (siehe Seite 140)

Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 151)

Lieferumfang

Bestell-Nr. 691000000

Diamanttopfscheibe Beton "professional" ✓

Bügelgriff ✓

Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m) ✓

Handgriff-Zwischenstück ✓

2 Saugrohre aus Kunststoff ✓

2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M) ✓

PE-Filterbeutel ✓

Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit) ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 601,00 €

UVP (mit MwSt.) 715,19 €

1.900-Watt-Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT mit Fräskopf

- Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht



Technische Daten

Fräskopf Ø 125 mm

Frästiefe 0- 6 mm

Leerlaufdrehzahlen 750 - 3.100 /min

Gewicht (ohne Netzteil) 3,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 603826710

Bügelgriff ✓

Fräskopf Spitzzahn ✓

Sechskantschlüssel ✓

Zweilochschlüssel ✓

Kunststoffkoffer ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 627,00 €

UVP (mit MwSt.) 746,13 €

Gemeinsame Merkmale Diamant-Trennsysteme



- Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarke Metabo Marathon-Motor
- Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs des Absaughaube
- Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen
- Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss
- Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

 **Elektronischer Sanftanlauf**
für ruckfreies Anlaufen

 **Metabo Marathon-Motor**
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

 **Wiederanlaufschutz**
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.900-Watt-Diamant-Trennsystem TEPB 19-180 RT CED mit Diamant-Trennscheibe UP-T


- Leichter, kraftvoller Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 55 mm in mineralischen Materialien
- Hohe Schnitttiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230mm) bei nur halbem Gewicht

**Technische Daten**

Trennscheiben-Ø	180 mm
Max. Schnitttiefe	55 mm
Leerlaufdrehzahl	7.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600433500
Absaughaube CED 180	✓
Diamant-Trennscheibe UP-T	✓
Zweilochschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Distanzringe	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatztangenten	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	508,00 €
UVP (mit MwSt.)	604,52 €

2.400-Watt-Diamant-Trennsystem TE 24-230 MVT CED mit Diamant-Trennscheibe UP


- Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien
- Ideal zum exakten, waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt

**Technische Daten**

Trennscheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600434500
Absaughaube CED 230	✓
Diamant-Trennscheibe UP	✓
Zweilochschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Distanzringe	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatztangenten	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	508,00 €
UVP (mit MwSt.)	604,52 €

**Zubehör
Diamanttrennsysteme**


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Absaugschutzhülle CED 125 zum Trennen	626730000	118,00 €	140,42 €
Absaugschutzhülle CED 125 Plus zum Trennen	626731000	155,00 €	184,45 €
Absaugschutzhülle GED 125 zum Flächenschleifen	626732000	82,00 €	97,58 €

**Zubehör
Mauernutfräsen**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Diamantfrässcheibe Dia-FS 2, 125 x 18 x 22,23 mm für MFE 40	628298000	109,00 €	129,71 €
Diamantfrässcheibe Dia-FS 3, 125 x 28,5 x 22,23 mm für MFE 40	628299000	152,00 €	180,88 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**Gemeinsame Merkmale
Mauernutfräsen**


- Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernutten
- Nutbreite einstellbar
- Schnitttiefe einstellbar
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet



Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen



Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**1.900-Watt-Elektronik-Mauernutfräse
MFE 40**


- Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm


Technische Daten

Schnitttiefe einstellbar	10 - 40 mm
Trennscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604040500	604040900
Distanzringe	✓	✓
2 Diamant-Trennscheiben	✓	✓
Spannmutter	✓	✓
Zweilochmutterndreher	✓	✓
Ausbrechwerkzeug	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP	✗	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	628,00 €	678,00 €
UVP (mit MwSt.)	747,32 €	806,82 €

**2.400-Watt-Mauernutfräse
MFE 65**


- Ideal für Sanitärinstallationen zum Verlegen von Wasserleitungen und Rohren unter Putz mit Frästiefen bis 65 mm


Technische Daten

Trennscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.500 /min
Drehmoment	15 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	9,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600365000
Distanzringe	✓
Spannmutter	✓
seitlicher Handgriff	✓
Zweilochmutterndreher	✓
Ausbrechwerkzeug	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	958,00 €	1.140,02 €
UVP (mit MwSt.)	1.140,02 €	1.140,02 €

Lasermessgeräte

Der erste Schritt für einen perfekten Innenausbau sind präzise Vermessungen. Laser-Messgeräte erleichtern Ihnen die Arbeitsabläufe, ermöglichen eine exakte Übertragung von Messwerten und steigern Ihre Produktivität durch enorme Zeit- und Kostensparnis. Metabo bietet Ihnen hochpräzise, kompakte und robuste Laser-Messgeräte – die idealen Helfer für den Baustellen-Einsatz.

Welcher Linienlaser für welche Anwendung?

Funktion	Linie horizontal	Linie vertikal	Rechter Winkel (90°)	Lotfunktion
KLL 2-20	■	■	■	■
MLL 3-20	■	■	■	■

**Laser-Distanzmessgerät
LD 30**


- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantie Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit

Technische Daten

Wellenlänge 635 mm

Messbereich 0,2 - 30 m

Messgenauigkeit ± 3 mm

Gewicht (mit Batterien) 0,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606162000

Gürteltasche ✓

2 Batterien AAA 1,5 V (LR03) ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 105,00 €

UVP (mit MwSt.) 124,95 €

**Laser-Distanzmessgerät
LD 60**


- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantie Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit

Technische Daten

Wellenlänge 635 mm

Messbereich 0,05 - 60 m

Messgenauigkeit ± 1,5 mm

Gewicht (mit Batterien) 0,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606163000

Gürteltasche ✓

2 Batterien AAA 1,5 V (LR03) ✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 145,00 €

UVP (mit MwSt.) 172,55 €

**Kreuzlinien-Lotlaser
KLL 2-20**


- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
- Selbstdnivellierend durch Pendel-Technologie

Technische Daten

Lasersichtbarkeit im Innenbereich 20 m

Nivelliergenauigkeit ± 0,3 mm / m

Selbstdnivellierbereich ± 4,5°

Gewicht (mit Batterien) 0,54 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606166000

Zielplatte ✓

Gürteltasche ✓

Wandhalterung ✓

3 Batterien AA 1,5 V (LR6) ✓

Full Service Preisgruppe FS4
UVP (ohne MwSt.) 345,00 €
UVP (mit MwSt.) 410,55 €
**Zubehör
Messtechnik**
Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.Baustativ (Arbeitshöhe 74-192 cm) 628791000 202,00 € 240,38 €
inkl. Verlängerungsstück bis Arbeitshöhe 265 cmAnschlussgewinde: 1/4" + 5/8"
Gewicht: 5,0 kg

- Multifunktionales Baustativ aus Aluminium
- Teleskopbeine mit Schnellarretierung und Spreizstopp
- Kurbelsäule mit metrischer Maßskala zur Feineinstellung der Höhe

Teleskopstütze inkl. Laser-Plattform: 628790000 85,00 € 101,15 €

- Positionierung bis 290 cm
- Ideal für Laser-Messgeräte oder Baustrahler
- Tragekraft bis 60 kg

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**Zubehör
Klebe pistole**
Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.
Schmelzklebesticks 11x200 mm, 0,5 kg (elastisch für Kunststoff, Gewebe, ...) 630886000 26,60 € 31,65 €

Schmelzklebesticks 11x200 mm, 0,5 kg (fest für Holz, Pappe, Leder) 630887000 26,60 € 31,65 €

Schmelzklebesticks 11x200 mm, 20 kg (elastisch für Kunststoff, Gewebe, ...) 630889000 675,00 € 803,25 €

Schmelzklebesticks 11x200 mm, 20 kg (fest für Holz, Pappe, Leder) 630891000 675,00 € 803,25 €

Satz Zusatzdüsen 630885000 11,30 € 13,45 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**360°-Multilinienlaser
MLL 3-20**


- 360°-Horizontal-Linie zum Markieren, Ausrichten und Nivellieren im ganzen Raum
- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel

Technische Daten

Lasersichtbarkeit im Innenbereich 20 m

Nivelliergenauigkeit ± 0,3 mm / m

Selbstdnivellierbereich ± 4°

Gewicht (mit Batterien) 0,98 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 606167000

Zielplatte ✓

Wandhalterung ✓

Laser-Sichtbrille ✓

4 Batterien AA 1,5 V (LR6) ✓

metaBOX* ✓

Full Service Preisgruppe FS4

UVP (ohne MwSt.) 499,00 €

UVP (mit MwSt.) 593,81 €

**Klebe pistole
KE 3000**


- Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.

Technische Daten

Klebestick-Ø 11 mm

Aufheizzeit ca. 6 min

Verarbeitungstemperatur ca. 200 °C

Gewicht (mit Batterien) 0,25 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 618121000

Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent) ✓

**1600-Watt-Heißluftgebläse
HG 16-500**


- Breites Einsatzspektrum: Entlaufen, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr



NEU

Technische Daten

Luftmenge 240 / 450 l/min

Lufttemperatur 300 / 500 °C

Anzahl Lufttemperaturstufen 2

Gewicht (ohne Netzkabel) 0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601067500

Breitstrahldüse (50 mm) ✓

Reflektordüse ✓

metaBOX ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 95,00 €

UVP (mit MwSt.) 113,05 €

**2000-Watt-Heißluftgebläse
HG 20-600**


- Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperaturreinstellung


**2200-Watt-Heißluftgebläse
HGS 22-630**


- Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten
- Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperaturreinstellung

**Technische Daten**

Luftmenge 150 / 300 / 500 l/min

Lufttemperatur 80 - 600 °C

Anzahl Lufttemperaturstufen stufenlos

Gewicht (ohne Netzkabel) 0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 602066500

Breitstrahldüse (50 mm) ✓

Reflektordüse ✓

Reduzierdüse (9 mm) ✓

metaBOX ✓

Full Service Preisgruppe FS1

UVP (ohne MwSt.) 135,00 €

UVP (mit MwSt.) 160,65 €

**2300-Watt-Heißluftgebläse
HGE 23-650 LCD**


- Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen

**Zubehör
Heißluftgebläse**
**Technische Daten**

Luftmenge 150 / 500 l/min

Lufttemperatur 80 - 650 °C

Anzahl Lufttemperaturstufen stufenlos

Gewicht (ohne Netzkabel) 0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 603065500

Breitstrahldüse (50 mm) ✓

Reflektordüse ✓

Reduzierdüse (9 mm) ✓

metaBOX ✓

Full Service Preisgruppe FS2

UVP (ohne MwSt.) 165,00 €

UVP (mit MwSt.) 196,35 €

Bezeichnung**Bestell-Nr.****UVP o. MwSt.****UVP m. MwSt.**

Breitstrahldüse 50 mm 630001000 16,50 € 19,64 €

Breitstrahldüse 75 mm 630002000 20,30 € 24,16 €

Abstrahldüse 75 mm 630003000 20,30 € 24,16 €

Reflektordüse 630004000 16,50 € 19,64 €

Schlitzdüse 630006000 16,50 € 19,64 €

Reduzierdüse 9 mm 630005000 16,50 € 19,64 €

Reduzierdüse 20 mm 630022000 16,20 € 19,28 €

Schweißdüse 630007000 25,70 € 30,58 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Welcher Allessauger für welchen Einsatz?

Stäube können die Gesundheit des Anwenders gefährden. Mit staubarmen Absaugsystemen bietet Metabo Lösungen an, die den Anwender optimal schützen. Je nach Anforderung und Anwendung empfiehlt sich ein Sauger, der einer bestimmten Staubklasse entspricht.

Zusätzlich kann je nach Staubart (z. B. Holzstaub, mineralischer Staub) zwischen mehreren Technologien in Bezug auf die Filterabreinigung gewählt werden: Von manueller bis vollautomatischer Filterabreinigung sind Absaugsysteme in verschiedenen Staubklassen verfügbar.

Staubklassen

Seit 2005 - EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug)	Gefährdungen / geeignet für	Entsorgung
Staubklassen	Max. Durchlassgrad	
L	1 %	Hält 99 % zurück von: ■ Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg /m³ ■ leicht gefährlichen Stäuben
M	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: ■ Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg /m³ ■ mittelgefährlichen Stäuben z. B. Holzstäuben (Buche / Eiche); ■ mineralischen Stäuben Klasse M
H	0,005 %	Hält 99,995 % zurück von: ■ Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg /m³ ■ Krebsfördernden Stäuben ■ Stäuben mit Krankheitserregern
Zusatzanforderung Asbest	Als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	■ Asbeststäube

Filterreinigungstechnologien

Symbol	Bezeichnung	Abkürzung	Saugertypen	Filterreinigungstechnologie	Funktion
-	-	-	AS 20 L, ASA 32 L	Keine Filterreinigungstechnologie	-
	PressClean	PC	ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	Manuelle Filterreinigung	■ Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
	SelfClean	SC	ASR 25 L SC, ASR 50 L SC, ASR 50 M SC	Halbautomatische Filterreinigung	■ Elektromagnetische, halbautomatische Filterreinigung in den Arbeitspausen
	AutoCleanPlus	ACP	ASR 35 L ASR 35 M	Automatische Filterreinigung	■ Elektromagnetische, vollautomatische und bedarfsgesteuerte Filterreinigung ■ Arbeiten ohne Unterbrechung, besonders geeignet für den Dauereinsatz

Zubehör
Allessauger

Bezeichnung	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L	ASA 30 L	ASR 25 L	ASR 50 L	ASR 35 L	ASR 50 M	ASR 35 M	ASR 35 H	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	Bestell-Nr.
Filterbeutel, Vlies, 20 Liter, 5 Stück NEU	•										17,20 €	20,47 €	631629000
Filterbeutel, Vlies, 32 Liter, 5 Stück NEU	•	•	•	•							25,90 €	30,82 €	631665000
Filterbeutel, Vlies, 25-30 Liter, 5 Stück			•	•							22,10 €	26,30 €	630296000
Filterbeutel, Vlies, 25-35 Liter, 5 Stück				•	•	•	•	•	•	29,30 €	34,87 €	630343000	
Filterbeutel, Vlies, 45-50 Liter, 5 Stück					•	•	•				34,90 €	41,53 €	630359000
Filterbeutel, Polyester, 25-30 Liter, 5 Stück			•	•							31,50 €	37,49 €	630298000
Filterbeutel, Polyester, 35-50 Liter, 5 Stück						•	•	•	•	•	63,00 €	74,97 €	630325000
Faltenfilter	•	•	•	•							31,80 €	37,84 €	631753000
Faltenfilter			•	•							36,60 €	43,55 €	630299000
Filterkassette, Cellulose, 2 Stück					•	•	•	•	•	•	73,50 €	87,47 €	631933000
Filterkassette, Polyester, 2 Stück					•	•	•	•	•	•	97,50 €	116,03 €	631934000
Filterkassette, Polyester nano beschichtet, 2 Stück					•	•	•	•	•	•	162,00 €	192,78 €	631894000
Filterkassette, HEPA, 2 Stück						•	•	•	•	•	173,00 €	205,87 €	630326000
Saugschlauch, Ø 58 mm, Länge 3 m	•	•			•	•	•	•	•	•	70,00 €	83,30 €	630312000
Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 3,5 m	•	•			•	•	•	•	•	•	75,00 €	89,25 €	631362000
Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 1,75 m	•	•			•	•	•	•	•	•	25,00 €	29,75 €	631751000
Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 2,5 m	•	•			•	•	•	•	•	•	45,20 €	53,97 €	631752000
Saugschlauch, antistatisch, Ø 35 mm, Länge 4 m					•	•	•	•	•	•	134,00 €	159,46 €	631370000
Saugschlauch, Ø 32 mm, Länge 3,5 m, mit Blasfunktion			•	•							35,40 €	42,13 €	631337000
Saugschlauch, Ø 27 mm, Länge 3,5 m	•	•			•	•	•	•	•	•	70,50 €	83,90 €	631938000
Saugschlauch, antistatisch, Ø 27 mm, Länge 3,5 m					•	•	•	•	•	•	101,00 €	120,19 €	631939000
PE-Entsorgungsbeutel - 25 l, 5 Stück NEU											30,30 €	36,06 €	630275000

Gemeinsame Merkmale
Allessauger ohne Filterabreinigung


- Mobil, kompakter Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

1.200-Watt-Allessauger
AS 20 L


- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise

Technische Daten

Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	200 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	5,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602012000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 1,75 m)	✓
2 Saugrohre	✓
Faltenfilter aus Cellulose	✓
Fugendüse	✓
Rohrhalter	✓
Bodendüse (260 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	153,00 €
UVP (mit MwSt.)	182,07 €

1.200-Watt-Allessauger
ASA 32 L


- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers

Technische Daten

Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	200 hPa (mbar)
Behältervolumen	32 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	7,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602013000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
2 Saugrohre	✓
Faltenfilter aus Cellulose	✓
Fugendüse	✓
Rohrhalter	✓
Bodendüse (260 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	205,00 €
UVP (mit MwSt.)	243,95 €

1.250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC
mit manueller Filterabreinigung


- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise


Technische Daten

Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	8,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602014000
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Alu	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	283,00 €
UVP (mit MwSt.)	336,77 €

1.250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox
mit manueller Filterabreinigung


- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigen Edelstahl

Technische Daten

Luftleistung max.	3.600 l/min

</tbl_r



Gemeinsame Merkmale
Allessauger mit halbautomatischer Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- SelfClean: Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von Metaloc und Sauger mit Metadepot

 **SelfClean**
Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz

1.400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.

Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l / min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeflüssigkeit max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602034000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	585,00 €
UVP (mit MwSt.)	696,15 €

1.400-Watt-Allessauger ASR 50 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Warnsignal beim Unterschreiten des Mindestvolumenstroms
- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M

Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l / min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeflüssigkeit max.	1.400 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602045000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	749,00 €
UVP (mit MwSt.)	891,31 €

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung



- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub

Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l / min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeflüssigkeit max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602057000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	605,00 €
UVP (mit MwSt.)	719,95 €

1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l / min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeflüssigkeit max.	1.400 W
Gewicht	11,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602024000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	447,00 €
UVP (mit MwSt.)	531,93 €

1.400-Watt-Allessauger ASR 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l / min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeflüssigkeit max.	35 mm
Gewicht	14,00 W

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602070000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	575,00 €
UVP (mit MwSt.)	684,25 €

Gemeinsame Merkmale
Allessauger mit automatischer Filterabreinigung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitsparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



AutoClean Plus
Kosten- und Zeitsparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschalt-automatik mit Druckdifferenzmessung



- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub

Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l / min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 H ACP mit elektromagnetischer Abrüttung und Druckdifferenzmessung


- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm der Staubklasse H
- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich



Technische Daten	
Aufnahmefähigkeit max.	4.380 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602059000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	900,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.071,00 €

Gemeinsame Merkmale Späneabsauganlage


- Fahrbar; kippstichiges Untergestell mit abgestütztem Spänefangsack
- Hohe Absaugleistung
- Mobiler Einsatz, einfach anzuschließen
- Saugschlauchanschluss Ø 100 mm

550-Watt-Späneabsauganlage SPA 1200


- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L

Technische Daten

Abmessungen	830 x 450 x 1.600 mm
Spänesackvolumen	65 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	22,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601205000
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	304,00 €
UVP (mit MwSt.)	361,76 €

750-Watt-Späneabsauganlage SPA 1702 W


- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L

Technische Daten

Abmessungen	882 x 562 x 1.671 mm
Spänesackvolumen	90 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	24,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0130170100
Saugschlauch 100 x 2500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	586,00 €
UVP (mit MwSt.)	697,34 €

1.100-Watt-Späneabsauganlage SPA 2002 W


- Rohluftentstauber, erfüllt die Reinheits- und Sicherheitsanforderungen der Vorschrift GS-HO-07
- Für den gewerblichen Einsatz freigegeben

Technische Daten

Abmessungen	1.178 x 650 x 1.973 mm
Spänesackvolumen	135 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	114,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0130200100
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	3.105,00 €
UVP (mit MwSt.)	3.694,95 €

1.500-Watt-Späneabsauganlage SPA 2002 D


- Rohluftentstauber, erfüllt die Reinheits- und Sicherheitsanforderungen der Vorschrift GS-HO-07
- Für den gewerblichen Einsatz freigegeben

Technische Daten

Abmessungen	1.178 x 650 x 1.973 mm
Spänesackvolumen	135 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	116,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0130200100
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	3.161,00 €
UVP (mit MwSt.)	3.761,59 €

Zubehör Späneabsauganlagen


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Absaugadapter Multi für KGS/TS	0910058010	13,80 €	16,42 €
Absaugadapterstützen für den Anschluss an Sauger	0910031260	11,60 €	13,80 €
Abzweigung ø außen 99 mm ø innen 93 mm	0913031296	15,20 €	18,09 €
Ansaugschlauch 10 m ø 100 mm	7854115035	186,00 €	221,34 €
Ansaugschlauch 5 m ø 100 mm	7854112915	98,00 €	116,62 €
Einschaltautomatik ALV 1 für 230-V-Holzbearbeitungsmaschine	0913014626	114,00 €	135,66 €
Einschaltautomatik ALV 10 für 400-V-Holzbearbeitungsmaschine	0913014634	339,00 €	403,41 €
Filterpatrone passend für SPA 1200 / 1700 / 1701 / 1702	0920016529	260,00 €	309,40 €
Filterpatrone passend für SPA 2001 / 2002	0913059441	433,00 €	515,27 €
Reinigungsdüse ø außen 99 mm	0913031270	36,10 €	42,96 €
Schlauchverbindungsset SPA 1101 / 1702 / 1200	0913010779	82,50 €	98,18 €
Schlauchverbindungsset SPA 2002	0913013565	122,00 €	145,18 €
Spänefangsack passend für SPA 1200 / 1700 / 1701 / 1702 (10er Pack)	0913017617	22,80 €	27,13 €
Spänefangsack passend für SPA 2001 / 2002 (10er Pack)	0913059433	33,10 €	39,39 €
Übergangsring ø außen 99 mm ø innen 100 mm	0913031300	13,50 €	16,07 €
Universal Adapter für DH 330	0913031288	13,80 €	16,42 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Kappsägen Welche Kappsäge für welche Anwendung?

Vergleichbare Gerätekennwerte	KS 216 M Lasercut	KGS 216 M / KGS 18 LTX 216	KGSV 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 254 Plus	KGS 251 Plus	KGS 254 I Plus
	Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°	60 mm 120 mm	65 mm 305 mm	65 mm 305 mm	92 mm 305 mm	105 mm 305 mm	80/102 mm ¹⁾ 200/150 mm ¹⁾	72 mm 305 mm	72 mm 305 mm	90 mm 305 mm	120 mm 320 mm
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°	45 mm 80 mm	36 mm 205 mm	36 mm 205 mm	47 mm 205 mm	67 mm 205 mm	45 mm 130 mm	42 mm 215 mm	42 mm 215 mm	54 mm 214 mm	76 mm 223 mm	54 mm 214 mm
Auflagefläche L x B	725 x 155 mm	730 x 345 mm	730 x 345 mm	775 x 340 mm	775 x 340 mm	775 x 340 mm	830 x 365 mm	830 x 365 mm	1.000 x 365 mm	1.070 x 365 mm	1.000 x 365 mm
Sägeblatt/Zähnezahl*	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 60	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 48	Ø 216 mm / 60	Ø 254 mm / 60	Ø 315 mm / 84	Ø 254 mm / 60
Verstellmöglichkeit: ■ Drehsteller links/rechts (max.) ■ Sägekopf links/rechts (max.)	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	52° / 52° 47° / 2°	50° / 50° 47° / 47°	50° / 50° 47° / 47°	47° / 60° 46° / 46°	47° / 60° 46° / 46°	47° / 60° 46° / 22,5°
Nennaufnahmleistung (S6 20 %)	1.350 W	1.500 W / 18 V	1.700 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.200 W	1.800 W
Gewicht	9,4 kg	13,5 kg / 13,8 kg	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg	17 kg	16,1 kg	18,3 kg	24 kg	26 kg	32,5 kg

* Zähneanzahl des Standard-Sägeblattes

¹⁾ mit Zusatz-Anschlag (TxB) 100 x 150 mm

Anwendung

Zuschnittarbeiten im mobilen Einsatz	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■	■■
Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt	■	■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Sägen von Aluminiumprofilen			■■				■■**	■■	■■**	■■**	■■**
Leises Sägen											■■■
Nutenschnitte		■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Sägen von Leisten	■■					■		■■■			

** mit Sägeblatt »multi cut« (Zubehör)

Ausstattung

Sägeblattneigung	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts						
Absaugeigenschaften	Standard	Effektiv	Effektiv	Optimal (2-Punkt)	Optimal (2-Punkt)						
Zugfunktion und Schnitttiefenbegrenzer (z.B. für Nutenschnitte)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laser, netzgespeist	LASER 2	LASER 2	LASER 2	LASER 2							
Arbeitslicht, netzgespeist	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos										●	●
Sanftanlauf			●		●		●	●	●	●	●
Variable Drehzahl			●				●	●	●	●	
Induktionsmotor											●

Anwendung: ■ geeignet ■■ gut geeignet ■■■ optimal Ausstattung: ● vorhanden



- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschlüsse für sicheres Sägen
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelrettierung; keine Demontage der Pendelschutzhülle erforderlich

Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

1.500-Watt-Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion Set



- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 65 / 36 mm
---------------------------------------	---------------------------

Sägeblatt	216 x 30 mm
-----------	-------------

Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
-------------------------------	----------

Drehstellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
-------------------------------------	-----------

Gewicht	13,5 kg
---------	---------

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619260000	690827000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	✗	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	261,00 €	271,00 €
UVP (mit MwSt.)	310,59 €	322,49 €

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

1.700-Watt-Kappsäge KGSV 216 M mit Zugfunktion



- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 65 / 36 mm
---------------------------------------	---------------------------

Sägeblatt	216 x 30 mm
-----------	-------------

Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
-------------------------------	----------

Drehstellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
-------------------------------------	-----------

Gewicht (ohne Netzkabel)	13,5 kg
--------------------------	---------

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619261000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	149,00 €
UVP (mit MwSt.)	177,91 €

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

1.800-Watt-Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion Set



- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 92 / 47 mm
---------------------------------------	---------------------------

Sägeblatt	254 x 30 mm
-----------	-------------

Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
-------------------------------	----------

Drehstellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
-------------------------------------	-----------

Gewicht	16,3 kg
---------	---------

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602540000	690828000
Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne)	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	✗	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	354,00 €	365,00 €
UVP (mit MwSt.)	421,26 €	434,35 €

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

2.000-Watt-Kappsäge KS 305 M



- Höchste Präzision durch direkte Sägekopflagerung
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	200 / 140 mm / 102 / 60 mm
---------------------------------------	----------------------------

Sägeblatt	305 x 30 mm
-----------	-------------

Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
-------------------------------	----------

Drehstellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
-------------------------------------	-----------

Gewicht (ohne Netzkabel)	17,0 kg
--------------------------	---------

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619003000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Zusatzanschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	489,00 €
UVP (mit MwSt.)	581,91 €

1.800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact SYM



- Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 72 / 42 mm
---------------------------------------	---------------------------

Sägeblatt	216 mm
-----------	--------

Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
-------------------------------	-----------

Drehstellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
-------------------------------------	-----------

Gewicht (ohne Netzkabel)	18,3 kg
--------------------------	---------

Lieferumfang

Bestell-Nr.	612216000
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Winkelschmiege	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	791,00 €
UVP (mit MwSt.)	941,29 €

**1.800-Watt-Kappsäge
KGV 72 Xact mit Zugfunktion**


- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf

**Technische Daten**

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45° 305 / 215 mm / 72 / 42 mm

Sägeblatt 216 mm

Sägeblattneigung links/rechts 47 / 47 °

Drehstellereinstellung links/rechts 50 / 50 °

Gewicht (ohne Netzteil) 16,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 611216000

Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne) ✓

2 integrierte Tischverbreiterungen ✓

Materialklemme ✓

Werkzeug für Sägeblattwechsel ✓

Kabelaufwicklung ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 591,00 €

UVP (mit MwSt.) 703,29 €

**Gemeinsame Merkmale
Kapp- und Gehrungssägen**


- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Alle Bedienelemente aus Arbeitsposition bedienbar
- Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen
- Stabile Konstruktion, mobil und robust
- Sägekopf beidseitig neigbar
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile zur besseren Fixierung des Werkstückes
- Werkstückspannvorrichtung zum horizontalen oder vertikalen Fixieren von Werkstücken
- Transportsicherung
- Seitliche Tragegriffe

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

**1.800-Watt-Kappsäge KGS 254 I Plus
mit Induktionsmotor und Zugfunktion**


- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz – wartungsfrei und robust

**Technische Daten**

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45° 305 / 214 mm / 90 / 54 mm

Sägeblatt 254 x 30 mm

Sägeblattneigung links/rechts 46 / 22,5 °

Drehstellereinstellung links/rechts 47 / 60 °

Gewicht (ohne Netzteil) 37,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0102540200

Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne) ✓

2 integrierte Tischverbreiterungen ✓

Materialklemme ✓

Übergangsstück 35 / 58 mm ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 954,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.135,26 €

**2.200-Watt-Kappsäge
KGS 315 Plus mit Zugfunktion**


- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarke Universalmotor und großes Sägeblatt

**Technische Daten**

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45° 320 / 223 mm / 120 / 76 mm

Sägeblatt 315 x 30 mm

Sägeblattneigung links/rechts 46 / 46 °

Drehstellereinstellung links/rechts 47 / 60 °

Gewicht 27,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0103150000

Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne) ✓

2 integrierte Tischverbreiterungen ✓

Materialklemme ✓

Übergangsstück 35 / 58 mm ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 1.057,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.257,83 €

**1.600-Watt Kapp- und Tischkreissäge
KGT 305 M**


- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz

**Technische Daten**

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45° 150 / 100 mm / 102 / 70 mm

Sägeblatt 305 x 30 mm

Sägeblattneigung links/rechts 47 / 2 °

Drehstellereinstellung links/rechts 52 / 52 °

Gewicht 22,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 619004000

Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne) ✓

2 integrierte Tischverbreiterungen ✓

Parallelanschlag ✓

Ablänganschlag ✓

Materialklemme ✓

Spänefangsack ✓

Werkzeug für Sägeblattwechsel ✓

Schiebestock ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 749,00 €

UVP (mit MwSt.) 891,31 €

**2.000-Watt-Kappsäge
KGS 254 Plus mit Zugfunktion**


- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen

**Technische Daten**

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45° 305 / 214 mm / 90 / 54 mm

Sägeblatt 254 x 30 mm

Sägeblattneigung links/rechts 46 / 46 °

Drehstellereinstellung links/rechts 47 / 60 °

Gewicht (ohne Netzteil) 26,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0102540300

Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne) ✓

2 integrierte Tischverbreiterungen ✓

Materialklemme ✓

Übergangsstück 35 / 58 mm ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 903,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.074,57 €

**2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus Set
mit Maschinenständer KSU 401**


- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarke Universalmotor und großes Sägeblatt

**Technische Daten**

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45° 320 / 223 mm / 120 / 76 mm

Sägeblatt 315 x 30 mm

Sägeblattneigung links/rechts 46 / 46 °

Drehstellereinstellung links/rechts 47 / 60 °

Gewicht 27,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 690971000

Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne) ✓

2 integrierte Tischverbreiterungen ✓

Materialklemme ✓

Übergangsstück 35 / 58 mm ✓

Maschinenständer KSU 401 ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 1.167,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.388,73 €

**Zubehör
Kapp- und Gehrungssägen**
**Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.**

Maschinenständer KSU 100 629004000 131,00 € 155,89 €

Maschinenständer KSU 251 629005000 202,00 € 240,38 €

Maschinenständer KSU 251 Mobile 629007000 359,00 € 427,21 €

Maschinenständer KSU 401 629006000 315,00 € 374,85 €

Maschinenständer KSU 251/401 629008000 56,00 € 66,64 €

Werkstückauflage 629009000 31,70 € 37,72 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Gemeinsame Merkmale Tischkreissägen

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltteil werkzeuglos versenkbare für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflageflächen

 Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

 Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

 Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

 Motorbremse
für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M



- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leeraufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht	24,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	610254000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	399,00 €
UVP (mit MwSt.)	474,81 €

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU



- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leeraufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht	24,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	691154000	691190000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung	✓	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Untergestell	✓	✓
Schiebeschlitzen	✗	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	439,00 €	489,00 €
UVP (mit MwSt.)	522,41 €	581,91 €

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 + 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP Set



- Tischkreissäge TS 254: Extrem leichte, mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion
- Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt

Technische Daten

Tischkreissäge TS 254	(siehe Seite 160)
Allessauger ASR 35 M ACP	(siehe Seite 151)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	690889000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Hartgummireifen + Schiebestock	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung + Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot + Gummikabel (3 m)	✓
Späneabsaugeeinrichtung	✓
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang)	✓
Handgriff-Zwischenstück + 2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm + 2 Polyester-Filterkassetten	✓
Fugendüse + Bodendüse + PE-Filterbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.539,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.831,41 €

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion



- Leichte Tischkreissäge, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand

Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90° / 45°	63 / 43 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Leeraufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht	28,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600667000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (links + rechts)	✓
Späneabsaugeeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	826,00 €
UVP (mit MwSt.)	982,94 €

2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion



- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand

Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90° / 45°	87 / 54 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leeraufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht (ohne Netzkkabel)	33,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600668000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	909,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.081,71 €

2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 + 1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC Set



- Tischkreissäge TS 254: Extrem leichte, mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion
- Allessauger ASR 25 L SC: Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung für Stäube der Staubklasse L

Technische Daten

Tischkreissäge TS 254	(siehe Seite 160)
Allessauger ASR 25 L SC	(siehe Seite 150)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	690695000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Hartgummireifen + Schiebestock	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung + Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägebl	

**2.000-Watt-Tischkreissäge
TKHS 315 C - 2,0 WNB**


- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung

Technische Daten

Max. Schnithöhe 90 / 45 ° 85 / 60 mm

Sägeblatt 315 x 30 mm

Leerlaufdrehzahl 2.980 /min

Gewicht 62,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0103152000

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne) ✓

Fahrgestell inkl. Handgriffe ✓

Universalanschlag ✓

Tischverlängerung (550 x 800 mm) ✓

Späneabsaugeinrichtung ✓

Schiebestock ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 305,00 €

UVP (mit MwSt.) 362,95 €

**3.100-Watt-Tischkreissäge
TKHS 315 M - 3,1 WNB**


- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz

Technische Daten

Max. Schnithöhe 90 / 45 ° 85 / 53 mm

Sägeblatt 315 x 30 mm

Leerlaufdrehzahl 2.990 /min

Gewicht 75,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0103153100

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne) ✓

Fahrgestell inkl. Handgriffe ✓

Parallelanschlag ✓

Winkelanschlag ✓

Tischverlängerung (600 x 800 mm) ✓

Späneabsaugeinrichtung ✓

Schiebestock ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 668,00 €

UVP (mit MwSt.) 794,92 €

**2.800-Watt-Tischkreissäge
TKHS 315 C - 2,8 DNB**


- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- Drehstromausführung

Technische Daten

Max. Schnithöhe 90 / 45 ° 85 / 60 mm

Sägeblatt 315 x 30 mm

Leerlaufdrehzahl 2.990 /min

Gewicht 64,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0103152100

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne) ✓

Fahrgestell inkl. Handgriffe ✓

Universalanschlag ✓

Tischverlängerung (550 x 800 mm) ✓

Späneabsageeinrichtung ✓

Schiebestock ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 342,00 €

UVP (mit MwSt.) 406,98 €

**4.200-Watt-Tischkreissäge
TKHS 315 M - 4,2 DNB**


- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz
- Drehstromausführung

Technische Daten

Max. Schnithöhe 90 / 45 ° 85 / 53 mm

Sägeblatt 315 x 30 mm

Leerlaufdrehzahl 2.990 /min

Gewicht 77,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0103153300

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne) ✓

Fahrgestell inkl. Handgriffe ✓

Parallelanschlag ✓

Winkelanschlag ✓

Tischverlängerung (600 x 800 mm) ✓

Späneabsageeinrichtung ✓

Schiebestock ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 709,00 €

UVP (mit MwSt.) 843,71 €

**Zubehör
Tischkreissäge**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schiebeschlitzen TKHS	0910058967	239,00 €	284,41 €
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	9,75 €	11,60 €
Untergestell TSU NEU	629003000	66,50 €	79,14 €

**Zubehör
Hobelmaschinen**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fahreinrichtung HC 260	0911003783	82,50 €	98,18 €
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	9,75 €	11,60 €
Waxilit – Gleitmittel 1000 g Dose	4313062258	31,70 €	37,72 €
Waxilit – Gleitmittel 70 g Dose	0911001071	11,60 €	13,80 €
Rollständen RS 420 für alle Tischkreissägen, Baukreissägen und Hobelmaschinen	0910053353	102,00 €	121,38 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**2.800-Watt-Hobelmaschine
HC 260 C - 2,8 DNB**


- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abrikt- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss



Technische Daten

Abmessungen 1.110 x 620 x 960 mm

Vorschubgeschwindigkeit 5 m/min

Drehzahl der Messerwelle 6.500/min

Gewicht (ohne Netzkabel) 71,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0114026100

eingebaute Einwegwendehobelmesser ✓

kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag ✓

Spanauswurphaube ✓

Schiebestock ✓

Absaugstutzen ✓

Transporträder ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 1.183,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.407,77 €

**2.200-Watt-Hobelmaschine
HC 260 C - 2,2 WNB**


- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abrikt- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss



Technische Daten

Abmessungen 1.110 x 620 x 960 mm

Spanabnahme Abrichten 0- 3 mm

Durchlasshöhe/-breite 160 / 260 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 71,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0114026000

eingebaute Einwegwendehobelmesser ✓

kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag ✓

Spanauswurphaube ✓

Schiebestock ✓

Absaugstutzen ✓

Transporträder ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 1.122,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.335,18 €

**1.800-Watt-Dickenhobel
DH 330**


- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel



Technische Daten

Abmessungen 579 x 857 x 574 mm

Spanabnahme Abrichten 0- 3 mm

Durchlasshöhe/-breite 152 / 330 mm

Gewicht (ohne Netzkabel) 35,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0200033000

2 eingegebene HSS-Wendehobelmesser ✓

Schiebestock ✓

Absaugstutzen ✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 860,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.023,40 €

Gemeinsame Merkmale
 Baukreissägen


- Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe – universell einsetzbar
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhülle für optimale Sägeblattabdeckung
- Spritzwassergeschützter Schalter und Motor
- Sägetisch aus verzinktem Stahlblech
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Motor-Überlastschutz
- Abklappbare Tischverlängerung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Leiser Induktionsmotor
- wartungsfrei und robust

4.200-Watt-Baukreissäge
BKS 400 Plus - 4,2 DNB


- Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe für den universellen Einsatz auf der Baustelle

Technische Daten

Schnitthöhe	127 mm
Sägeblatt	400 x 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	2.750 /min
Gewicht	88,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0104004000
Hartmetall-Sägeblatt (28 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag mit Keilschneidlade	✓
Tischverlängerung	✓
Kranhaken	✓
Phasenwender	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.) 1.039,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.236,41 €

5.500-Watt-Baukreissäge
BKS 450 Plus - 5,5 DNB


- Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe für den universellen Einsatz auf der Baustelle

Technische Daten

Schnitthöhe	141 mm
Sägeblatt	450 x 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	2.735 /min
Gewicht	90,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0104605000
Hartmetall-Sägeblatt (32 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag mit Keilschneidlade	✓
Tischverlängerung	✓
Kranhaken	✓
Phasenwender	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.) 1.325,00 €
UVP (mit MwSt.) 1.576,75 €

Gemeinsame Merkmale
 Bandsägen


- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Praktische Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Leiser Induktionsmotor
- wartungsfrei und robust

900-Watt-Bandsäge
BAS 318 Precision WNB


- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung

Technische Daten

Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619009000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.) 788,00 €
UVP (mit MwSt.) 937,72 €
4.200-Watt-Baukreissäge
BKS 400 Plus - 4,2 DNB
5.500-Watt-Baukreissäge
BKH 450 Plus - 5,5 DNB


- Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe für den universellen Einsatz auf der Baustelle

Technische Daten

Schnitthöhe	20 - 140 mm
Sägeblatt	450 x 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	2.750 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	102,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0104705000
Hartmetall-Sägeblatt (32 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag mit Keilschneidlade	✓
Tischverlängerung	✓
Kranhaken	✓
Phasenwender	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.) 1.647,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.959,93 €

400-Watt-Bandsäge
BAS 261 Precision


- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung

Technische Daten

Sägebandlänge	1.712 mm
Schnitthöhe	103 mm
Durchlassbreite	245 mm
Gewicht	32,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619008000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.) 366,00 €

UVP (mit MwSt.) 435,54 €

900-W-Bandsäge
BAS 318 Precision DNB


- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Drehstromausführung

Technische Daten

Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619010000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓</td

Kompressoren

Welcher Kompressor für welches Werkzeug?

- = gut geeignet / für Dauereinsatz bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor
- = bedingt geeignet / für kurzen Einsatz

Gemeinsame Merkmale
 Kompressoren Basic


- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor
Basic 160-6 W OF


- Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Brushless-Motor für den universellen Einsatz
- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenfüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen

Technische Daten

Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	55 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	6 l
Gewicht	8,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601501000
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	111,00 €
UVP (mit MwSt.)	132,09 €

Kompressor
Basic 250-24 W


- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen

Technische Daten

Ansaugleistung	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	27,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601533000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zugriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	157,00 €
UVP (mit MwSt.)	186,83 €

Kompressor
Basic 250-50 W OF


- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

Technische Daten

Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	29,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601535000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zugriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	249,00 €
UVP (mit MwSt.)	296,31 €

Kompressor
Basic 280-50 W OF


- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

Technische Daten

Ansaugleistung	280 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	130 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	30,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601529000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zugriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	310,00 €
UVP (mit MwSt.)	368,90 €

Kompressor
Basic 160-6 W OF


- Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Brushless-Motor für den universellen Einsatz
- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenfüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen

Technische Daten

Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	55 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	6 l
Gewicht	8,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601501000
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	111,00 €
UVP (mit MwSt.)	132,09 €

Kompressor
Basic 250-24 W OF


- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter

Technische Daten

Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	24,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601532000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zugriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	178,00 €
UVP (mit MwSt.)	211,82 €

Kompressor
Basic 250-50 W


- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen

Technische Daten

Ansaugleistung	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	32

Kompressor
Power 180-5 W OF


- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdichten von Rohrleistungen

Technische Daten

Ansaugleistung 160 l/min

Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck) 75 l/min

Max. Druck 8 bar

Kesselgröße 5 l

Gewicht 16,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601531000

Universal-Schnellkupplung ✓

Kompressor Mega 400-50 W



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten

Ansaugleistung	400 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	73,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601536000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	726,00 €
UVP (mit MwSt.)	863,94 €

Kompressor Mega 400-50 D



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten

Ansaugleistung	400 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	73,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601537000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	776,00 €
UVP (mit MwSt.)	923,44 €

Kompressor Mega 550-90 D



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistungen und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom

Technische Daten

Ansaugleistung	510 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	360 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	103,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601540000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	1.034,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.230,46 €

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2"



- Langlebiges Hammerschlagwerk
- Zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, bei Montage und Reparatur
- Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	6 l/s
Max. Lösemoment	630 Nm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604118500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	109,00 €
UVP (mit MwSt.)	129,71 €

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 930-1/2"



- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	9 l/s
Max. Lösemoment	980 Nm
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601549000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 500-1/2" C



- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	7 l/s
Max. Lösemoment	860 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601590000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	155,00 €
UVP (mit MwSt.)	184,45 €

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 1690-3/4"



- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	10,5 l/s
Max. Lösemoment	1.690 Nm
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601550000

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1"



- Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbett-fugen

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	13 l /s
Max. Lösemoment	2.440 Nm
Gewicht	7,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601551000

EURO Stecknippel 1/2"



ARO/Orion Stecknippel 1/2"



ISO Stecknippel 1/2"



Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme



Öl-Fläschchen



Full Service Preisgruppe

FS4

UVP (ohne MwSt.)

905,00 €

UVP (mit MwSt.)

1.076,95 €

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 35-1/4"



- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	390 l /min
Max. Lösemoment	35 Nm
Gewicht	0,53 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601552000

EURO Stecknippel 1/4"



ARO/Orion Stecknippel 1/4"



ISO Stecknippel 1/4"



Öl-Fläschchen



Full Service Preisgruppe

FS1

UVP (ohne MwSt.)

129,00 €

UVP (mit MwSt.)

153,51 €

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2"



- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- Kompakte Bauform

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	220 l /min
Max. Lösemoment	68 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 604119500

EURO Stecknippel 1/4"



ARO/Orion Stecknippel 1/4"



ISO Stecknippel 1/4"



7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)



Öl-Fläschchen



Verlängerung 75 mm



Kardangelenk



Kunststoffkoffer



Full Service Preisgruppe

FS1

UVP (ohne MwSt.)

115,00 €

UVP (mit MwSt.)

136,85 €

Druckluft-Schrauber DS 14



- Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
- Ergonomisch geformter, gummiertes Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	340 l /min
Max. Lösemoment	5-14 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 604117000

EURO Stecknippel 1/4"



ARO/Orion Stecknippel 1/4"



ISO Stecknippel 1/4"



Öl-Fläschchen



Full Service Preisgruppe

FS1

UVP (ohne MwSt.)

149,00 €

UVP (mit MwSt.)

177,31 €

Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set



- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemm-arbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	280 l /min
Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 604115500

EURO Stecknippel 1/4"



ARO/Orion Stecknippel 1/4"



ISO Stecknippel 1/4"



Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme



4 Meißel



Schnellspannfeder



Öl-Fläschchen



Kunststoffkoffer



Full Service Preisgruppe

FS1

UVP (ohne MwSt.)

109,00 €

UVP (mit MwSt.)

129,71 €

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"



- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar

<tbl_r cells="

Druckluft-Karosseriesäge DKS 10 Set



- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	420 l/min
Schnittdicke Aluminium / Stahl	4 / 3 mm
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601560500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Kunststoffkoffer	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	245,00 €
UVP (mit MwSt.)	291,55 €

Zubehör Karosseriesäge



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sägeblatt 10x 14Z KS 6000	0901063087	31,30 €	37,25 €
Sägeblatt 10x 24Z KS 6000	0901063095	31,30 €	37,25 €
Sägeblatt 10x 32Z KS 6000	0901063109	31,30 €	37,25 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Druckluft-Winkelschleifer DW 125



- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l/min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leeraufdrehzahl	10.000 /min
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601556000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zusatztandemgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Schutzhülle für Teller	✓
Maulschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

FS3	Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.)	235,00 €
UVP (mit MwSt.)	279,65 €



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel

Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l/min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leeraufdrehzahl	12.000 /min
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601591000
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Anti-Vibrationshandgriff	✓
Schutzhülle für Teller	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

FS4	Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.)	285,00 €
UVP (mit MwSt.)	339,15 €

Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set



- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 300 l/min
Drehzahl	25.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604116500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)	✓
je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm)	✓
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm)	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS1	Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.)	75,00 €
UVP (mit MwSt.)	89,25 €

Druckluft-Geradschleifer DG 700-90



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l/min
Drehzahl	12.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601592000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

FS2	Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.)	195,00 €
UVP (mit MwSt.)	232,05 €

Druckluft-Bandfeile DBF 457



- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung

Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 400 l/min
Schleifbandbreite / -länge	13 / 457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m/s
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601559000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schleifband (13 x 457 mm; P120)	✓
Vliesband (13 x 457 mm; mittel)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	235,00 €
UVP (mit MwSt.)	279,65 €

Druckluft-Klammergerät DKG 80/16



- Zum Verarbeiten von Klammen
- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten

Arbeitsdruck	5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l
Klammertyp / -länge	80 / 4-16 mm
Gewicht	0,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601564500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €

Druckluft-Stauchkopfnagler DSN 50



- Zum Verarbeiten von Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten

Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5 - 8 bar / 0,66 l
Nagellänge	15 - 50 mm
Nageltyp	SKN
Gewicht	0,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601568500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

Farbspritzpistole FSP 100



- Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck	3,5 bar
Luftbedarf	50 - 100 l/min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601574000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,1 l	✓
Rundstrahldüse Ø 1 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	52,90 €
UVP (mit MwSt.)	62,95 €

Druckluft-Exzenterorschleifer DSX 150



- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen

Technische Daten

Luftbedarf	550 l/min
Schleifteller-Ø	150 mm
Drehzahl	12.000 / min
Gewicht	1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601558000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Maulschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	245,00 €
UVP (mit MwSt.)	291,55 €

Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50



- Zum Verarbeiten von Klammen und Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten

Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5 - 7 bar / 0,66 l
Klammlänge / Nagellänge	15 - 40 mm / 15 - 50 mm
Klammertyp / Nageltyp	90 + ES / SKN
Gewicht	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601562500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
U	

Farbspritzpistole
FSP 1000 S

Farbspritzpistole
FSP 600 LVLP


- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

Technische Daten

Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l/min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601576000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	65,00 €
UVP (mit MwSt.)	77,35 €

Farbspritzpistole
FSP 600 HVLP


- HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch

Technische Daten

Arbeitsdruck	2 bar
Luftbedarf	170 l/min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601577000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	159,00 €
UVP (mit MwSt.)	189,21 €

Zubehör
Sandstrahlpistole


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sandstrahlmittel	0901064423	21,80 €	25,94 €
Ersatzrohr für Sandstrahlpistole	0901026408	11,20 €	13,33 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Druckluft-Sprühpistole
SPP 1000


- Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen

Technische Daten

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	200 l/min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601570000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	32,90 €
UVP (mit MwSt.)	39,15 €

Druckluft-Sprühpistole
UBS 1000


- Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterboden-schutz, kompatibel mit handels-üblichen Schraubpatronen (1 l)

Technische Daten

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	180 l/min
Gewicht	0,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601571000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	32,90 €
UVP (mit MwSt.)	39,15 €

Druckluft-Kartuschenpistole
DKP 310


- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
- Zur Verwendung von handels-üblichen Kartuschen (310 ml)

Technische Daten

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l/min
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601573000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	80,90 €
UVP (mit MwSt.)	96,27 €

Druckluft-Fettpresse DFP 400



- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck	2-10 bar
Luftbedarf pro Hub	0,4 l
Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601572000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
starrer Abschmierrohr 17 cm	✓
flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €

Reifenfüllmessgerät RF 60 G



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Amtlich geeicht (inklusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben

Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5- 10 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602234000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	40,90 €
UVP (mit MwSt.)	48,67 €

Reifenfüllmessgerät RF 60



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Mit Momentstecker

Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5- 12 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602233000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Reifenfüllnippel und Ballhöhladel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	27,90 €
UVP (mit MwSt.)	33,20 €

Reifenfüllmessgerät RF 80 D



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisoliert, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5- 12 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602236000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	105,00 €
UVP (mit MwSt.)	124,95 €

Gemeinsame Merkmale Druckluft-Blaspistolen



- Unbegrenzte Anwendungen in Produktion und Werkstatt, am Auto und im Haus
- Zur schnellen Reinigung auf großen Flächen und an unzugänglichen Stellen

Reifenfüllmessgerät RF 80 G



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisoliert, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5- 10 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602235000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	87,00 €
UVP (mit MwSt.)	103,53 €

Zubehör Reifenfüllmessgerät



Bezeichnung

Adapter für Fahrradventil

0901026262

8,95 €

10,65 €

Adapter für Ballhöhladel

0901031550

5,40 €

6,43 €

Ventil-Set, 3-teilig

0901055769

10,80 €

12,85 €

Hebelstecker mit Schelle

7710672339

18,30 €

21,78 €

Anschlusschlauch

0901026661

10,80 €

12,85 €

Anschlusschlauch mit Hebelstecker

1001672319

34,90 €

41,53 €

Manometer ø 80 mm (1-10 bar)

7823672327

87,00 €

103,53 €

Manometer Reifenfüller

0901026815

12,80 €

15,23 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Lieferumfang

Bestell-Nr.	60157
-------------	-------

**Blaspistole
BP 210**

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten

Arbeitsdruck 2- 6 bar

Luftbedarf 100- 200 l /min

Gewicht 0,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601580000

EURO Stecknippel 1/4"

Verlängerung 210 mm

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 13,90 €

UVP (mit MwSt.) 16,54 €

**Blaspistole
BP 500**

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck 3- 8 bar

Luftbedarf 130- 350 l /min

Gewicht 0,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601582000

EURO Stecknippel 1/4"

Verlängerung 500 mm

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 18,90 €

UVP (mit MwSt.) 22,49 €

**Blaspistole
BP 200**

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck 3- 8 bar

Luftbedarf 130- 350 l /min

Gewicht 0,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601581000

EURO Stecknippel 1/4"

Gummiummantelte Düsen spitze

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 15,90 €

UVP (mit MwSt.) 18,92 €

**Blaspistole
Alu BPA 15**

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck 2- 6 bar

Luftbedarf 295 l /min

Gewicht 0,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601583000

EURO Stecknippel 1/4"

Kurzdüse

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 20,90 €

UVP (mit MwSt.) 24,87 €

**Blaspistole
Alu BPA 15 S**

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
- Sicherheitsdüse für sicheres Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck 4- 6 bar

Luftbedarf 335 l /min

Gewicht 0,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 601584000

EURO Stecknippel 1/4"

Sicherheits- und Geräuschdämmungsdüse

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 33,90 €

UVP (mit MwSt.) 40,34 €

**Schlauchaufroller
SA 100**

- Mit 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Euro und Stecknippel 1/4" Euro

Technische Daten

Länge 20 m

Innen-Ø / Außen-Ø 9 / 15 mm

Max. Druck 15 bar

Gewicht 4,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 0901054975

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 71,00 €

UVP (mit MwSt.) 84,49 €

**Zubehör-Sets
Druckluft****Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt. Full Service**

LPZ 4 Set 601585000 46,00 € 54,74 € FS 1

LPZ 7 Set 601586000 63,90 € 76,04 € FS 1

**Zubehör
Druckluftschläuche****Bezeichnung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.**Druckluftschläuch mit Gewebe-
einlage 6 x 11mm / 5 m lang 0901054908 14,60 € 17,37 €Druckluftschläuch mit Gewebe-
einlage 6 x 11mm / 10 m lang 0901054916 17,90 € 21,30 €Druckluftschläuch mit Gewebe-
einlage 9 x 14 mm / 10 m lang 0901054924 21,60 € 25,70 €Druckluftschläuch mit Gewebe-
einlage 9 x 14 mm / 50 m lang 0901054932 58,00 € 69,02 €Druckluftschläuch mit Gewebe-
einlage 12,5 x 18 mm / 50 m lang 0901056161 85,00 € 101,15 €Druckluftschläuch SUPER AIR
6,3 x 11 mm / 10 m lang 0901056048 20,90 € 24,87 €Druckluftschläuch SUPER AIR
10 x 15,5 mm / 10 m lang 0901056056 23,60 € 28,08 €Druckluftschläuch SUPER AIR
10 x 15,5 mm / 50 m lang 0901057303 71,00 € 84,49 €**Schlauchaufroller
SA 250, automatisch**

- Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

Technische Daten

Länge 8 m

Innen-Ø / Außen-Ø 8 / 12 mm

Max. Druck 15 bar

Gewicht 2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 628820000

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 126,00 €

UVP (mit MwSt.) 149,94 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**Schlauchaufroller
SA 312, automatisch**


- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

Technische Daten

Länge 12 m

Innen-Ø / Außen-Ø 8 / 12 mm

Max. Druck 12 bar

Gewicht 8,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 628824000

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.) 193,00 €

UVP (mit MwSt.) 229,67 €

**Schlauchtrommel
ST 200, drehbar**


- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- 360° drehbar

Technische Daten

Länge 30 m

Innen-Ø / Außen-Ø 8,5 / 12,5 mm

Max. Druck 12 bar

Gewicht 8,0 kg


Lieferumfang

Bestell-Nr. 0901054568

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.) 121,00 €

UVP (mit MwSt.) 143,99 €

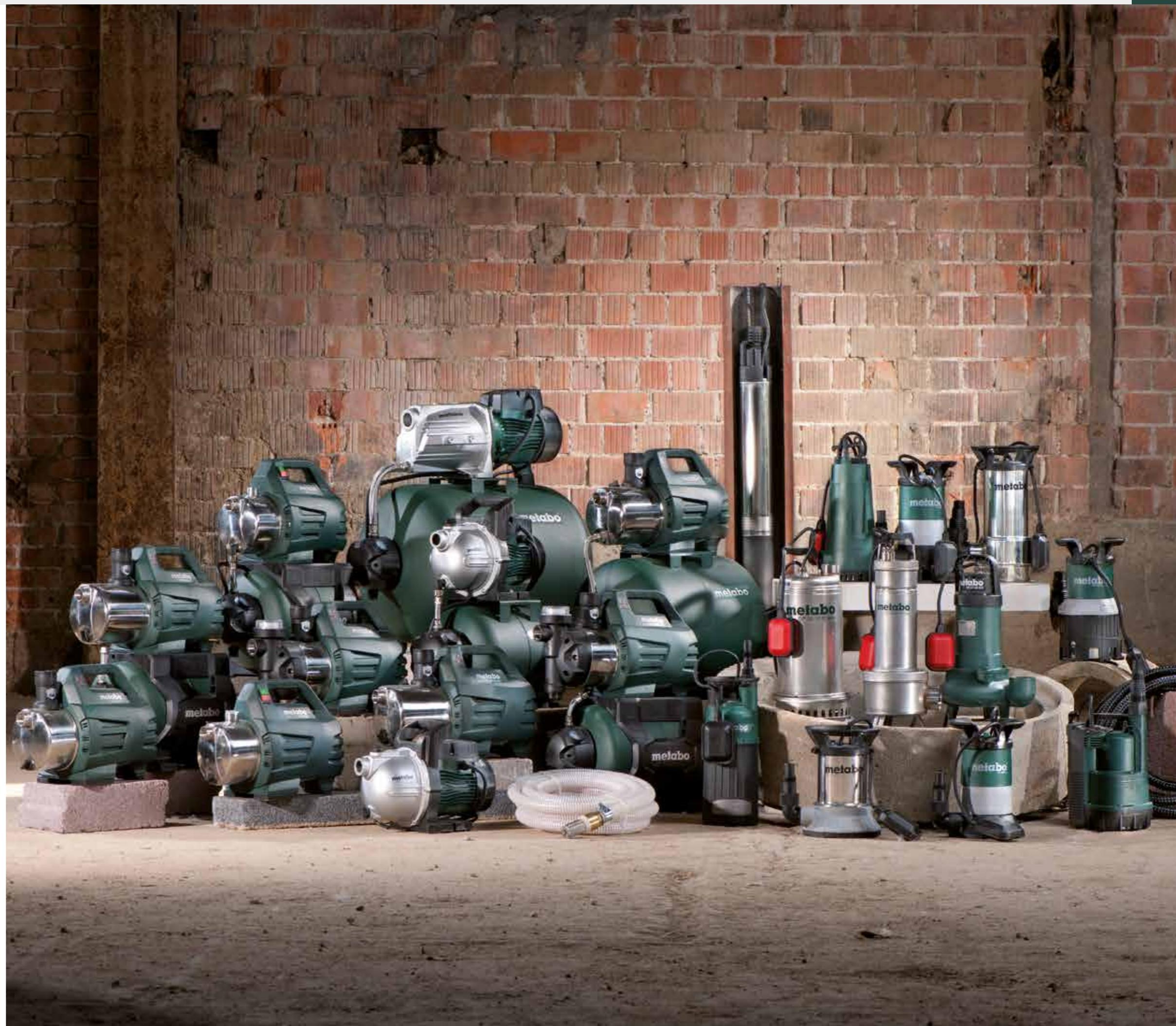

Pumpenberater

Entwässerung:
Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Klarwasser								Schmutzwasser							
	Klarwasser-Tauchpumpen				Kombipumpen		Bau- und Schmutzwasserpumpen		Schmutzwasser-Tauchpumpen							
	TP 6600	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 7500 SI	TP 8000 S	TP 12000 SI	TP 13000 S	TPS 14000 S Combi	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN	
Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Schwimmbecken, Teichen etc.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Auspumpen, Umwälzen von verschmutztem Wasser							■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Flachabsaugung		■	■	■	■	■	■									
Minimaler Restwasserstand nach Auspumpen (mm)	7	2	2	2	7	2	4	3	3	22	28	41	48	34	39	48
Schachtentwässerung (abhängig von der Größe des Schachtes)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Keller-/ Teichtentwässerung bei klarem Wasser	■	■	■	■	■	■	■									
Keller-/ Teichtentwässerung bei stark verschmutztem Wasser								■	■	■	■	■				
Trockenlegung von Baugruben, überfluteten Bereichen								■	■	■	■	■				
Hochwasserschutz							■	■	■	■	■	■				
Brand-/ Wassersanierung							■	■	■	■	■	■				
Landwirtschaftlicher Einsatz							■	■	■	■	■	■				
Industrieller Einsatz									■	■						

Bewässerung:
Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Bewässerung				Hauswasserversorgung														
	Gartenpumpen		Tauchdruckpumpen		Tiefbrunnen-pumpen				Hauswasserwerke				Hauswasser-automaten						
	Tiefbrunnen-pumpen	Gartenpumpen	Tiefbrunnen-pumpen	Gartenpumpen	TBP 4000 M	TBP 5000 M	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 G	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWA 4500 Inox	HWA 6000 Inox
Grundwasserförderung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gartenbewässerung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gartenbewässerung: Anzahl möglicher Verbraucher (z. B. Regner, Brausen)	2	2	2	3	4	6	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	
Fördern, Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Automatische Hauswasserversorgung																			
Förderung von Wasser aus Brunnen, tiefergelegenen Quellen							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Förderung von Wasser aus großen Tiefen, z. B. Bohrlöcher / Schächte min. Ø 100 mm								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckerhöhung									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische Wasserversorgung im landwirtschaftlichen Bereich													■						



Förderhöhe
Maximale Höhe, in die das Wasser senkrecht gepumpt werden kann (10 m entspricht 1 Bar Druck)



Förderleistung/ Fördermenge
Maximale Wassermenge, die die Pumpe fördern kann (l/h oder l/min)



Ansaughöhe
Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Pumpe



Freier Durchgang
Max. Korngröße/ Partikelgröße, die die Pumpe verarbeiten kann


Berechnung der notwendigen Förderleistung und des notwendigen Drucks.

Rechenbeispiel notwendiger Druck

A	Förderhöhe	14 m : 10 =
B	Ansaughöhe + Druckhöhe (10 m = 1 bar)	7 m x 0,005 =
C	Länge Saugschlauch	20 m x 0,015 =
	(Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 1" = 0,005)	(Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 3/4" = 0,015)
1	Notwendiger Mindestdruck allgemein	
2	Notwendiger Druck insgesamt:	

Rechnung

1,4
+
0,035
+
0,3
+
2 bar
=
3,7 bar

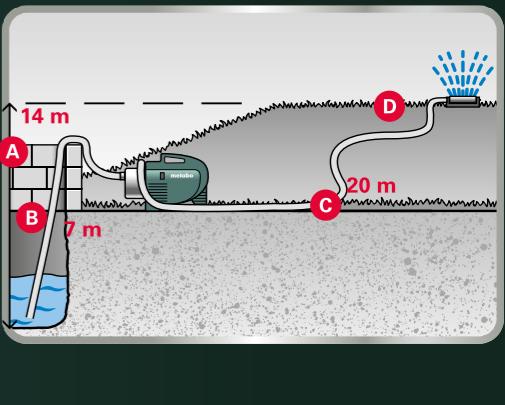

Rechenbeispiel notwendiger Wasserbedarf


D	Fördermenge (Wasserbedarf aller angeschlossenen Verbraucher, z. B. Regner, Toilette)
	Wasserbedarf Haus (Schätzung 1 Haus mit 5 Personen)
2	Notwendiger Wasserbedarf insgesamt:

Rechnung


700 l/h
+
2.000 l/h
=
2.700 l/h

Auswahl der richtigen Pumpe mit ① + ②

Klarwasser-Tauchpumpen

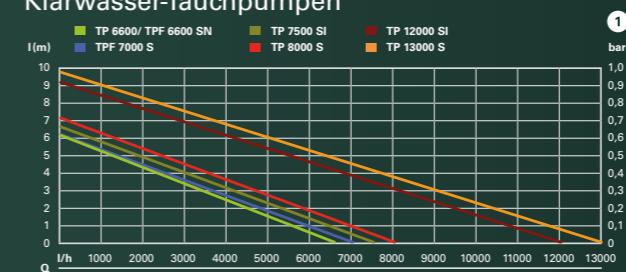


1 Förderhöhe: 7 m Fördermenge: 100 l/min

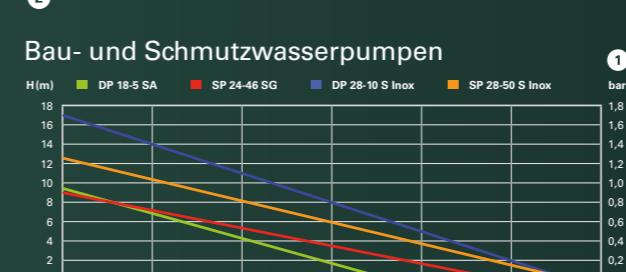

Bewässerung

Entwässerung

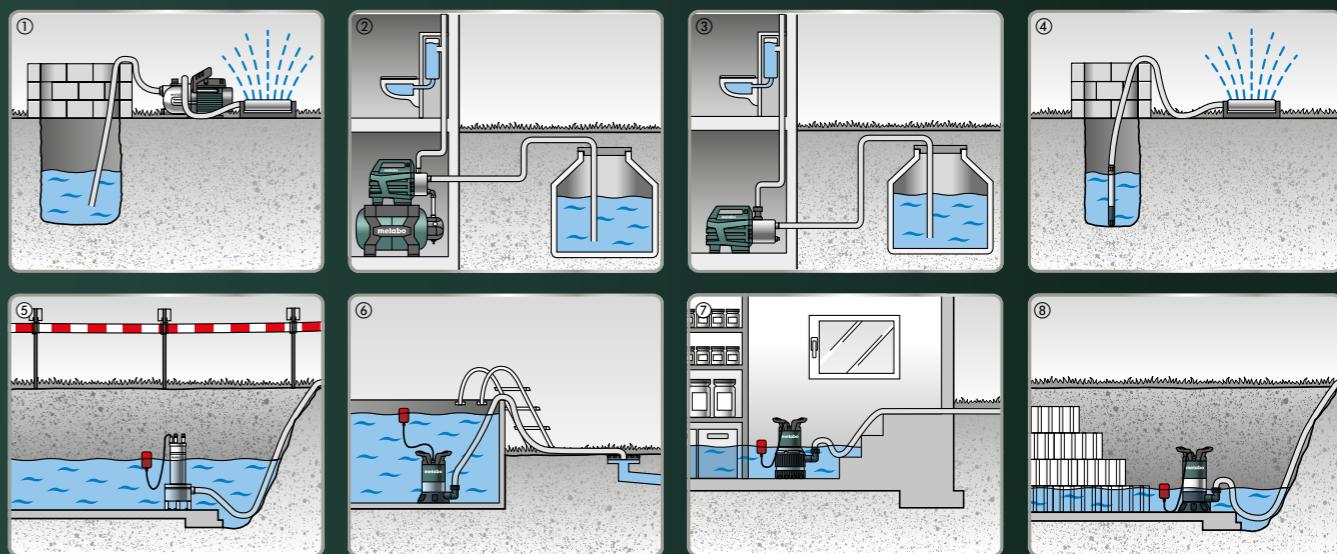

Gemeinsame Merkmale
 Klarwasser- und Tauchpumpen


- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder über schwemmt Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

250-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe
TP 6600


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder über schwemmt Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten

Max. Fördermenge	6.600 l/h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Eintauchtiefe	5 m
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0250660000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓

1.000-Watt-Tauchdruckpumpe
TDP 7501 S


- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen

Technische Daten

Max. Fördermenge	7.500 l /h
Max. Förderhöhe	34 m
Max. Korngröße bis	0 mm
Gewicht	9,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0250750100
Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	281,00 €
UVP (mit MwSt.)	334,39 €

Gemeinsame Merkmale
Kombi-Tauchpumpen


- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

770-Watt-Kombi-Tauchpumpe
TPS 14000 S Combi


- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
- Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße

Technische Daten

Max. Fördermenge	14.000 l /h
Max. Förderhöhe	8,5 m
Max. Korngröße bis	20 mm
Gewicht	7,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0251400000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	179,00 €
UVP (mit MwSt.)	213,01 €

970-Watt-Kombi-Tauchpumpe
TPS 16000 S Combi


- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
- Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße

Technische Daten

Max. Fördermenge	16.000 l /h
Max. Förderhöhe	9,5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	7,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0251600000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €

Gemeinsame Merkmale
Schmutzwasser-Tauchpumpen


- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

Überlastschutz

schützt den Motor vor Überhitzung

850-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe
PS 15000 S


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Max. Korngröße bis 30 mm

Technische Daten

Max. Fördermenge	15.000 l /h
Max. Förderhöhe	9,5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	6,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0251500000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	250,00 €
UVP (mit MwSt.)	297,50 €

450-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe
PS 7500 S


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Technische Daten

Max. Fördermenge	7.500 l /h
Max. Förderhöhe	5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	4,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0250750000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	138,00 €
UVP (mit MwSt.)	164,22 €

1.100-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe
PS 18000 SN


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Technische Daten

Max. Fördermenge	19.000 l /h
Max. Förderhöhe	11 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	7,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0251800000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	304,00 €
UVP (mit MwSt.)	361,76 €

**Gemeinsame Merkmale
Baustellenpumpen**


- Selbstanreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Thermischer Motorschutz für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit

 **Überlastschutz**
schützt den Motor vor Überhitzung

**1.850-Watt-Drainagepumpe
DP 28-10 S Inox**


- Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand

Technische Daten

Max. Fördermenge	28.000 l/h
Max. Förderhöhe	17 m
Max. Korngröße bis	10 mm
Gewicht	18,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604112000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	978,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.163,82 €

**900-Watt-Drainagepumpe
DP 18-5 SA**


- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe

Technische Daten

Max. Fördermenge	18.000 l/h
Max. Förderhöhe	9,4 m
Max. Korngröße bis	5 mm
Gewicht	10,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604111000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	529,00 €
UVP (mit MwSt.)	629,51 €

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	709,00 €
UVP (mit MwSt.)	843,71 €

**1.470-Watt-Schmutzwasserpumpe
SP 28-50 S Inox**


- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld

Technische Daten

Max. Fördermenge	28.000 l/h
Max. Förderhöhe	12 m
Max. Korngröße bis	50 mm
Gewicht	19,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604114000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	852,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.013,88 €

**Gemeinsame Merkmale
Gartenpumpen**


- Gartenbewässerung
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umläufen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung

 **Überlastschutz**
schützt den Motor vor Überhitzung

**Zubehör
Baustellenpumpen**

Bezeichnung **Bestell-Nr.** **UVP o. MwSt.** **UVP m. MwSt.**

Storzcupplung C=2" x 1 1/2" AG (für DP 18)	0903061375	14,00 €	16,66 €
---	------------	---------	---------

Storzcupplung C=2" x 2" AG (für SP 24, SP 28)	628800000	18,00 €	21,42 €
--	-----------	---------	---------

Storzcupplung C=2" x 1 1/2" IG (für DP 28)	628801000	23,80 €	28,32 €
---	-----------	---------	---------

Winkelanschluss 1 1/2" IG x 1 1/2" AG (für DP 18)	0903064838	24,60 €	29,27 €
--	------------	---------	---------

Winkelanschluss 2" IG x 2" AG (für SP 28)	628802000	47,60 €	56,64 €
--	-----------	---------	---------

Ablaufgarnitur 15 m / C=2"	0903061294	91,50 €	108,89 €
----------------------------	------------	---------	----------

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**450-Watt-Gartenpumpe
P 2000 G**


- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umläufen von Klärwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten

Max. Fördermenge	2.000 l/h
Max. Förderhöhe	30 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	7,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600962000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	97,00 €
UVP (mit MwSt.)	115,43 €

**900-Watt-Gartenpumpe
P 3300 G**


- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten

Max. Fördermenge 3.300 l/h

Max. Förderhöhe 45 m

Max. Ansaughöhe 8 m

Gewicht 11,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600963000

Gewindedichtband ✓

**1.300-Watt-Gartenpumpe
P 4500 Inox**


- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten

Max. Fördermenge 4.500 l/h

Max. Förderhöhe 48 m

Max. Ansaughöhe 8 m

Gewicht 10,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600965000

Gewindedichtband ✓

**900-Watt-Hauswasserwerk
HWW 3500/25 Inox**


- Für die automatische Wasser-versorgung, zur Gartenbewäs-serung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpen-gehäuse

Technische Daten

Max. Fördermenge 3.500 l/h

Max. Förderhöhe 45 m

Max. Ansaughöhe 8 m

Gewicht 14,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600969000

Rückschlagventil ✓

Gewindedichtband ✓

Filterschlüssel

Montagezubehör

Montagezubehör</div

**1.300-Watt-Hauswasserwerk
HWW 6000/50 Inox**


- Für die automatische Wasser-versorgung, zur Gartenbewäs-serung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpen-gehäuse

Technische Daten

Max. Fördermenge 6.000 l/h

Max. Förderhöhe 55 m

Max. Ansaughöhe 8 m

Gewicht 22,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 600976000

Gewindedichtband ✓

Rückschlagventil ✓

1.000-Watt-Tiefbrunnenpumpe TBP 5000 M



- Speziell geeignet für große Tiefen wie in Bohrbrunnen und Schächten
- 8-stufiges Pumpenlaufwerk für besonders hohe Fördermengen
- Langlebiges Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl

Technische Daten

Max. Fördermenge	5.000 l / h
Max. Förderhöhe	60 m
Max. Eintauchtiefe	20 m
Gewicht	12,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0250500050

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	407,00 €
UVP (mit MwSt.)	484,33 €

Zubehör Wasser- und Pumpentechnik



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spritzbrause SB2	0903063122	16,80 €	19,99 €
Gartenbrause GB7	0903060778	19,90 €	23,68 €
Giesstab GS 10	0903063130	31,10 €	37,01 €
Flächenregner FR 9	0903063149	31,10 €	37,01 €

Zubehör Heckenscheren



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Heckenscherenpflegeöl-Spray 300 ml	630475000	15,70 €	18,68 €

Heckenscherenpflegeöl-Spray 1 l	630474000	22,70 €	27,01 €
Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.			

Gemeinsame Merkmale Heckenscheren



- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabremseung (Messer-Schnellstop in 0,05 Sekunden)
- Sicherheits-Untermesser
- Sauberer Schnitt durch beidseitig optimal im Winkel von 30° geschliffene Messerzähne
- Besonders scharf durch diamantgeschliffene Messerzähne
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung

 **Patenterter mechanischer Messerschnellstop**
in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit

 **Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

450-Watt-Heckenschere HS 55



- Patentierter mechanischer Messerschnellstop (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

Technische Daten

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	55 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	620017000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €

560-Watt Heckenschere HS 8745



- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten

Technische Daten

Schnittstärke	20 mm
Schnittlänge	45 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	608745000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

450-Watt-Heckenschere HS 45



- Patentierter mechanischer Messerschnellstop (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

Technische Daten

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	45 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	620016000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

450-Watt-Heckenschere HS 65



- Patentierter mechanischer Messerschnellstop (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

Technische Daten

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	65 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	620018000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	159,00 €
UVP (mit MwSt.)	189,21 €

Technische Daten

Schnittstärke	20 mm

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" used

**560-Watt Heckenschere
HS 8765**


- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfte-schonendes Arbeiten

Technische Daten

Schnittrate 20 mm

Schnittlänge 65 cm

Schnitzahl bei Leerlauf 3.100 /min

Gewicht (ohne Netzkabel) 4,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. 608765000

Anstoßschutz ✓

Aufbewahrungsbehälter ✓

Lamellenschleifteller oS⁺

	Lamellenschleifteller 125 mm P 60, SP-ZK	623148000	1,51 €	1,80 €
	Lamellenschleifteller 125 mm P 80, SP-ZK	623149000	1,51 €	1,80 €
	Lamellenschleifteller 125 mm P 120, SP-ZK	623154000	1,51 €	1,80 €
	Lamellenschleifteller 178 mm P 40, SP-ZK	623150000	2,86 €	3,40 €
	Lamellenschleifteller 178 mm P 60, SP-ZK	623151000	2,86 €	3,40 €
	Lamellenschleifteller 178 mm P 80, SP-ZK	623152000	2,86 €	3,40 €

Kreissägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sägeblatt "precision cut wood classic" 216 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 40 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628060000	29,80 €	35,46 €
Sägeblatt "precision cut wood classic" 254 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 48 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628061000	34,70 €	41,29 €
Sägeblatt "multi cut professional" 216 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 60 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628083000	107,00 €	127,33 €
Sägeblatt "multi cut professional" 254 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 80 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628223000	135,00 €	160,65 €

Stich- & Säbelsägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
200 Säbelsägeblätter, Holz + Metall, 200 x 0,9 mm, BiM	625497000	659,00 €	784,21 €
5 Säbelsägeblätter, Metall, 225 x 0,9 mm, BiM	631493000	29,30 €	34,87 €
10-teiliges Säbel-sägeblattsortiment, Metall, Holz	623600000	16,80 €	19,99 €
10-teiliges Stichsägeblatt-sortiment, Metall, Holz, Kunststoff	623599000	9,16 €	10,90 €

Bit-Boxen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bit-Box "SP", 9-teilig	630419000	6,65 €	7,91 €
Bit-Box "SP", 15-teilig	626703000	9,16 €	10,90 €
Bit-Box und Ratschenset "SP", 26-teilig	626701000	23,95 €	28,50 €
Bit-Box "SP", 29-teilig	626710000	13,45 €	16,01 €
Bit-Box "SP", 32-teilig	626700000	13,45 €	16,01 €
Bit-Box "SP", 32-teilig, Torx	626709000	13,45 €	16,01 €
Bit-Box "SP", 29-teilig + Mini Flash Light	626721000	17,23 €	20,50 €
Bit-Box "SP", 56-teilig	626702000	25,97 €	30,90 €
Bit-Box "SP", 71-teilig	626704000	35,71 €	42,49 €
Bit-Box PZ 2, "SP", 25-teilig	626711000	8,32 €	9,90 €
Bit-Box T20, "SP", 25-teilig	626712000	8,32 €	9,90 €
Bit-Box T25, "SP", 25-teilig	626713000	8,32 €	9,90 €
Bit-Box PH2, "SP", 25-teilig	626715000	8,32 €	9,90 €
Bit-Box T30, "SP", 25-teilig	626716000	8,32 €	9,90 €
Bit-Box T40, "SP", 25-teilig	626717000	8,32 €	9,90 €
Bit-Rolltasche "SP", 7-teilig	626723000	12,52 €	14,90 €
Bit-Rolltasche "SP", 30-teilig	626726000	20,92 €	24,89 €
Bit- und Bohrer-Rolltasche "SP", 35-teilig	626725000	29,33 €	34,90 €

Bohrerkassetten

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
SDS-plus-Bohrer-Kassette SP, 4-teilig	625580000	10,00 €	11,90 €
SDS-plus Pro 4 Premium-Bohrersatz, 7-teilig	626245000	64,50 €	76,76 €
SDS-plus Pro 4-Bohrersatz, 7-teilig	630584000	37,10 €	4,15 €
SDS-plus Pro 4-Rolltasche, 8-teilig	631715000	51,50 €	61,29 €
SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz "SP", 10-teilig	630824000	19,24 €	22,90 €
Bohrersortiment-Rolltasche "SP", 20-teilig	626729000	16,72 €	19,90 €
Bohrersortiment-Rolltasche "SP", 13-teilig	626728000	12,52 €	14,90 €
HSS-R-Kunststoffkassette, "SP", 19-teilig	627666000	12,52 €	14,90 €
HSS-R-Bohrerkassette "SP", 19-teilig	627151000	8,32 €	9,90 €
HSS-R-Kunststoffkassette, "SP", 25-teilig	627667000	21,43 €	25,50 €
HSS-R-Bohrerkassette "SP", 25-teilig	627152000	14,71 €	17,50 €
HSS-G-Kunststoffkassette, "SP", 19-teilig	627668000	19,24 €	22,90 €
HSS-G-Bohrerkassette "SP", 19-teilig	627153000	15,55 €	18,50 €
HSS-G-Kunststoffkassette, "SP", 25-teilig	627669000	41,60 €	49,50 €
HSS-G-Bohrerkassette "SP", 25-teilig	627154000	33,53 €	39,90 €
HSS-TiN-Kunststoffkassette, "SP", 19-teilig	627670000	25,97 €	30,90 €
HSS-TiN-Bohrerkassette "SP", 19-teilig	627156000	18,91 €	22,50 €
HSS-Co-Kunststoffkassette, "SP", 19-teilig	627671000	35,88 €	42,70 €
HSS-Co-Bohrerkassette "SP", 19-teilig	627157000	31,85	37,90
HSS-Co-Kunststoffkassette, "SP", 25-teilig	627672000	55,04 €	65,50 €

Holzbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626705000	6,30 €	7,50 €
Steinbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626706000	7,48 €	8,90 €

Meißel

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
SDS-plus Spitzmeißel "classic", 250 mm	628406000	6,70 €	7,97 €
SDS-plus Flachmeißel "classic", 250 x 20 mm	628407000	6,70 €	7,97 €
SDS-plus Breimeißel "classic", 250 x 40 mm	628408000	13,50 €	16,07 €
SDS-max Spitzmeißel "classic", 400 mm	628409000	9,10 €	10,83 €
SDS-max Flachmeißel "classic", 400 x 25 mm	628410000	9,10 €	10,83 €
SDS-max Meisselsatz "SP", 2-teilig	623309000	14,71 €	17,50 €
SDS-max Meisselsatz "SP", 2-teilig	630486000	10,50 €	12,50 €
SDS-max Spatmeißel "classic", 400 x 50 mm	628411000	18,00 €	21,42 €
SDS-max Meißelsatz "classic", 3-teilig	628413000	34,80 €	41,41 €
SDS-plus Meißelsatz "classic", 3-teilig	62841		

Wendehobelmesser

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 Hartmetall-Wendehobelmesser für HO 0882 / HO E 0983	630272000	60,50 €	72,00 €

Schlauchaufroller

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schlauchaufroller SA 312, automatisch	628824000	193,00 €	229,67 €

Spannmuttern

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Quick-Spannmuttern M 14, für alle Winkelschleifer	630800000	36,30 €	43,20 €
10 Quick-Spannmutter M 14 im Display, für alle Winkelschleifer	626411000	235,00 €	279,65 €

Zubehörsets

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Zubehörset "Bauhandwerk", 16-teilig	624637000	24,90 €	29,63 €
Zubehörset-SP, 55-teilig	626707000	28,99 €	34,50 €
Zubehörset-SP, 86-teilig	626708000	33,53 €	39,90 €

Steckschlüsselsatz

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Steckschlüsselsatz, 10-teilig für Schlagschrauber und Taschen-schrauber 1/2"	628831000	58,50 €	69,62 €
Steckschlüsselsatz, 3-teilig für Schlagschrauber und Taschen-schrauber 1/2"	628833000	30,50 €	36,30 €

Arbeitsschutzbrillen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Arbeitsschutzbrille "SP"	623751000	8,32 €	9,90 €
Arbeitsschutzbrille "SP", Sonnenschutz	623752000	8,32 €	9,90 €

Lochsägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bi-Metall-Lochsägen-Sortiment 2, 11-teilig	625435000	149,00 €	177,31 €

Oberfräser

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Frässortiment "SP", 6-teilig	631040000	24,29 €	28,91 €
Frässortiment "SP", 15-teilig	631039000	54,20 €	64,50 €

OMT

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Innenausbau-Set für Multitool, 4-teilig	626420000	45,70 €	54,38 €

Unsere Serviceleistungen.

Echte Partnerschaft für stressfreies Arbeiten.

Wer eine Metabo Maschine kauft, entscheidet sich bewusst für qualitativ hochwertige Produkte, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, und komfortable Handhabung. Zum stressfreien Arbeiten gehören auch die passenden Serviceleistungen.

**24-STUNDEN-REPARATURSERVICE**

Innerhalb von maximal 24 Stunden verlässt Ihre Maschine, repariert und gewartet, wieder den Metabo Werksservice – mit einer neuen Garantie von einem halben Jahr. Den Werksservice erreichen Sie unter: Reparaturservice@metabo.de

**8 JAHRE ERSATZTEILGARANTIE**

Wir garantieren Ihnen eine 8-jährige Ersatzteil-Fähigkeit auch nach Produktionsauslauf.

**24-STUNDEN-ERSATZTEILSERVICE**

Wir garantieren eine Ersatzteilbelieferung nach Bestellung bis 15.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden. Ihre Bestellung nehmen wir entgegen unter: Ersatzteilservice@metabo.de

**PRODUKT- & ANWENDUNGSBERATUNG**

Bei Fragen rund um die Metabo Produkte stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung unter: Anwendungsberatung@metabo.de

**Wir sind für Sie da:****Service Deutschland**

E-Mail: reparaturservice@metabo.de
Telefon Reparaturservice: 07022 7232-20
Telefax Reparaturservice: 07022 7232-21
Telefon Ersatzteilservice: 07022 7232-25

Weitere Infos unter: metabo.com/services

Schnell und einfach – Die Metabo App.



Jetzt App
downloaden

- ✓ **Service-Registrierung** – Schnell und einfach per Scan.
- ✓ **Registrierte Produkte** – Alle registrierten Maschinen und Serviceleistungen im Blick.
- ✓ **Produktkatalog** – Umfangreiche Informationen zu allen Metabo Maschinen.
- ✓ **Vibrationsrechner** – Vibrationswerte und Einsatzzeiten auf einen Blick.
- ✓ **Händlersuche** – Schnell und unkompliziert.

Weitere Infos unter
metabo.com/app

Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Deutschland

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Telefon + 49 (0) 7022 72-0
Telefax + 49 (0) 7022 72-2595
www.metabo.com

3 Jahre Herstellergarantie auf Akupacks: Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie unter www.metabo.com/garantieerklärung einsehen.

654309000 · M 08960 / 03/21 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %.

